






Farboptionen

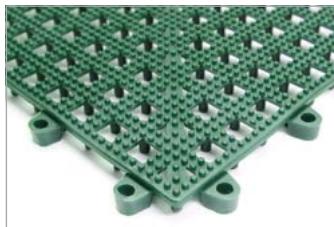


Grün

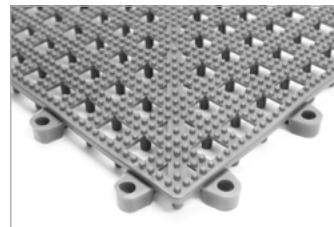


Grau

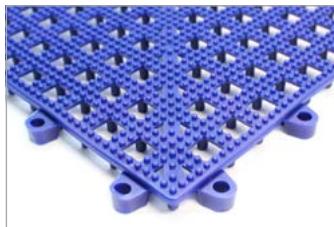

Blau

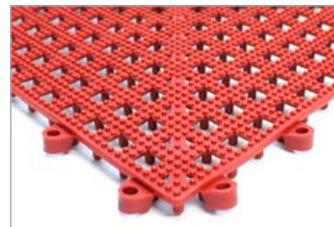

Rot

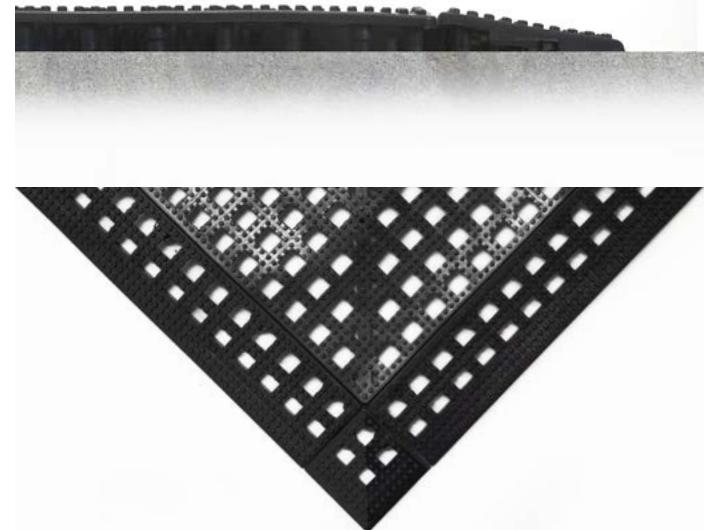

Technische Daten

Material:	100% PVC
Materialstärke:	13 mm
Temperaturbeständigkeit:	von -20°C bis +95°C
Chemikalienbeständigkeit:	Bitte kontaktieren Sie unseren Vertrieb.
Typischer Anwendungsbereich:	Geeignet in Bereichen mit erhöhter Rutschgefahr.
Montage:	Steckverbindung
Zubehör:	Randleisten und Ecken
Herkunftsland:	China

Größen	Grün	Grau	Gewicht
30 cm x 30 cm (VE 9)	FD040001	FD060001	3,80 kg
Randleiste weiblich (VE 3)	FD040002F3	FD060002F3	0,23 kg
Randleiste männlich (VE 3)	FD040002M3	FD060002M3	0,23 kg
Ecke (VE 4)	FD040004	FD060004	0,06 kg
Größen	Schwarz	Blau	Rot
30 cm x 30 cm (VE 9)	FD010001	FD020001	FD030001
Randleiste weiblich (VE 3)	FD010002F3	FD020002F3	FD030002F3
Randleiste männlich (VE 3)	FD010002M3	FD020002M3	FD030002M3
Ecke (VE 4)	FD010004	FD020004	FD030004
			0,06 kg