


押し込み型固定具〔PWMS/TM2PWタイプ〕



- 設置場所が振動するなど、しっかりと固定する必要がある時に適しています。
- パネルが薄くてもしっかりと固定できます。

PWMS 取り付けパネル寸法 穴径: $\phi 6.5\text{mm}$ 厚さ: 最大 2.7mm
 TM2PW 取り付けパネル寸法 穴径: $\phi 6.4\text{mm}$ 厚さ: 最大 2.3mm

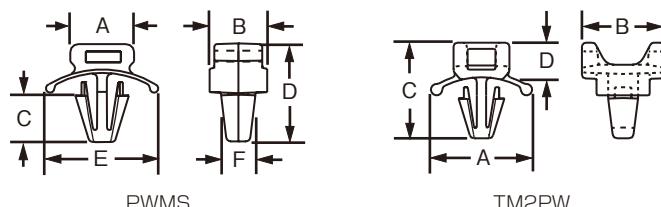


部品番号	使用結束バンド幅 (mm)		寸法 (mm)						固定方法	使用箇所	材質	色	
	100個入	1000個入	A	B	C	D	E	F					
PWMS-H25	-C	-M	2.3 ~ 4.8	10.2	9.3	7.4	15.7	19.1	5.4	押し込み	屋内	ナイロン66	ナチュラル
PWMS-H25	-CO	-MO		18.0	15.4	18.3	6.1	—	—		屋外	耐候性ナイロン66	黒
TM2PWH25	-C	-M									屋内	ナイロン66	ナチュラル

押し込み型固定具〔PM2Hタイプ〕



- 取り付けパネルの裏面（片面）に、固定具の足が突出しても支障ない場所での固定に使用します。
- 取り付け場所に穴をあけ、穴に押し込むとしっかりと固定されます。

取り付けパネル寸法 穴径: $\phi 6.4\text{mm}$ 厚さ: 最大 3.2mm

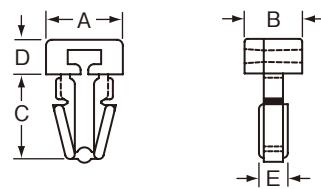


部品番号	使用結束バンド幅 (mm)		寸法 (mm)					固定方法	使用箇所	材質	色	
	100個入	1000個入	A	B	C	D	E					
PM2H25	-C	-M	2.3 ~ 4.8	9.7	7.6	11.2	4.6	3.8	押し込み	屋内	ナイロン66	ナチュラル
PM2H25	—	-MO								屋外	耐候性ナイロン66	黒
PM2H25	—	-M30								屋内	耐熱性ナイロン66	黒

押し込み型固定具〔PBMSタイプ〕



- 取り付けパネルの外側に固定具の足が突出しては困る所での使用に適しています。

取り付けパネル寸法 穴径: $\phi 6.4\text{mm}$ 厚さ: 最大 3.2mm

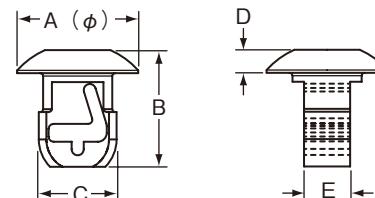

部品番号	使用結束バンド幅 (mm)		寸法 (mm)					固定方法	使用箇所	材質	色	
	100個入	1000個入	A	B	C	D	E					
PBMS-H25	-C	-M	2.3 ~ 4.8	10.7	10.2	6.7	2.0	4.1	押し込み	屋内	ナイロン66	ナチュラル
PBMS-H25	-C14	-M14								屋外	耐候性ナイロン66	テレホングレー
PBMS-H25	—	-MO								屋内	耐熱性ナイロン66	黒
PBMS-H25	—	-M30								屋内	耐熱性ナイロン66	黒