

MERKMALE

- Hergestellt aus schwarzem PVC
- Robust Durable
- Bieten Schutz für die durchgehenden Kabel
- Sie sind für Löcher von 10 mm Breite und Platten von 1,7 mm Dicke ausgelegt

Schwarze 22-mm-PVC-Kabeltülle von RS Pro für maximale Kabeltülle 18 mm Kabeldurchmesser

RS Best.-Nr. 666-4590



Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die

führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.

Produktbeschreibung

Eine Auswahl von 8 Standard-Tüllen verschiedener Größe (Typ 1) und 2 einfach zu montierenden Tüllen verschiedener Größe (Typ 2). Geeignete Nachfüllpackungen für PVC-Tüllensatz, Best.-Nr. 666-4584. Lieferung in Packungen mit 100 Stück

[666-4593](#) - 8.5 mm
[666-4596](#) - 10.2 mm
[666-4590](#) - 13.3 mm
[666-4600](#) - 15.5mm
[666-4603](#) - 19.5 mm
[666-4607](#) - 23.7 mm
[666-4613](#) - 23.9 mm
[666-4616](#) - 29.9 mm
[666-4622](#) - 30 mm
[666-4619](#) - 38.1 mm

Allgemeine

Tüllentyp	Rund
Werkstoff	PVC
Farbe	Schwarz

Mechanische

Maximale Plattenstärke	1.7mm
Plattenlochdurchmesser	10mm
Maximaler Kabeldurchmesser	6.4mm
Minimale Plattenstärke	1.7mm
Kabeldurchmesserbereich	0~6.4mm


Zulassungen

Normen erfüllt	ANSI/ESD S20.20:2014 und BS EN 61340-5-1:2007
-----------------------	---





Dimensions						
Type	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Stock no.
1	8.5	6.0	3.0	4.7	1.7	666-4593
1	10.2	7.2	5.0	4.4	1.7	666-4596
1	13.3	10.0	6.4	6.3	1.7	666-4590
1	15.5	11.0	7.8	9.0	3.0	666-4600
1	19.5	13.9	10.5	6.4	3.4	666-4603
1	23.7	20.1	15.5	6.1	1.7	666-4607
1	29.9	25.1	18.9	7.2	1.5	666-4616
1	38.1	31.7	25.0	7.8	1.5	666-4619

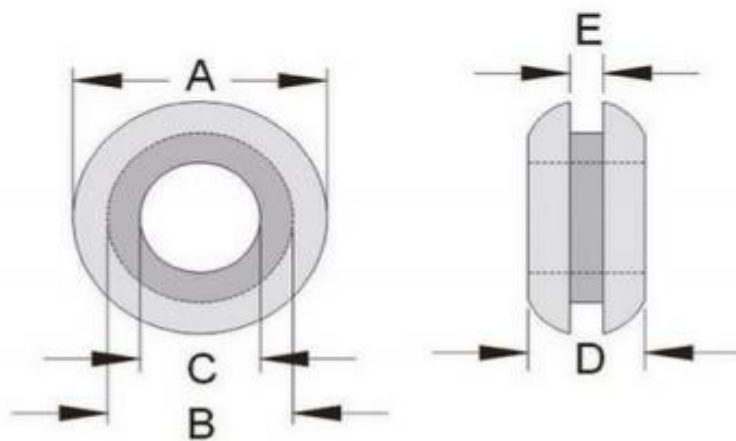

Dimension – mm