









DEUTSCH

Datenblatt

# RS Pro Grau F2000 Terminal DIN halogenfrei W50XH75

RS Stock No: 136-9169

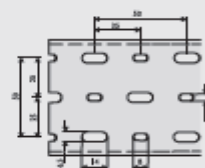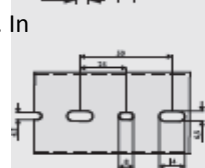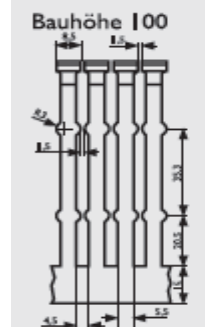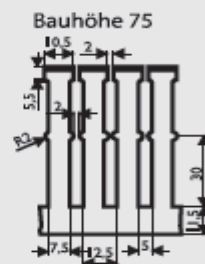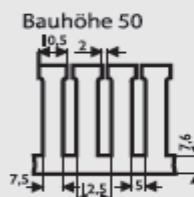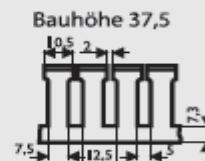

Bis Breite 50 mm  
Up to width 50 mm

Ab Breite 75 mm  
Width 75 mm upwards

RS Pro Terminal DIN halogenfrei Verdrahtungskanäle entsprechen EN 50085. Diese Serie wird aus halogenfreiem Kunststoff gem. VDE 0472, Teil 815 gefertigt. Das Material setzt im Brandfall keine toxischen Gase frei.

Temperaturbeständigkeit

-25° C bis + 90° C.

**Besondere Merkmale:**

- Drahrückhaltenasen ab Bauhöhe 75 mm
- Farbe: grau, RAL 7035

RS Pro Terminal Control panel trunkings DIN halogenfree in accordance with EN 50085. This series is made of halogenfree plastic, in accordance with VDE 0472, part 815. In case of a fire this material does not set free any toxic gases. Temperature-resistant -25° C up to +90° C.

**Specific Features:**

- Cable hold-back noses from height 75 mm onwards
- Colour: grey, RAL 7035

# Datenblatt

Nennmaß Nominal Size	Innenmaße Interior Dimensions	Nutzungsquerschnitt Cross section	Anzahl der Leitungen bei Füllmenge 60 % Quantity of Cables with Filling Capacity of 60 %	VE / m PU / m	Art.-Nr. Art.-No.
B x H / W x H in mm	B x H / W x H in mm	in mm <sup>2</sup> (100%)	2,5 mm <sup>2</sup> Ø 3,4		
25 x 25	20 x 20	400	10	48	7656-1
25 x 37,5	20 x 33	650	20	54	7650-1
37,5 x 37,5	33 x 33	1.089	36	40	7651-1
50 x 37,5	45 x 33	1.485	50	32	7652-1
25 x 50	20 x 45	900	30	44	7660-1
37,5 x 50	33 x 45	1.485	54	32	7661-1
50 x 50	45 x 45	2.025	75	42	7662-1
75 x 50	70 x 45	3.150	120	28	7663-1
100 x 50	95 x 45	4.275	162	20	7664-1
25 x 75	20 x 70	1.400	41	36	7670-1
37,5 x 75	33 x 70	2.310	73	24	7671-1
50 x 75	45 x 70	3.015	120	28	7672-1
75 x 75	70 x 70	4.900	168	24	7673-1
100 x 75	95 x 70	6.650	217	16	7674-1
125 x 75	118 x 70	8.260	273	16	7675-1
50 x 100	43 x 96	4.118	145	32	7677-1
75 x 100	69 x 96	6.586	240	20	7678-1
100 x 100	96 x 96	9.139	324	16	7679-1