




## ARCALUB-X.PINION-MD3,0-Z17-B30-SL-W

Pignon lubrifiant pour chaîne

Pignon lubrifiant pour chaîne, denture inclinée à gauche, arrivée lubrifiant radiale

### Information technique

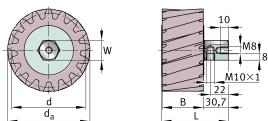

#### Votre alternative produit actuelle

Version	SL	Lubrication gears, left hand helical teeth
---------	----	--

#### Données techniques

Regraissage des dentures	Utilisation	
à denture hélicoïdale à gauche	Design	
radiale	Alimentation en lubrifiant	
la mousse PU à cellules ouvertes	Matériaux	
$t_{op}$	-30 °C ... +140 °C	Température de fonctionnement
5 m/s	Vitesse circonférentielle max. autorisée au diamètre extérieur	
Huile et graisse jusqu'à NLGI 2	Lubrifiant	
$m$	3 mm	Module
$z$	17	Numéro de dents
$d$	54,11 mm	Diamètre primitif
$d_a$	60,1 mm	
$B$	30 mm	
$L$	61,4 mm	
$\beta$	19,53 °	Angle d'hélice
$\approx m$	0,4 kg	Poids