


# Produktdatenblatt

Spezifikationen

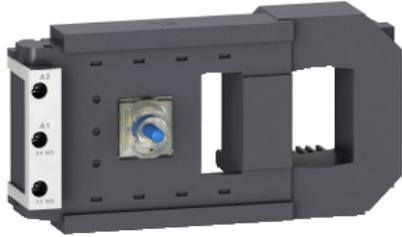

## Schützspule, 220-230V40-400Hz

LX9FF220

EAN Code : 3389110083941

### Hauptmerkmale

|   |  |
|---|--|
| Baureihe                                    | TeSys  |
| Produkt- oder Komponententyp                | Spezifische Schützspule  |
| Kurzbezeichnung des Geräts                  | LX9FF  |
| Kompatible Produktfamilie                   | TeSys (TeSys F) LC1F Schütz                                    |
| Produktkompatibilität                       | LC1F115<br>LC1F150   |
| Steuerstromkreis-Typ                        | AC bei 40 - 400 Hz geringe Leistungsaufnahme                   |
| [Uc] Steuerkreisspannung                    | 220 - 230 V AC 40 - 400 Hz                                     |
| Induktivität des geschlossenen Stromkreises | 7,7 H  |
| Mittlerer Widerstand                        | 59,4 Ohm Einschaltstrom bei 20 °C<br>2190 Ohm Halten bei 20 °C |
| Betriebszeit                                | 130 ms Öffnung<br>35 ms Schließung                             |
| Mechanische Lebensdauer                     | 10 Mcycles   |
| Länge des Lichtleiters                      | 2400 cyc/h bei <55 °C  |

### Zusatzmerkmale

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Spulentechnologie            | Ohne integriertes Beschaltungsmodul                                   |
| Steuerkreisspannungsgrenzen  | Betrieb: 0,85 - 1,1 Uc 55 °C)<br>Abfallspannung: 0.2...0.55 Uc 55 °C) |
| Anzugsleistung in VA         | 690...855 VA 40 - 400 Hz (bei 20 °C)                                  |
| Halteleistungsaufnahme in VA | 6,6...8,1 VA 40 - 400 Hz (bei 20 °C)                                  |
| Wärmeableitung               | 5,9...7,2 W   |

### Montage

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Umgebungstemperatur bei Betrieb | -5...55 °C |
| Produktgewicht                  | 0,43 kg    |

### Verpackungseinheiten

|             |    |
|-------------|----|
| VPE 1 Art   | Db |
| VPE 1 Menge | 1  |

|               |          |
|---------------|----------|
| VPE 1 Höhe    | 7,3 cm   |
| VPE 1 Breite  | 10 cm    |
| VPE 1 Länge   | 17,8 cm  |
| VPE 1 Gewicht | 524 g    |
| VPE 2 Art     | Doboz    |
| VPE 2 Menge   | 14       |
| VPE 2 Höhe    | 30 cm    |
| VPE 2 Breite  | 30 cm    |
| VPE 2 Länge   | 40 cm    |
| VPE 2 Gewicht | 7,764 kg |

## Nachhaltigkeit

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt  |
| REACH-Verordnung                    | <a href="#">REACH-Deklaration</a>  |
| Frei von REACH-SVHC                 | Ja   |
| EU-RoHS-Richtlinie                  | Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)<br><a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a> |
| Quecksilberfrei                     | Ja   |
| RoHS-Richtlinie für China           | <a href="#">RoHS-Erklärung für China</a>   |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen     | <a href="#">Ja</a>   |
| Umweltproduktdeklaration            | <a href="#">Produktumweltprofil</a>  |
| Circular Economy-Eignung            | <a href="#">Entsorgungsinformationen</a>   |

## Vertragliche Gewährleistung

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|

## Empfohlene(s) Ersatzprodukt(e)