

C-SCMI 1,5/6,3X0,8 - 连接器

3240058

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3240058>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

扁平式连接器，红色，0.5 - 1.5 mm²，6.3 x 0.8



优势

- "Easy Entry" 技术确保简单、可靠的进线
- 无卤素
- 压接区域的焊点牢固，确保了最大的抗拉扯力
- 电镀锌

商业数据

订货号	3240058
包装单位	100 pc
最小订货量	100 pc
销售关键代码	BH3451
产品关键代码	BH3451
目录页面	页码499 (C-3-2019)
GTIN	4046356452762
单件重量 (含包装)	0.892 g
单件重量 (不含包装)	0.892 g
原产地	CN

C-SCMI 1,5/6,3X0,8 - 连接器

3240058

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3240058>



技术数据

产品属性

产品类型	插头
产品属性	无卤素
	采用"Easy Entry"系统
	钎焊
	PA绝缘

尺寸

尺寸图	
宽度	6.3 mm
套管长度	22 mm
绝缘套管长度	10.5 mm
最大剥线长度	7 mm
最小材料厚度	0.8 mm
绝缘套环内部尺寸	4.1 mm

材料规格

颜色	红色 (RAL 3001)
标识材料	黄铜
阻燃等级, 符合UL 94	V2
涂层	镀锡
绝缘材料	PA
材质	无卤素

机械特性

技术数据	
套管长度	22 mm

环境和真实条件

环境条件	
环境温度 (运行)	-20 °C ... 105 °C

C-SCMI 1,5/6,3X0,8 - 连接器



3240058

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3240058>



图纸

尺寸图

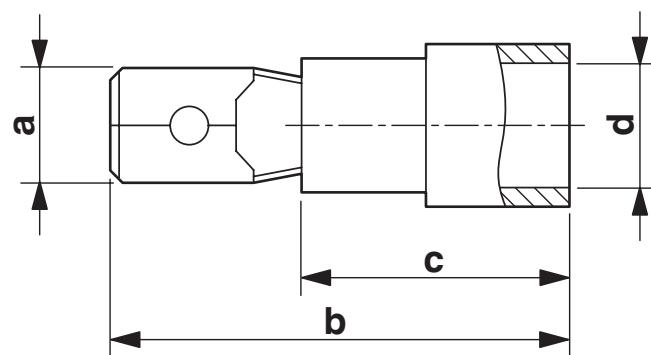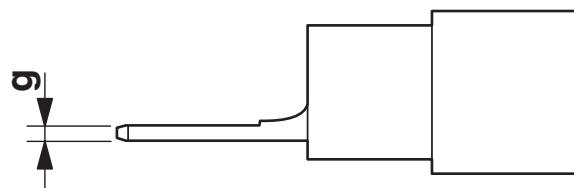

C-SCMI 1,5/6,3X0,8 - 连接器

3240058

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3240058>



分类

ECCLASS

ECCLASS-13.0	27400204
ECCLASS-12.0	27400204

ETIM

ETIM 9.0	EC001052
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27121700
-------------	----------

C-SCMI 1,5/6,3X0,8 - 连接器

3240058

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3240058>



产品环境合规性

EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》

是, 无豁免

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

没有超过限值的危险物质

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》(CAS编号)

相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
(江宁236信箱) 邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn