


## 結束バンド固定具

### タイマウント (TMEHタイプ)





 





● 当社のラッシングタイと共に使用するマウントです。

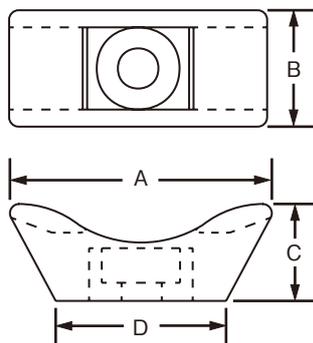

部品番号			使用結束バンド幅 (mm)	寸法 (mm)				穴径 (φmm)	固定方法	使用箇所	材質	色	
25個入	100個入	A		B	C	D							
TMEH-S8	-Q0	-CO	3.6 ~ 12.7	41.1	18.3	15.5	26.4	4.6	M4ネジ	屋外	耐候性ナイロン66	黒	
TMEH-S10	-Q0	-CO		41.9				5.1	M5ネジ	屋外	耐候性ポリプロピレン		
TMEH-S10	—	-C100		41.1				6.6	M6ネジ	屋内	ポリプロピレン	緑	
TMEH-S10	—	-C109											
TMEH-S25	-Q0	-CO											屋外

### 回転式タイマウント

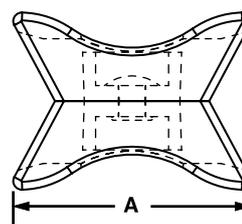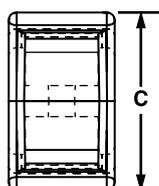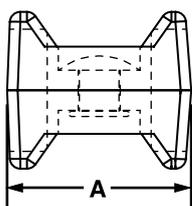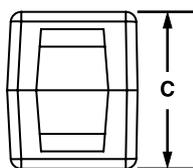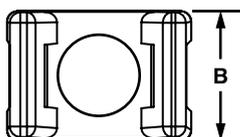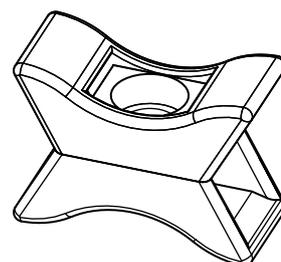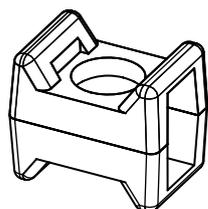

TM3

TMEH

- 上下のマウントがリベットにより回転する機構になっているため、交差するケーブルやチューブなどの固定に適しています。
- 束線を独立して固定できるため、接触による摩耗、損傷を避けることができます。

部品番号		使用結束バンド幅 (mm)	寸法 (mm)			引き剥がし力 (kg)	使用箇所	材質
100個入	50個入		A	B	C			
TM3-X2	-COY	2.3 ~ 7.6	22.1	15.7	19.1	54.5	屋外	耐候性ナイロン66
TMEH-X2	-LOY	2.3 ~ 12.7	41.7	18.5	31.2	113.5	屋外	耐候性ナイロン66