

Universal Steckdosenleiste 10-fach

Art-Nr.: 0200x00102301 (1,5 m Zul.) | 0200x00102303 (3 m Zul.) | 0200x00102305 (5 m Zul.)



Robustes Kunststoffprofil, grau

Eingebaute Steckdosen (90° gedreht), rund

Extra große Abstände zwischen den Steckdosen 64 mm

1,5 m Zuleitung mit Winkelstecker (optional mit 3 m und 5 m Zuleitung)

Erweiterter Berührungsschutz durch Einsatz eines Shutters

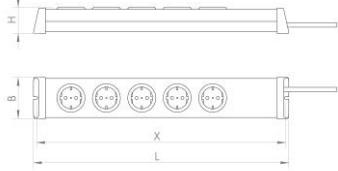
Endkappen mit Befestigungsmöglichkeit

VDE geprüft



Universal Steckdosenleiste 10-fach

Technische Daten

3.600 W Leistung	230 V ~ (+/- 10%) / 50 Hz Nennspannung	16 A Nennstrom
Zuleitung: H05VV-F 3G 1,5 mm ² Stecker: CEE 7/7 Stecker Typ EF, abgewinkelt Steckdosen: Schutzkontakt Typ F Schutzart: IP20		   
		
<p>(Abbildung ähnlich)</p>		
Art.-Nr. 0200x00102301 (1,5 m Zul.) Art.-Nr. 0200x00102303 (3 m Zul.) Art.-Nr. 0200x00102305 (5 m Zul.)	EAN 401209602325 8 EAN 401209600404 2 EAN 401209600291 8	VPE 10 VPE 10 VPE 7
		718 x 74 x 47 mm Abmessung (L x B x H) 710 mm Befestigungsmaß