
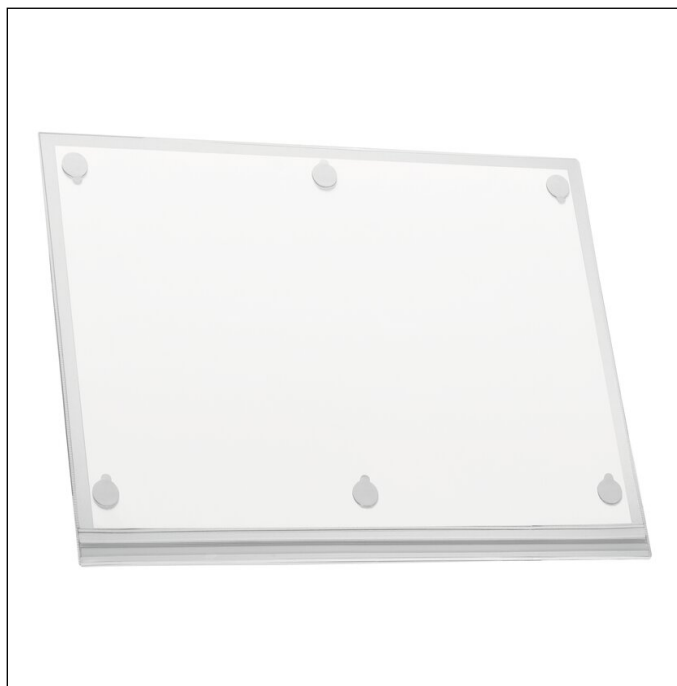


Plastficka vattentålig A3 självhäftande

Artikelnummer	501719	Antal per säljenhet	1 Bag
Färg	Transparent	EAN per säljenhet	4005546730424
Antal per frp	5 / påse	Bruttovikt per säljenhet	762.4 G
EAN per basenhet	4005546730424	Ursprungsland	PL

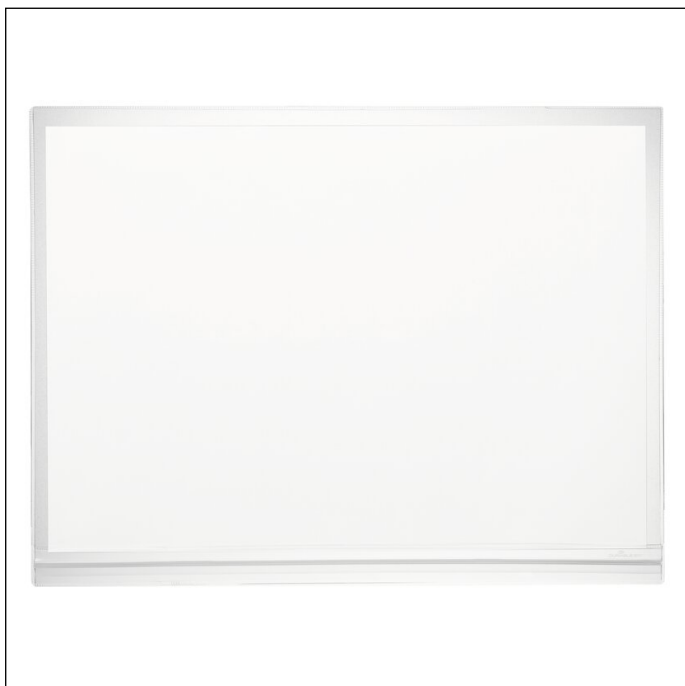

Produktbeskrivning

- Vattentåliga fickan är idealisk för bruk utomhus eller i fuktiga inomhusutrymmen, t.ex. i trädgårdscenter, bastur och poolområden, där informationen utsätts för vattenstänk
- Inlagan skyddas mot regn, hög luftighet, väta och smuts, tack vare den vattentäta förslutningen
- Fastsättning med 6 medföljande väldigt transparenta häftdynor som kan avlägsnas utan att lämna några rester, erbjuder möjlighet till individuell montering av dokumentfickan
- Testad enligt normen IPX5 (skydd mot vattenstrålar från alla riktningar)
- Transparent, UV-stabil och väderbeständig, reptålig plast med antireflexeffekt
- Kan användas i stående eller liggande format
- Snabbt och enkelt byte av inlagan
- Fickan rymmer 2 ark à 160 g- kvm (ingår)
- En mängd dokumentmallar finns på www.duraprint.se
- Lämpig även för formatet US Tabloid

Specifikationer

Utvändig bredd (mm)	335
Utvändig höjd (mm)	445
Utvändig djup / längd	0.6 mm
Kapacitet / kapacitet (för)	2 Ark (80 g/kvm)
Format / passar format	A3
Format	Stående / liggande

Plastficka vattentålig A3 självhäftande

Varumärke	DURABLE
Bredd, inner (mm)	335
Höjd, inner (mm)	445
Öppning	Långsidan
Skyddande flik	Nej
Utstansat tumgrepp	Nej
Kan klippas i önskad längd	Nej
Med neutral etikett	Nej
Baksidans färg	Transparent
Produktens egenskaper med dokumentet	Kan skannas, reflexfri
Fastsättning via	Självhäftande remsor
Typ av fastsättning	Självhäftande