


Plastficka magnetisk A5 liggande

Artikelnummer	174307	Antal per säljenhet	1 Paket
Färg	Mörkblå	EAN per säljenhet	4005546109022
Antal per frp	förpackning om 50 styck	Bruttovikt per säljenhet	2545 G
EAN per basenhet	4005546109022	Ursprungsland	DE

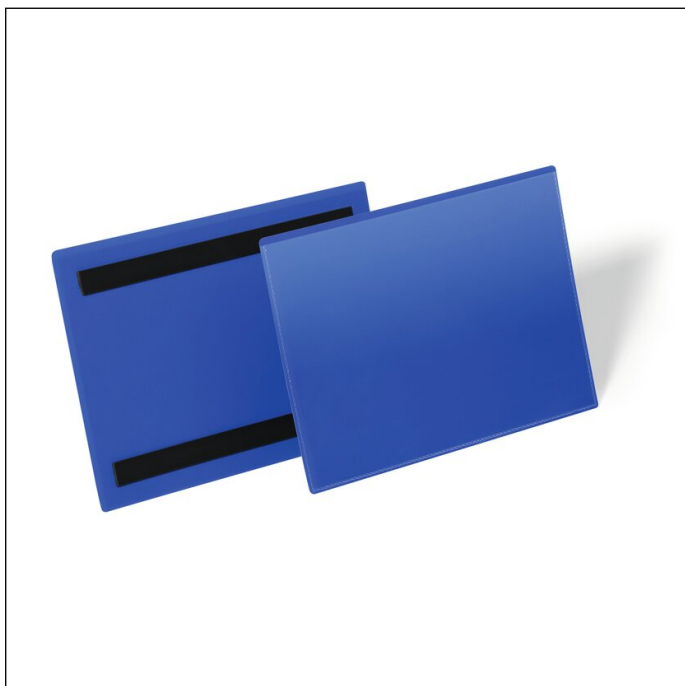

Logotyper och priser



Produktbeskrivning

- Plastficka i liggande A5-format med två magnetremsor på baksidan
- Användning på metallytor, till exempel lagerhyllor och metallbehållare
- Av slitstark polypropylenplast, färgad baksida och transparent framsida
- Tålig och lämplig för skannrar
- Snabbt byte av insticksetiketter
- Invändigt format: liggande A5 / 210 x 148 mm (B x H)
- Passande utskrivbara inlagor: art.nr 485502

Specifikationer

Utvändig bredd (mm)	223
Utvändig höjd (mm)	163

174307_PDS_DURABLE_sv_SE.pdf | 2025-06-02 08:19

1/2

DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG
 Westfalenstraße 77 – 79 · 58636 Iserlohn · Germany
 Phone +49 (0) 2371 662 0 · Fax +49 (0) 2371 662 221
 Mail durable@durable.de | durable.de

The statements contained herein are for informational purposes only and are true and accurate to the best of our scientific and technical knowledge. This information does not constitute a guarantee or warranty, express or implied, nor does it establish a legally valid contractual relationship. It is the customer's responsibility to determine the suitability of this product for the customer's intended use. DURABLE does not assume any liability for the customer's use of this product or the information contained herein.



Plastficka magnetisk A5 liggande

Format / passar format	A5
Format	Liggande
Varumärke	DURABLE
Bredd, inner (mm)	210
Höjd, inner (mm)	148
Öppning	Upptill
Skyddande flik	Nej
Utstansat tumgrepp	Nej
Kan klippas i önskad längd	Nej
Med neutral etikett	Nej
Baksidans färg	Mörkblå
Produktens egenskaper med dokumentet	Kan skannas, skyddar dokumentet
Fastsättning via	2 magnetremsor
Typ av fastsättning	Magnetisk
Typ av etikett	DURAPRINT®