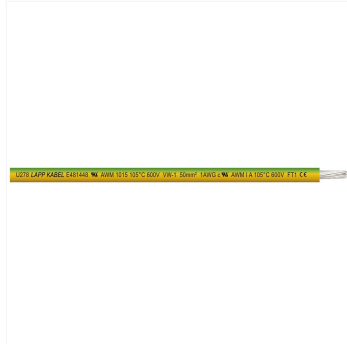


FLEXI SC UL 1015 1AWG 600V 105 GNYE**Article No.:** 39201201

单芯线; 1X50; 绿色-黄色; 盘装; PVC; UL 认可; 固定敷设

**Details****Benefits**

- 方便储存
- 在最重要的全球市场使用

Application

- 控制柜布线
- 设备内部布线
- 工厂接线

Notes

图形照片不能缩放也不能代表各自产品的详细图像

如适用价格为纯金属价格不含附加费和增值税仅向商业客户销售

除非另有说明所有显示的产品参数值均为室温下的额定值有关值的更多信息例如公

差可应要求提供如果可用并允许公布

Remarks

Technical Data

General information

产品类型	单芯线
铜号	424.8 kg/km
单芯线包装类型	盘装

Electrical parameters

额定电压	600 V AC rms 后 UL AWM 600 V AC rms 后 CSA AWM
测试电压	2.5 kV

Product design

电缆尺寸	1X50
导体截面积平方毫米	50 mm ²
导体材料	镀锡铜

导体结构	IEC 60228 类别 5细丝绞合线
芯线数量	1
额定外径	13.9 mm
电缆形状	圆形
芯材隔热基材	聚氯乙烯
芯材隔热基材简称	PVC
单芯颜色	绿色-黄色
单芯线识别	条状双色

Product features

应用领域	固定敷设
最小弯曲半径固定敷设	6 x 外径
最小弯曲半径毫米静态	83.4 mm
温度固定敷设	至 105 °C 后 UL AWM 至 105 °C 后 CSA AWM
阻燃	是
阻燃性符合	IEC 60332-1-2 UL VW-1 CSA FT1
抗紫外线	否

耐气候	否
耐臭氧	否
无卤	否
耐油	是
耐油性符合	UL 60°C 等级符合 UL 758
无 PWIS	是
Certifications and standards	
CE 标志	是
UKCA 标识	是
UL 认可	是
UL AWM 认证	1015 后 UL 758 (e-file number: E481448)
UL 列名	否
认可的 cUR	是
cUR 认证	AWM I A 后 CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E481448) AWM I B 后 CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E481448)
cUL 列名	否

CSA 认证	是
--------	---

VDE 认证	否
--------	---

HAR 认证	否
--------	---

根据 UN/ECE-R118 进行的阻燃测试	否
------------------------	---

FLEXI SC UL 1015 600V 105

Article No.	Name	导体截面积平方毫米	单芯颜色	单芯线包装类型	额定外径	铜号	重量
39200101	FLEXI SC UL 1015 21AWG 600V 105°C GNYE	0.5 mm ²	绿色-黄色	卷	2.5 mm		4.4 kg/km
39200102	FLEXI SC UL 1015 21AWG 600V 105°C BK	0.5 mm ²	黑色	卷	2.5 mm		4.4 kg/km
39200103	FLEXI SC UL 1015 21AWG 600V 105°C BU	0.5 mm ²	蓝色	卷	2.5 mm		4.4 kg/km
39200104	FLEXI SC UL 1015 21AWG 600V 105°C BN	0.5 mm ²	褐色	卷	2.5 mm		4.4 kg/km
39200105	FLEXI SC UL 1015 21AWG 600V 105°C RD	0.5 mm ²	红色	卷	2.5 mm		4.4 kg/km
39200106	FLEXI SC UL 1015 21AWG 600V 105°C WH	0.5 mm ²	白色	卷	2.5 mm		4.4 kg/km
39200107	FLEXI SC UL 1015 21AWG 600V 105°C GY	0.5 mm ²	灰色	卷	2.5 mm		4.4 kg/km
39200108	FLEXI SC UL 1015 21AWG 600V 105°C VT	0.5 mm ²	紫色	卷	2.5 mm		4.4 kg/km
39200109	FLEXI SC UL 1015 21AWG 600V 105°C PK	0.5 mm ²	粉红色	卷	2.5 mm		4.4 kg/km
39200110	FLEXI SC UL 1015 21AWG 600V 105°C OG	0.5 mm ²	橙色	卷	2.5 mm		4.4 kg/km
39200111	FLEXI SC UL 1015 21AWG 600V 105°C YE	0.5 mm ²	黄色	卷	2.5 mm		4.4 kg/km
39200112	FLEXI SC UL 1015 21AWG 600V 105°C GN	0.5 mm ²	绿色	卷	2.5 mm		4.4 kg/km
39200113	FLEXI SC UL 1015 21AWG 600V 105°C DKBU	0.5 mm ²	深蓝色	卷	2.5 mm		4.4 kg/km
39200201	FLEXI SC UL 1015 19AWG 600V 105°C GNYE	0.75 mm ²	绿色-黄色	卷	2.7 mm		6.8 kg/km

Article No.	Name	导体截面积平方毫米	单芯颜色	单芯线包装类型	额定外径	铜号	重量
39200202	FLEXI SC UL 1015 19AWG 600V 105°C BK	0.75 mm ²	黑色	卷	2.7 mm		6.8 kg/km
39200203	FLEXI SC UL 1015 19AWG 600V 105°C BU	0.75 mm ²	蓝色	卷	2.7 mm		6.8 kg/km
39200204	FLEXI SC UL 1015 19AWG 600V 105°C BN	0.75 mm ²	褐色	卷	2.7 mm		6.8 kg/km
39200205	FLEXI SC UL 1015 19AWG 600V 105°C RD	0.75 mm ²	红色	卷	2.7 mm		6.8 kg/km
39200206	FLEXI SC UL 1015 19AWG 600V 105°C WH	0.75 mm ²	红色	卷	2.7 mm		6.8 kg/km
39200207	FLEXI SC UL 1015 19AWG 600V 105°C GY	0.75 mm ²	灰色	卷	2.7 mm		6.8 kg/km
39200208	FLEXI SC UL 1015 19AWG 600V 105°C VT	0.75 mm ²	紫色	卷	2.7 mm		6.8 kg/km
39200209	FLEXI SC UL 1015 19AWG 600V 105°C PK	0.75 mm ²	粉红色	卷	2.7 mm		6.8 kg/km
39200210	FLEXI SC UL 1015 19AWG 600V 105°C OG	0.75 mm ²	橙色	卷	2.7 mm		6.8 kg/km
39200211	FLEXI SC UL 1015 19AWG 600V 105°C YE	0.75 mm ²	黄色	卷	2.7 mm		6.8 kg/km
39200212	FLEXI SC UL 1015 19AWG 600V 105°C GN	0.75 mm ²	绿色	卷	2.7 mm		6.8 kg/km
39200213	FLEXI SC UL 1015 19AWG 600V 105°C DKBU	0.75 mm ²	深蓝色	卷	2.7 mm		6.8 kg/km
39200301	FLEXI SC UL 1015 18AWG 600V 105 GNYE	1 mm ²	绿色-黄色	卷	2.9 mm		9.3 kg/km
39200302	FLEXI SC UL 1015 18AWG 600V 105 BK	1 mm ²	黑色	卷	2.9 mm		9.3 kg/km

Article No.	Name	导体截面积平方毫米	单芯颜色	单芯线包装类型	额定外径	铜号	重量
39200303	FLEXI SC UL 1015 18AWG 600V 105 BU	1 mm ²	深蓝色	卷	2.9 mm		9.3 kg/km
39200304	FLEXI SC UL 1015 18AWG 600V 105 BN	1 mm ²	褐色	卷	2.9 mm		9.3 kg/km
39200305	FLEXI SC UL 1015 18AWG 600V 105 RD	1 mm ²	红色	卷	2.9 mm		9.3 kg/km
39200306	FLEXI SC UL 1015 18AWG 600V 105 WH	1 mm ²	白色	卷	2.9 mm		9.3 kg/km
39200307	FLEXI SC UL 1015 18AWG 600V 105 GY	1 mm ²	灰色	卷	2.9 mm		9.3 kg/km
39200308	FLEXI SC UL 1015 18AWG 600V 105 VT	1 mm ²	紫色	卷	2.9 mm		9.3 kg/km
39200309	FLEXI SC UL 1015 18AWG 600V 105 PK	1 mm ²	粉红色	卷	2.9 mm		9.3 kg/km
39200310	FLEXI SC UL 1015 18AWG 600V 105 OG	1 mm ²	橙色	卷	2.9 mm		9.3 kg/km
39200311	FLEXI SC UL 1015 18AWG 600V 105 YE	1 mm ²	黄色	卷	2.9 mm		9.3 kg/km
39200312	FLEXI SC UL 1015 18AWG 600V 105 GN	1 mm ²	绿色	卷	2.9 mm		9.3 kg/km
39200313	FLEXI SC UL 1015 18AWG 600V 105 DKBU	1 mm ²	深蓝色	卷	2.9 mm		9.3 kg/km
39200401	FLEXI SC UL 1015 16AWG 600V 105 GNYE	1.5 mm ²	绿色-黄色		3.3 mm		12.1 kg/km
39200402	FLEXI SC UL 1015 16AWG 600V 105 BK	1.5 mm ²	黑色		3.3 mm		12.1 kg/km
39200403	FLEXI SC UL 1015 16AWG 600V 105 BU	1.5 mm ²	蓝色	盘装	3.3 mm		12.1 kg/km

Article No.	Name	导体截面积平方毫米	单芯颜色	单芯线包装类型	额定外径	铜号	重量
39200404	FLEXI SC UL 1015 16AWG 600V 105 BN	1.5 mm ²	褐色		3.3 mm	12.1 kg/km	
39200405	FLEXI SC UL 1015 16AWG 600V 105 RD	1.5 mm ²	红色		3.3 mm	12.1 kg/km	
39200406	FLEXI SC UL 1015 16AWG 600V 105 WH	1.5 mm ²	红色		3.3 mm	12.1 kg/km	
39200407	FLEXI SC UL 1015 16AWG 600V 105 GY	1.5 mm ²	灰色		3.3 mm	12.1 kg/km	
39200408	FLEXI SC UL 1015 16AWG 600V 105 VT	1.5 mm ²	紫色		3.3 mm	12.1 kg/km	
39200409	FLEXI SC UL 1015 16AWG 600V 105 PK	1.5 mm ²	粉红色		3.3 mm	12.1 kg/km	
39200410	FLEXI SC UL 1015 16AWG 600V 105 OG	1.5 mm ²	橙色		3.3 mm	12.1 kg/km	
39200411	FLEXI SC UL 1015 16AWG 600V 105 YE	1.5 mm ²	黄色		3.3 mm	12.1 kg/km	
39200412	FLEXI SC UL 1015 16AWG 600V 105 GN	1.5 mm ²	绿色		3.3 mm	12.1 kg/km	
39200413	FLEXI SC UL 1015 16AWG 600V 105 DKBU	1.5 mm ²	深蓝色	盘装	3.3 mm	12.1 kg/km	
39200501	FLEXI SC UL 1015 14AWG 600V 105 GNYE	2.5 mm ²	绿色-黄色	卷	3.6 mm	20.2 kg/km	
39200502	FLEXI SC UL 1015 14AWG 600V 105 BK	2.5 mm ²	黑色	卷	3.6 mm	20.2 kg/km	
39200503	FLEXI SC UL 1015 14AWG 600V 105 BU	2.5 mm ²	蓝色	卷	3.6 mm	20.2 kg/km	
39200504	FLEXI SC UL 1015 14AWG 600V 105 BN	2.5 mm ²	褐色	卷	3.6 mm	20.2 kg/km	

Article No.	Name	导体截面积平方毫米	单芯颜色	单芯线包装类型	额定外径	铜号	重量
39200505	FLEXI SC UL 1015 14AWG 600V 105 RD	2.5 mm ²	红色	卷	3.6 mm	20.2 kg/km	
39200506	FLEXI SC UL 1015 14AWG 600V 105 WH	2.5 mm ²	红色	卷	3.6 mm	20.2 kg/km	
39200507	FLEXI SC UL 1015 14AWG 600V 105 GY	2.5 mm ²	灰色	卷	3.6 mm	20.2 kg/km	
39200508	FLEXI SC UL 1015 14AWG 600V 105 VT	2.5 mm ²	紫色	卷	3.6 mm	20.2 kg/km	
39200509	FLEXI SC UL 1015 14AWG 600V 105 PK	2.5 mm ²	粉红色	卷	3.6 mm	20.2 kg/km	
39200510	FLEXI SC UL 1015 14AWG 600V 105 OG	2.5 mm ²	橙色	卷	3.6 mm	20.2 kg/km	
39200511	FLEXI SC UL 1015 14AWG 600V 105 YE	2.5 mm ²	黄色	卷	3.6 mm	20.2 kg/km	
39200512	FLEXI SC UL 1015 14AWG 600V 105 GN	2.5 mm ²	绿色	卷	3.6 mm	20.2 kg/km	
39200513	FLEXI SC UL 1015 14AWG 600V 105 DKBU	2.5 mm ²	深蓝色	卷	3.6 mm	20.2 kg/km	
39200601	FLEXI SC UL 1015 12AWG 600V 105 GNYE	4 mm ²	绿色-黄色	卷	4.3 mm	32.3 kg/km	
39200602	FLEXI SC UL 1015 12AWG 600V 105 BK	4 mm ²	黑色	卷	4.3 mm	32.3 kg/km	
39200603	FLEXI SC UL 1015 12AWG 600V 105 BU	4 mm ²	蓝色	卷	4.3 mm	32.3 kg/km	
39200604	FLEXI SC UL 1015 12AWG 600V 105 BN	4 mm ²	褐色	卷	4.3 mm	32.3 kg/km	
39200605	FLEXI SC UL 1015 12AWG 600V 105 RD	4 mm ²	红色	卷	4.3 mm	32.3 kg/km	

Article No.	Name	导体截面积平方毫米	单芯颜色	单芯线包装类型	额定外径	铜号	重量
39200606	FLEXI SC UL 1015 12AWG 600V 105 WH	4 mm ²	白色	卷	4.3 mm	32.3 kg/km	
39200607	FLEXI SC UL 1015 12AWG 600V 105 GY	4 mm ²	灰色	卷	4.3 mm	32.3 kg/km	
39200608	FLEXI SC UL 1015 12AWG 600V 105 VT	4 mm ²	紫色	卷	4.3 mm	32.3 kg/km	
39200609	FLEXI SC UL 1015 12AWG 600V 105 PK	4 mm ²	粉红色	卷	4.3 mm	32.3 kg/km	
39200610	FLEXI SC UL 1015 12AWG 600V 105 OG	4 mm ²	橙色	卷	4.3 mm	32.3 kg/km	
39200611	FLEXI SC UL 1015 12AWG 600V 105 YE	4 mm ²	黄色	卷	4.3 mm	32.3 kg/km	
39200612	FLEXI SC UL 1015 12AWG 600V 105 GN	4 mm ²	绿色	卷	4.3 mm	32.3 kg/km	
39200613	FLEXI SC UL 1015 12AWG 600V 105 DKBU	4 mm ²	深蓝色	卷	4.3 mm	32.3 kg/km	
39200701	FLEXI SC UL 1015 10AWG 600V 105 GNYE	6 mm ²	绿色-黄色	卷	4.8 mm	48.4 kg/km	
39200702	FLEXI SC UL 1015 10AWG 600V 105 BK	6 mm ²	黑色	卷	4.8 mm	48.4 kg/km	
39200703	FLEXI SC UL 1015 10AWG 600V 105 BU	6 mm ²	蓝色	卷	4.8 mm	48.4 kg/km	
39200704	FLEXI SC UL 1015 10AWG 600V 105 BN	6 mm ²	褐色	卷	4.8 mm	48.4 kg/km	
39200705	FLEXI SC UL 1015 10AWG 600V 105 RD	6 mm ²	红色	卷	4.8 mm	48.4 kg/km	
39200706	FLEXI SC UL 1015 10AWG 600V 105 WH	6 mm ²	红色	卷	4.8 mm	48.4 kg/km	

Article No.	Name	导体截面积平方毫米	单芯颜色	单芯线包装类型	额定外径	铜号	重量
39200707	FLEXI SC UL 1015 10AWG 600V 105 GY	6 mm ²	灰色	卷	4.8 mm		48.4 kg/km
39200708	FLEXI SC UL 1015 10AWG 600V 105 VT	6 mm ²	紫色	卷	4.8 mm		48.4 kg/km
39200709	FLEXI SC UL 1015 10AWG 600V 105 PK	6 mm ²	粉红色	卷	4.8 mm		48.4 kg/km
39200710	FLEXI SC UL 1015 10AWG 600V 105 OG	6 mm ²	橙色	卷	4.8 mm		48.4 kg/km
39200711	FLEXI SC UL 1015 10AWG 600V 105 YE	6 mm ²	黄色	卷	4.8 mm		48.4 kg/km
39200712	FLEXI SC UL 1015 10AWG 600V 105 GN	6 mm ²	绿色	卷	4.8 mm		48.4 kg/km
39200713	FLEXI SC UL 1015 10AWG 600V 105 DKBU	6 mm ²	深蓝色	卷	4.8 mm		48.4 kg/km
39200801	FLEXI SC UL 1015 8AWG 600V 105 GNYE	10 mm ²	绿色-黄色	盘装	6.4 mm		83.2 kg/km
39200802	FLEXI SC UL 1015 8AWG 600V 105 BK	10 mm ²	黑色	盘装	6.4 mm		83.2 kg/km
39200803	FLEXI SC UL 1015 8AWG 600V 105 BU	10 mm ²	蓝色	盘装	6.4 mm		83.2 kg/km
39200804	FLEXI SC UL 1015 8AWG 600V 105 BN	10 mm ²	褐色	盘装	6.4 mm		83.2 kg/km
39200805	FLEXI SC UL 1015 8AWG 600V 105 RD	10 mm ²	红色	盘装	6.4 mm		83.2 kg/km
39200806	FLEXI SC UL 1015 8AWG 600V 105 WH	10 mm ²	红色	盘装	6.4 mm		83.2 kg/km
39200807	FLEXI SC UL 1015 8AWG 600V 105 GY	10 mm ²	灰色		6.4 mm		83.2 kg/km

Article No.	Name	导体截面积平方毫米	单芯颜色	单芯线包装类型	额定外径	铜号	重量
39200808	FLEXI SC UL 1015 8AWG 600V 105 VT	10 mm ²	紫色		6.4 mm	83.2 kg/km	
39200809	FLEXI SC UL 1015 8AWG 600V 105 PK	10 mm ²	粉红色		6.4 mm	83.2 kg/km	
39200810	FLEXI SC UL 1015 8AWG 600V 105 OG	10 mm ²	橙色		6.4 mm	83.2 kg/km	
39200811	FLEXI SC UL 1015 8AWG 600V 105 YE	10 mm ²	黄色		6.4 mm	83.2 kg/km	
39200812	FLEXI SC UL 1015 8AWG 600V 105 GN	10 mm ²	绿色		6.4 mm	83.2 kg/km	
39200813	FLEXI SC UL 1015 8AWG 600V 105 DKBU	10 mm ²	深蓝色		6.4 mm	83.2 kg/km	
39200901	FLEXI SC UL 1015 6AWG 600V 105 GNYE	16 mm ²	绿色-黄色	盘装	8.6 mm	141.6 kg/km	
39200902	FLEXI SC UL 1015 6AWG 600V 105 BK	16 mm ²	黑色	盘装	8.6 mm	141.6 kg/km	
39200903	FLEXI SC UL 1015 6AWG 600V 105 BU	16 mm ²	蓝色	盘装	8.6 mm	141.6 kg/km	
39200904	FLEXI SC UL 1015 6AWG 600V 105 BN	16 mm ²	褐色	盘装	8.6 mm	141.6 kg/km	
39200905	FLEXI SC UL 1015 6AWG 600V 105 RD	16 mm ²	红色	盘装	8.6 mm	141.6 kg/km	
39200906	FLEXI SC UL 1015 6AWG 600V 105 WH	16 mm ²	红色	盘装	8.6 mm	141.6 kg/km	
39200907	FLEXI SC UL 1015 6AWG 600V 105 GY	16 mm ²	灰色	盘装	8.6 mm	141.6 kg/km	
39200908	FLEXI SC UL 1015 6AWG 600V 105 VT	16 mm ²	紫色	盘装	8.6 mm	141.6 kg/km	

Article No.	Name	导体截面积平方毫米	单芯颜色	单芯线包装类型	额定外径	铜号	重量
39200909	FLEXI SC UL 1015 6AWG 600V 105 PK	16 mm ²	粉红色	盘装	8.6 mm	141.6 kg/km	
39200910	FLEXI SC UL 1015 6AWG 600V 105 OG	16 mm ²	橙色	盘装	8.6 mm	141.6 kg/km	
39200911	FLEXI SC UL 1015 6AWG 600V 105 YE	16 mm ²	黄色	盘装	8.6 mm	141.6 kg/km	
39200912	FLEXI SC UL 1015 6AWG 600V 105 GN	16 mm ²	绿色	盘装	8.6 mm	141.6 kg/km	
39200913	FLEXI SC UL 1015 6AWG 600V 105 DKBU		深蓝色	盘装	8.6 mm	141.6 kg/km	
39201001	FLEXI SC UL 1015 4AWG 600V 105 GNYE	25 mm ²	绿色-黄色	盘装	9.8 mm	212.4 kg/km	
39201002	FLEXI SC UL 1015 4AWG 600V 105 BK	25 mm ²	黑色	盘装	9.8 mm	212.4 kg/km	
39201003	FLEXI SC UL 1015 4AWG 600V 105 BU	25 mm ²	蓝色	盘装	9.8 mm	212.4 kg/km	
39201004	FLEXI SC UL 1015 4AWG 600V 105 BN	25 mm ²	褐色	盘装	9.8 mm	212.4 kg/km	
39201005	FLEXI SC UL 1015 4AWG 600V 105 RD	25 mm ²	红色	盘装	9.8 mm	212.4 kg/km	
39201006	FLEXI SC UL 1015 4AWG 600V 105 WH	25 mm ²	红色	盘装	9.8 mm	212.4 kg/km	
39201007	FLEXI SC UL 1015 4AWG 600V 105 GY	25 mm ²	灰色	盘装	9.8 mm	212.4 kg/km	
39201008	FLEXI SC UL 1015 4AWG 600V 105 VT	25 mm ²	紫色	盘装	9.8 mm	212.4 kg/km	
39201009	FLEXI SC UL 1015 4AWG 600V 105 PK	25 mm ²	粉红色	盘装	9.8 mm	212.4 kg/km	

Article No.	Name	导体截面积平方毫米	单芯颜色	单芯线包装类型	额定外径	铜号	重量
39201010	FLEXI SC UL 1015 4AWG 600V 105 OG	25 mm ²	橙色	盘装	9.8 mm	212.4 kg/km	
39201011	FLEXI SC UL 1015 4AWG 600V 105 YE	25 mm ²	黄色	盘装	9.8 mm	212.4 kg/km	
39201012	FLEXI SC UL 1015 4AWG 600V 105 GN	25 mm ²	绿色	盘装	9.8 mm	212.4 kg/km	
39201013	FLEXI SC UL 1015 4AWG 600V 105 DKBU	25 mm ²	深蓝色	盘装	9.8 mm	212.4 kg/km	
39201101	FLEXI SC UL 1015 2AWG 600V 105 GNYE	35 mm ²	绿色-黄色	盘装	11.1 mm	291 kg/km	
39201102	FLEXI SC UL 1015 2AWG 600V 105 BK	35 mm ²	黑色	盘装	11.1 mm	291 kg/km	
39201103	FLEXI SC UL 1015 2AWG 600V 105 BU	35 mm ²	蓝色	盘装	11.1 mm	291 kg/km	
39201104	FLEXI SC UL 1015 2AWG 600V 105 BN	35 mm ²	褐色	盘装	11.1 mm	291 kg/km	
39201105	FLEXI SC UL 1015 2AWG 600V 105 RD	35 mm ²	红色	盘装	11.1 mm	291 kg/km	
39201106	FLEXI SC UL 1015 2AWG 600V 105 WH	35 mm ²	红色	盘装	11.1 mm	291 kg/km	
39201107	FLEXI SC UL 1015 2AWG 600V 105 GY	35 mm ²	灰色	盘装	11.1 mm	291 kg/km	
39201108	FLEXI SC UL 1015 2AWG 600V 105 VT	35 mm ²	紫色	盘装	11.1 mm	291 kg/km	
39201109	FLEXI SC UL 1015 2AWG 600V 105 PK	35 mm ²	粉红色	盘装	11.1 mm	291 kg/km	
39201110	FLEXI SC UL 1015 2AWG 600V 105 OG	35 mm ²	橙色	盘装	11.1 mm	291 kg/km	

Article No.	Name	导体截面积平方毫米	单芯颜色	单芯线包装类型	额定外径	铜号	重量
39201111	FLEXI SC UL 1015 2AWG 600V 105 YE	35 mm ²	黄色	盘装	11.1 mm		291 kg/km
39201112	FLEXI SC UL 1015 2AWG 600V 105 GN	35 mm ²	绿色	盘装	11.1 mm		291 kg/km
39201113	FLEXI SC UL 1015 2AWG 600V 105 DKBU	35 mm ²	深蓝色	盘装	11.1 mm		291 kg/km
39201201	FLEXI SC UL 1015 1AWG 600V 105 GNYE	50 mm ²	绿色-黄色	盘装	13.9 mm		424.8 kg/km
39201202	FLEXI SC UL 1015 1AWG 600V 105 BK	50 mm ²	黑色	盘装	13.9 mm		424.8 kg/km
39201203	FLEXI SC UL 1015 1AWG 600V 105 BU	50 mm ²	蓝色	盘装	13.9 mm		424.8 kg/km
39201204	FLEXI SC UL 1015 1AWG 600V 105 BN	50 mm ²	褐色	盘装	13.9 mm		424.8 kg/km
39201205	FLEXI SC UL 1015 1AWG 600V 105 RD	50 mm ²	红色	盘装	13.9 mm		424.8 kg/km
39201206	FLEXI SC UL 1015 1AWG 600V 105 WH	50 mm ²	红色	盘装	13.9 mm		424.8 kg/km
39201207	FLEXI SC UL 1015 1AWG 600V 105 GY	50 mm ²	灰色	盘装	13.9 mm		424.8 kg/km
39201208	FLEXI SC UL 1015 1AWG 600V 105 VT	50 mm ²	紫色	盘装	13.9 mm		424.8 kg/km
39201209	FLEXI SC UL 1015 1AWG 600V 105 PK	50 mm ²	粉红色	盘装	13.9 mm		424.8 kg/km
39201210	FLEXI SC UL 1015 1AWG 600V 105 OG	50 mm ²	橙色	盘装	13.9 mm		424.8 kg/km
39201211	FLEXI SC UL 1015 1AWG 600V 105 YE	50 mm ²	黄色	盘装	13.9 mm		424.8 kg/km

Article No.	Name	导体截面积平方毫米	单芯颜色	单芯线包装类型	额定外径	铜号	重量
39201212	FLEXI SC UL 1015 1AWG 600V 105 GN	50 mm ²	绿色	盘装	13.9 mm	424.8 kg/km	
39201213	FLEXI SC UL 1015 1AWG 600V 105 DKBU	50 mm ²	深蓝色	盘装	13.9 mm	424.8 kg/km	
39201301	FLEXI SC UL 1015 2/0AWG 600V 105 GNYE	70 mm ²	绿色-黄色	盘装	15.6 mm	597.8 kg/km	
39201302	FLEXI SC UL 1015 2/0AWG 600V 105 BK	70 mm ²	黑色	盘装	15.6 mm	597.8 kg/km	
39201303	FLEXI SC UL 1015 2/0AWG 600V 105 BU	70 mm ²	蓝色	盘装	15.6 mm	597.8 kg/km	
39201304	FLEXI SC UL 1015 2/0AWG 600V 105 BN	70 mm ²	褐色	盘装	15.6 mm	597.8 kg/km	
39201305	FLEXI SC UL 1015 2/0AWG 600V 105 RD	70 mm ²	红色	盘装	15.6 mm	597.8 kg/km	
39201306	FLEXI SC UL 1015 2/0AWG 600V 105 WH	70 mm ²	红色	盘装	15.6 mm	597.8 kg/km	
39201307	FLEXI SC UL 1015 2/0AWG 600V 105 GY	70 mm ²	灰色	盘装	15.6 mm	597.8 kg/km	
39201308	FLEXI SC UL 1015 2/0AWG 600V 105 VT	70 mm ²	紫色	盘装	15.6 mm	597.8 kg/km	
39201309	FLEXI SC UL 1015 2/0AWG 600V 105 PK	70 mm ²	粉红色	盘装	15.6 mm	597.8 kg/km	
39201310	FLEXI SC UL 1015 2/0AWG 600V 105 OG	70 mm ²	橙色	盘装	15.6 mm	597.8 kg/km	
39201311	FLEXI SC UL 1015 2/0AWG 600V 105 YE	70 mm ²		盘装	15.6 mm	597.8 kg/km	
39201312	FLEXI SC UL 1015 2/0AWG 600V 105 GN	70 mm ²		盘装	15.6 mm	597.8 kg/km	

Article No.	Name	导体截面积平方毫米	单芯颜色	单芯线包装类型	额定外径	铜号	重量
39201313	FLEXI SC UL 1015 2/0AWG 600V 105 DKBU	70 mm ²	深蓝色	盘装	15.6 mm	597.8 kg/km	
39201401	FLEXI SC UL 1015 3/0AWG 600V 105 GNYE	95 mm ²	绿色-黄色	盘装	17.8 mm	790 kg/km	
39201402	FLEXI SC UL 1015 3/0AWG 600V 105 BK	95 mm ²	黑色	盘装	17.8 mm	790 kg/km	
39201403	FLEXI SC UL 1015 3/0AWG 600V 105 BU	95 mm ²		盘装	17.8 mm	790 kg/km	
39201404	FLEXI SC UL 1015 3/0AWG 600V 105 BN	95 mm ²	褐色	盘装	17.8 mm	790 kg/km	
39201405	FLEXI SC UL 1015 3/0AWG 600V 105 RD	95 mm ²	红色	盘装	17.8 mm	790 kg/km	
39201406	FLEXI SC UL 1015 3/0AWG 600V 105 WH	95 mm ²	红色	盘装	17.8 mm	790 kg/km	
39201407	FLEXI SC UL 1015 3/0AWG 600V 105 GY	95 mm ²	灰色	盘装	17.8 mm	790 kg/km	
39201408	FLEXI SC UL 1015 3/0AWG 600V 105 VT	95 mm ²	紫色	盘装	17.8 mm	790 kg/km	
39201409	FLEXI SC UL 1015 3/0AWG 600V 105 PK	95 mm ²	粉红色	盘装	17.8 mm	790 kg/km	
39201410	FLEXI SC UL 1015 3/0AWG 600V 105 OG	95 mm ²	橙色	盘装	17.8 mm	790 kg/km	
39201411	FLEXI SC UL 1015 3/0AWG 600V 105 YE	95 mm ²		盘装	17.8 mm	790 kg/km	
39201412	FLEXI SC UL 1015 3/0AWG 600V 105 GN	95 mm ²		盘装	17.8 mm	790 kg/km	
39201413	FLEXI SC UL 1015 3/0AWG 600V 105 DKBU	95 mm ²	深蓝色	盘装	17.8 mm	790 kg/km	

Article No.	Name	导体截面积平方毫米	单芯颜色	单芯线包装类型	额定外径	铜号	重量
39201501	FLEXI SC UL 1015 4/0AWG 600V 105 GNYE	120 mm ²	绿色-黄色	盘装	19 mm	1,003.5 kg/km	
39201502	FLEXI SC UL 1015 4/0AWG 600V 105 BK	120 mm ²	黑色	盘装	19 mm	1,003.5 kg/km	
39201503	FLEXI SC UL 1015 4/0AWG 600V 105 BU	120 mm ²	蓝色	盘装	19 mm	1,003.5 kg/km	
39201504	FLEXI SC UL 1015 4/0AWG 600V 105 BN	120 mm ²	褐色	盘装	19 mm	1,003.5 kg/km	
39201505	FLEXI SC UL 1015 4/0AWG 600V 105 RD	120 mm ²	红色	盘装	19 mm	1,003.5 kg/km	
39201506	FLEXI SC UL 1015 4/0AWG 600V 105 WH	120 mm ²	红色	盘装	19 mm	1,003.5 kg/km	
39201507	FLEXI SC UL 1015 4/0AWG 600V 105 GY	120 mm ²	灰色		19 mm	1,003.5 kg/km	
39201508	FLEXI SC UL 1015 4/0AWG 600V 105 VT	120 mm ²	紫色		19 mm	1,003.5 kg/km	
39201509	FLEXI SC UL 1015 4/0AWG 600V 105 PK	120 mm ²	粉红色		19 mm	1,003.5 kg/km	
39201510	FLEXI SC UL 1015 4/0AWG 600V 105 OG	120 mm ²	橙色		19 mm	1,003.5 kg/km	
39201511	FLEXI SC UL 1015 4/0AWG 600V 105 YE	120 mm ²	绿色		19 mm	1,003.5 kg/km	
39201512	FLEXI SC UL 1015 4/0AWG 600V 105 GN	120 mm ²	绿色		19 mm	1,003.5 kg/km	
39201513	FLEXI SC UL 1015 4/0AWG 600V 105 DKBU	120 mm ²	深蓝色		19 mm	1,003.5 kg/km	