

T-...M

Tournevis S1 Fente mécanicien lame ronde

TOURNEVIS



Description

Lame chromée avec bout traité bruni.

Manche ergonomique bi-matière.

Tête forgée, solidité renforcée.

Repérage rapide de l'empreinte fente grâce à la couleur jaune sur le manche.


Produit conforme aux normes

DIN 5264

NF ISO 2380-1

NF ISO 2380-2

Données techniques

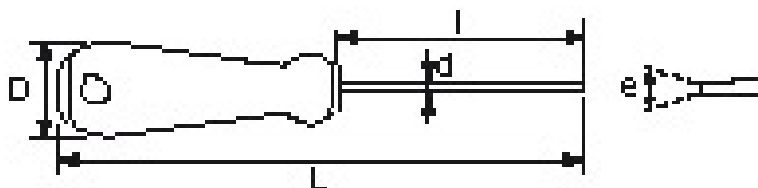

Caractéristiques de l'article référence : T-4M100

Empreinte mm	4	I (mm)	100
d (mm)	4	e (mm)	0.8
D (mm)	25	L (mm)	201.7

Poids (g)	46	Garantie	Garantie SAM OUTIL
------------------	----	-----------------	--------------------

Caractéristiques de l'article référence : T-55M100

Empreinte mm	5.5	l (mm)	100
d (mm)	5.5	e (mm)	1
D (mm)	29	L (mm)	212.6

Poids (g)	72	Garantie	Garantie SAM OUTIL
------------------	----	-----------------	--------------------

Caractéristiques de l'article référence : T-55M150

Empreinte mm	5.5	l (mm)	150
d (mm)	5.5	e (mm)	1
D (mm)	29	L (mm)	262.6

Poids (g)	81	Garantie	Garantie SAM OUTIL
------------------	----	-----------------	--------------------

Caractéristiques de l'article référence : T-65M100

Empreinte mm	6.5	l (mm)	100
d (mm)	6.5	e (mm)	1.2
D (mm)	32	L (mm)	222.9

Poids (g)	100	Garantie	Garantie SAM OUTIL
------------------	-----	-----------------	--------------------

Caractéristiques de l'article référence : T-65M150

Empreinte mm	6.5	l (mm)	150
d (mm)	6.5	e (mm)	1.2
D (mm)	32	L (mm)	272.9

Poids (g)	112	Garantie	Garantie SAM OUTIL
------------------	-----	-----------------	--------------------

Caractéristiques de l'article référence : T-8M150

Empreinte mm	8	l (mm)	150
d (mm)	8	e (mm)	1.2
D (mm)	32	L (mm)	272.9

Poids (g)	126	Garantie	Garantie SAM OUTIL
------------------	-----	-----------------	--------------------

Caractéristiques de l'article référence : T-8M200

Empreinte mm	8	l (mm)	200
d (mm)	8	e (mm)	1.2
D (mm)	32	L (mm)	322.9

Poids (g)	140	Garantie	Garantie SAM OUTIL
------------------	-----	-----------------	--------------------

Caractéristiques de l'article référence : T-10M175

Empreinte mm	10	l (mm)	175
---------------------	----	---------------	-----

d (mm)	10	e (mm)	1.6
D (mm)	34	L (mm)	304.6
Poids (g)	190	Garantie	Garantie SAM OUTIL
Caractéristiques de l'article référence : T-10M250			
Empreinte mm	10	l (mm)	250
d (mm)	10	e (mm)	1.6
D (mm)	34	L (mm)	379.6
Poids (g)	230	Garantie	Garantie SAM OUTIL

Découvrez tous nos produits dans nos catalogues en ligne



Les outils Indispensables SAM 2021

[Consulter le catalogue](#)



Outillage 2021

[Consulter le catalogue](#)



Automobile 2021

[Consulter le catalogue](#)



Pneumatique 2021

[Consulter le catalogue](#)



Sécurité anti-chute 2020

[Consulter le catalogue](#)