



Connect to the future

Service cordons  
BP 30 Rue Velpeau  
37110 CHATEAU-RENAULT

### FICHE TECHNIQUE CORDON

### TECHNICAL DATA SHEET CABLE ASSEMBLY

Référence / PART NUMBER : **R284C0351069**

Edition / Issue : **04/43**

Date : **19/10/04**


Client/Customer : **RADIOSPARE**

Spécification / Specification : -

Edition / Issue: -

Date : -

Toutes les dimensions sont indiquées en mm / All dimensions are in mm

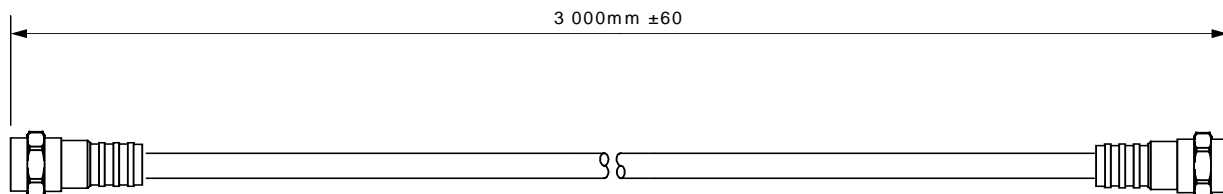

Désignation connecteurs:  
/ Connectors designation :

Connecteur/ connector 1 : **Fiche droite F**  
Couple de serrage/ Torque Wrench : -

Connecteur/ Connector 2 : **Fiche droite F**  
Couple de serrage/ Torque Wrench : -

Désignation du Câble/ Cable designation : **RG59 – Black PVC jacket / Gaine PVC noire**  
Diamètre extérieur / Outer diameter : **6.25mm max**  
Marquage / Marking: -

#### CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES / ELECTRICAL CHARACTERISTICS :

##### High Frequency

Impédance caractéristique / Characteristic impedance : **75Ω**

Gamme de fréquence / Frequency range : -

Pertes d'insertion / Insertion Loss : -

MAX ROS / R.L. : -

##### Low Frequency

Résistance d'isolement / Insulation Resistance : **5000Mohms / 500V**

Tension d'essai / Voltage Rating : **1500V**

#### CARACTERISTIQUES MECANIQUES/ MECANICAL CHARACTERISTICS :

Rayon de courbure statique / Static bending radius : **30mm**

#### CARACTERISTIQUES ENVIRONNEMENTALES / ENVIRONMENTAL CHARACTERISTICS :

Gamme de température/ Temperature range : **-40 to +85°C**

L.MOTTU	04/43	19/10/04	First Issue	O.LEFOULER	1/1
Nom / Name	Edition / Issue	Date	Modification	Vérifié par / Checked by	