




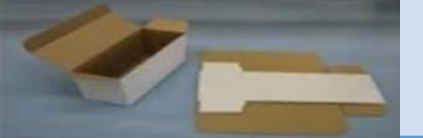



プロダクションパッケージ品の形態については、ご希望の商品ページ単価欄に記載がございます。

リール	150個以上のご注文、且つ、在庫が確保できた場合のみリールカットの前後にリーダーとトレーラーを付け、空リールに巻いて（リリール）出荷します。	
リールカット (テープ)	150個未満の場合はリールカットで出荷します。在庫数によっては、リールカット数本にわかれる場合があります。	
トレイ	導電性輪ゴムで留めインジケータと乾燥剤を導電袋でパックします。	
スティック	スティックを誘電袋にパッキングして出荷します。	
バッグ (袋)		
ボックス (箱)	ボックス (箱) の種類・サイズの指定はできません。	
個包装	単体もしくは購入単位ごとに包装されています。	

ご注意

※リール・トレイ・スティック・バッグ・ボックスについては、サイズ等のご指定を承っておりません。


※購入後のプロダクションパッケージ品のキャンセルは一切承ることが出来ません。

プロダクションパッケージ

- 基板実装機などの製造ラインにそのまま供給できるように、「リールに巻きなおす」「トレーに載せる」などの再加工を行って出荷するサービスです。例えばチップ抵抗などの場合、150個以上のご注文で無料でリールに巻き直します。
- 少量でも実装機のご利用に適したパッケージです。お客様のニーズにお応えできるよう、様々なリール・梱包形態でお届けする便利なサービスをご用意しております。
- プロダクションパッケージに対応した製品には、梱包形態で「個包装」と「プロダクションパッケージ」の選択ボタンが表示されます。プロダクションパッケージを選択すると注文品番の末尾に「P」の文字がつき、単価の隣に梱包形態が表示されます。間違いのない事をご確認ください。

Bourns 酸化金属バリスタ, 3.3V, 25V 最大DC, 3.3 最大AC, 0.5pF, カットテープ, CG0603MLA

RS品番: [223-1661P](#) | メーカー型番: CG0603MLC-3.3LEA | メーカー/ブランド名: [Bourns](#)

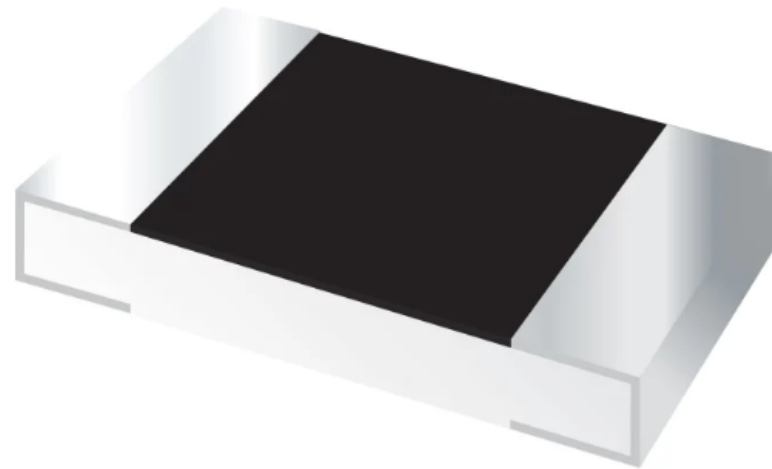

バリスタの一覧へ

データシート	その他	詳細情報	仕様
<p>i 製品情報（複数選択可）を選択して、類似製品を検索します。</p>			
<input type="checkbox"/>	すべて選択	製品情報	内容
<input type="checkbox"/>		ブランド	Bourns
<input type="checkbox"/>		バリスタ電圧	3.3V
<input type="checkbox"/>		最大AC定格電圧	3.3
<input type="checkbox"/>		最大直流定格電圧	25V
<input type="checkbox"/>		制限電圧	25V
<input type="checkbox"/>		シリーズ	CG0603MLA
<input type="checkbox"/>		静電容量	0.5pF

i ポリュームディスカウント対象商品

300個小計 (リールカット)*

¥16,005.00 (税抜) ¥17,607.00 (税込)

個

数量を選択または入力

— 300 +

配達日を確認

🛒 注文書へ追加

● 在庫あり

- 3,140 は海外在庫あり

「配達日を確認」をクリックすると、在庫と配送の詳細が表示されます。

バルク価格オプション

個	単価
300 - 2380	¥53.35
2400 - 3180	¥46.15
3200 - 3980	¥38.00
4000 +	¥30.85

*表示は参考価格です。ご購入数量によって価格は変動します。なお、上記数量を大きく超える大量ご購入の際は右下チャットからお問合せください。

比較

📄 部品表に保存

梱包形態

- 個包装
- プロダクションパッケージ (返品不可)