

PRODUKT DETAILS

ARTIKEL NUMMER: [32509BFD](#)



RUOTA LB 125X40/40 FP SFP M22/50 F.14

Rad Serie LB

Radkern aus Polyamid, schwarz, spurfreie blaue Elastik-Gummibeschichtung. Lagerung: abgeschirmte Rillenkugellager, standard oder rostfreies Rollenkorblager, Gleitlager. Gleitlager.




Gehäuse-Serie M22

Mittellast Gehaeuse Serie M22 mit Doppelkugelrunde
Finish: verzinkt-weiss.

Rueckenloch Gehaeuse fuer Bolzen 12-14 mm Durchm.

Technische Daten

Raddurchmesser	D	125 mm
Laufbreite	E	40,0 mm
Achsloch-Durchmesser	d	15 mm
Artikelgewicht		1,160 kg
Nabenlänge	L	40 mm
Gesamtbauhöhe	H	159 mm
Durchmesser der Befestigungsschraube	g	M12-14
Ausladung	F	49 mm
Gabelbreite	U	50 mm
Tragfähigkeit		200 kg

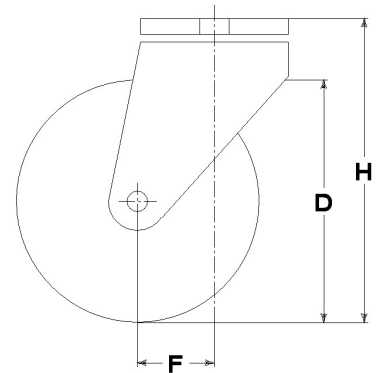

Artikel miteinander in Beziehung

Ersatzrad: [30114B](#)

Ausführung mit Fadenschutz: [32509BPFFD](#)

Ausführung mit Fußschutz: [32509BPPFD](#)

Ausführung mit Fuß-Festeller in Nachlauf: [32509BFRFD](#)

Ausführung mit Fuß-Festeller in Nachlauf und Fußschutz: [32509BFRPPFD](#)

ALLGEMEINE ERWÄGUNGEN / EMPFEHLUNGEN UND HINWEISE

Die angeführten Texte und der komplette Katalog in der neusten aktualisierten Version stehen in unserem Web-Site zur Verfügung www.lagspa.it. Die aufgeführten Maße, Beschreibungen, Merkmale und Abbildungen sind rein hinweisend und können jederzeit, ohne Vorankündigung verändert werden. Die abgebildeten Produkte sind nicht unbedingt im Lager verfügbar und verpflichten uns nicht zu ihrer Lieferung. Die von uns durchgeführten Abnahmeprüfungen beziehen sich auf Originalprodukte mit Originalzubehör: das teilweise Ersetzen einer Komponente durch andersartige Teile kann die Ergebnisse beeinträchtigen und läßt jede Garantie automatisch verfallen. Für Sonderanwendungen wenden Sie sich an unseren Technischen Kundendienst (sales@lagspa.it).