

GSA-U 2075 SK

933 380-100

200 Stück each pièces

GSA-U 3000 LO

933 379-100

200 Stück each pièces

GSA-U 3000 LU









933 379-200

200 Stück each pièces

GSA-U 3075 SK

933 381-100

200 Stück each pièces

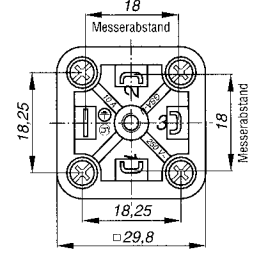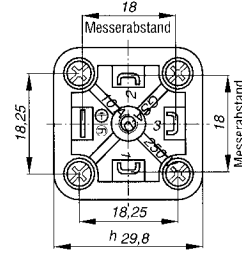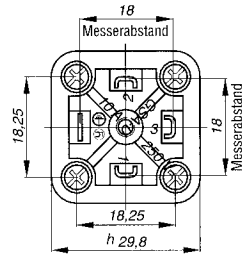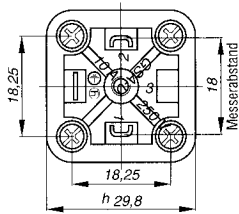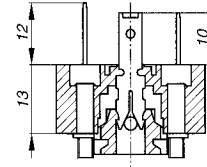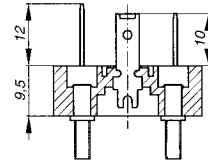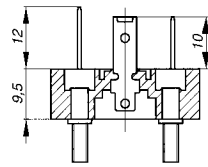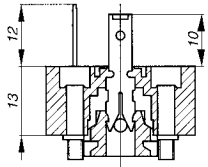

2 + ⊕

DIN 43 650-A

3 + ⊕

DIN 43 650-A

3 + ⊕

DIN 43 650-A

3 + ⊕

DIN 43 650-A

Umspritzter Gerätestecker (IP 65 ungesteckt) mit 4 Kreuzschlitzschrauben und Schneidklemmkontakt (ohne Löten/Schrauben)

Moulded appliance coupler (IP 65 enclosure) with 4 cross-head screws and insulation displacement contact (without solder/screw)
Connecteur surmoulé (protection IP 65 raccordé) avec 4 vis cruciformes et contact autodénudant (sans souder/visser)

Umspritzter Gerätestecker (IP 65 ungesteckt) mit 4 Kreuzschlitzschrauben und Lötöse für flexible Leitungen

Moulded appliance coupler (IP 65 enclosure) with 4 cross-head screws and solder lug for flexible cables
Connecteur surmoulé (protection IP 65 raccordé) avec 4 vis cruciformes et crosse à souder fermée pour fils souples

Umspritzter Gerätestecker (IP 65 ungesteckt) mit 4 Kreuzschlitzschrauben und Lötstift für starre Leitungen

Moulded appliance coupler (IP 65 enclosure) with 4 cross-head screws and solder cup for riding cables
Connecteur surmoulé (protection IP 65 raccordé) avec 4 vis cruciformes et crosse à souder ouverte pour fils rigides

Umspritzter Gerätestecker (IP 65 ungesteckt) mit 4 Kreuzschlitzschrauben und Schneidklemmkontakt (ohne Löten/Schrauben)

Moulded appliance coupler (IP 65 enclosure) with 4 cross-head screws and insulation displacement contact (without solder/screw)
Connecteur surmoulé (protection IP 65 raccordé) avec 4 vis cruciformes et contact autodénudant (sans souder/visser)

Seite Page Page 10

UC 400 V (=)

3

16 A

-40 ... + 125 °C

Seite Page Page 10

UC 400 V (=)

3

16 A

-40 ... + 125 °C

Seite Page Page 10

UC 400 V (=)

3

16 A

-40 ... + 125 °C

Seite Page Page 10

UC 400 V (=)

3

16 A

-40 ... + 125 °C

Schneidklemmkontakt (0,75 mm²)

Insulation displacement contact (0,75 mm²)

Contact autodénudant (0,75 mm²)

löten solder souder

löten solder souder

Schneidklemmkontakt (0,75 mm²)

Insulation displacement contact (0,75 mm²)

Contact autodénudant (0,75 mm²)

GSA 200-4 730 843-002
 GSA 200-7 730 268-002

GSA 200-4 730 843-002
 GSA 200-7 730 268-002

GSA 200-4 730 843-002
 GSA 200-7 730 268-002

GSA 200-4 730 843-002
 GSA 200-7 730 268-002