

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



滑接式套管，不带绝缘，.75 ... 1.5 mm²，4.8 x .8

优势

- 它们完善了连接器的产品范围
- 未绝缘的扁型快速插头和扁平电缆连接器由电镀锌的黄铜制成

商业数据

订货号	3240155
包装单位	100 pc
最小订货量	100 pc
销售关键代码	BH3452
产品关键代码	BH3452
目录页面	页码498 (C-3-2019)
GTIN	4046356453721
单件重量（含包装）	0.458 g
单件重量（不含包装）	0.424 g
原产地	DE

C-SCF 1,5/4,8X0,8 - 连接器

3240155

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3240155>




技术数据

产品属性

产品类型	插头
产品属性	按照DIN 46247标准制造
	压接区域有压印
	镀锡

尺寸

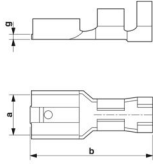尺寸图	
宽度	4.8 mm
套管长度	15.6 mm
最大剥线长度	7 mm
最小材料厚度	0.4 mm

材料规格

颜色	银色
标识材料	黄铜
涂层	镀锡
绝缘材料	nicht zutreffend
材质	无卤素

机械特性

技术数据

套管长度	15.6 mm
------	---------

环境和真实条件

环境条件

环境温度（运行）	110 °C
----------	--------

C-SCF 1,5/4,8X0,8 - 连接器


3240155

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3240155>



图纸

尺寸图

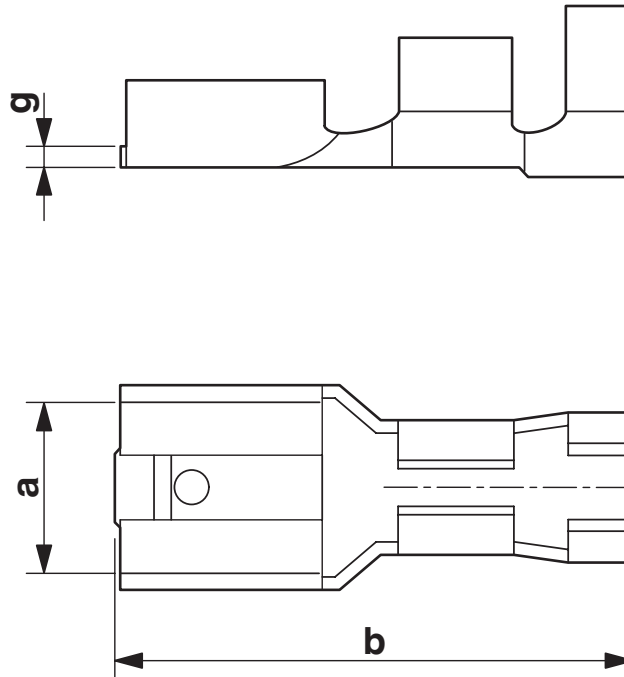

C-SCF 1,5/4,8X0,8 - 连接器

3240155

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3240155>



分类

ECLASS

ECLASS-12.0	27400212
ECLASS-13.0	27400212

ETIM

ETIM 9.0	EC001059
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27121700
-------------	----------

C-SCF 1,5/4,8X0,8 - 连接器

3240155

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3240155>



产品环境合规性

EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
------------------	--------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%
----------------------	------------------

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn