

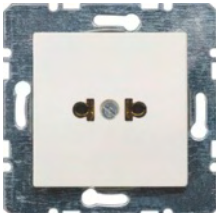




Internationale Steckvorrichtungen

Auswahl- und Bestelldaten

Ausführung	LK	Bestell-Nr.		
Allgemeine Angaben <ul style="list-style-type: none"> • mit Schraub- und Krallenbefestigung • Schraubanschluss • Schutzart IP20 • Größe der Abdeckplatten: 55 mm x 55 mm 				
Hinweis		Abschnitt	Seite	
Verlängerungskralen, siehe ...		<i>Funktionen / Schalten/Tasten/Dimmen / Zubehör und Ersatzteile</i>	10/19	
	Steckdose, mit Mittenschutzkontakt und erhöhtem Berührungsschutz <ul style="list-style-type: none"> • 16 A, ~250 V • 2-polig nach CEE7 • französisch/belgischer Standard • mit Fahrstuhlklemmen für 4 x 2,5 mm² 			
	Varianten			
	• titanweiß (ähnlich RAL 9010)	A	5UB1 918	
	• elektroweiß (RAL 1013)	A	5UB1 908	
	• aluminiummetalllic (ähnlich RAL 9006)	A	5UB1 938	
• carbonmetalllic (ähnlich RAL 7016)	A	5UB1 928	1 1/10 ST 021	
5UB1 918				
	Steckdose, mit Mittenschutzkontakt <ul style="list-style-type: none"> • 16 A, ~250 V • 2-polig nach CEE7 • französisch/belgischer Standard • mit Fahrstuhlklemmen für 4 x 2,5 mm² 			
	Varianten			
	• titanweiß (ähnlich RAL 9010)	A	5UB1 350	
	• elektroweiß (RAL 1013)	A	5UB1 348	
5UB1 350				
	Steckdose, nach US-amerikanischem Standard C 73 <ul style="list-style-type: none"> • 15 A, ~125 V • 51 mm x 51 mm 			
	Varianten			
	• titanweiß (ähnlich RAL 9010)	A	5UB1 307	
	• elektroweiß (RAL 1013)	D	5UB1 303	
	Hinweis		Abschnitt	Seite
Zwischenrahmen sind separat zu bestellen, siehe ...		<i>Design / DELTA line / Rahmen</i>	2/6	
		<i>Design / DELTA vita / Rahmen</i>	2/5	
5UB1 307				
	Steckdose, NEMA <ul style="list-style-type: none"> • 2-polig (2P + E) • NEMA 5-20R • 20 A, 125 V AC • für 58er-Einbaudosen • nur für Schraubbefestigung • titanweiß (ähnlich RAL 9010) 			
	Varianten			
		A	5UB1 534	1 1 ST 021
5UB1 534				
	Steckdose, NEMA, mit Klappdeckel <ul style="list-style-type: none"> • 2-polig (2P + E) • NEMA 5-20R • 20 A, 125 V AC • für 58er-Einbaudosen • nur für Schraubbefestigung • titanweiß (ähnlich RAL 9010) 			
	Varianten			
		A	5UB1 535	
5UB1 535				