

FP-1-...

Forets taillés



Description

Le foret est taillé par meulage dans un acier HSS.

Queue cylindrique. Coupe standard à droite.

Pour percer dans :

-l'acier (dureté jusqu'à 235 HB).

-l'acier inoxydable (dureté jusqu'à 160 HB).


-la fonte (dureté jusqu'à 250 HB).

Produit conforme aux normes

DIN 338

NF ISO 235

Données techniques

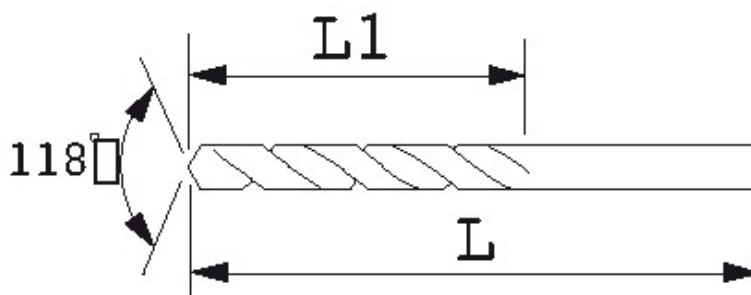

Caractéristiques de l'article référence : FP-1-1

Diamètre (mm)	1	L1 (mm)	12
L (mm)	34	Poids (g)	1
Garantie	Consommable		

Caractéristiques de l'article référence : FP-1-1,5

Diamètre (mm)	1,5	L1 (mm)	18
L (mm)	40	Poids (g)	1
Garantie	Consommable		

Caractéristiques de l'article référence : FP-1-2

Diamètre (mm)	2	L1 (mm)	24
L (mm)	49	Poids (g)	1
Garantie	Consommable		

Caractéristiques de l'article référence : FP-1-2,5

Diamètre (mm)	2,5	L1 (mm)	30
L (mm)	57	Poids (g)	2
Garantie	Consommable		

Caractéristiques de l'article référence : FP-1-3

Diamètre (mm)	3	L1 (mm)	33
L (mm)	61	Poids (g)	3
Garantie	Consommable		

Caractéristiques de l'article référence : FP-1-3,3

Diamètre (mm)	3,3	L1 (mm)	36
L (mm)	65	Poids (g)	3
Garantie	Consommable		

Caractéristiques de l'article référence : FP-1-3,5

Diamètre (mm)	3,5	L1 (mm)	39
L (mm)	70	Poids (g)	4
Garantie	Consommable		

Caractéristiques de l'article référence : FP-1-4

Diamètre (mm)	4	L1 (mm)	43
L (mm)	75	Poids (g)	6

Garantie Consommable

Caractéristiques de l'article référence : FP-1-4,5

Diamètre (mm) 4,5 **L1 (mm)** 47

L (mm) 80 **Poids (g)** 8

Garantie Consommable

Caractéristiques de l'article référence : FP-1-5

Diamètre (mm) 5 **L1 (mm)** 52

L (mm) 86 **Poids (g)** 10

Garantie Consommable

Caractéristiques de l'article référence : FP-1-5,5

Diamètre (mm) 5.5 **L1 (mm)** 57

L (mm) 93 **Poids (g)** 13

Garantie Consommable

Caractéristiques de l'article référence : FP-1-6

Diamètre (mm) 6 **L1 (mm)** 57

L (mm) 93 **Poids (g)** 15

Garantie Consommable

Caractéristiques de l'article référence : FP-1-6,5

Diamètre (mm) 6,5 **L1 (mm)** 63

L (mm) 101 **Poids (g)** 19

Garantie Consommable

Caractéristiques de l'article référence : FP-1-7

Diamètre (mm) 7 **L1 (mm)** 69

L (mm) 109 **Poids (g)** 24

Garantie Consommable

Caractéristiques de l'article référence : FP-1-8

Diamètre (mm)	8	L1 (mm)	75
L (mm)	117	Poids (g)	33
Garantie	Consommable		

Caractéristiques de l'article référence : FP-1-8,5

Diamètre (mm)	8,5	L1 (mm)	75
L (mm)	117	Poids (g)	37
Garantie	Consommable		

Caractéristiques de l'article référence : FP-1-9

Diamètre (mm)	9	L1 (mm)	81
L (mm)	125	Poids (g)	45
Garantie	Consommable		

Caractéristiques de l'article référence : FP-1-9,5

Diamètre (mm)	9.5	L1 (mm)	81
L (mm)	125	Poids (g)	49
Garantie	Consommable		

Caractéristiques de l'article référence : FP-1-10

Diamètre (mm)	10	L1 (mm)	87
L (mm)	133	Poids (g)	58
Garantie	Consommable		

Caractéristiques de l'article référence : FP-1-10,5

Diamètre (mm)	10,5	L1 (mm)	87
L (mm)	133	Poids (g)	64
Garantie	Consommable		

Caractéristiques de l'article référence : FP-1-11

Diamètre (mm)	11	L1 (mm)	94
L (mm)	142	Poids (g)	74
Garantie	Consommable		

Caractéristiques de l'article référence : FP-1-11,5

Diamètre (mm)	11,5	L1 (mm)	94
L (mm)	142	Poids (g)	81
Garantie	Consommable		

Caractéristiques de l'article référence : FP-1-12

Diamètre (mm)	12	L1 (mm)	101
L (mm)	151	Poids (g)	94
Garantie	Consommable		

Caractéristiques de l'article référence : FP-1-12,5

Diamètre (mm)	12,5	L1 (mm)	101
L (mm)	151	Poids (g)	100
Garantie	Consommable		

Caractéristiques de l'article référence : FP-1-13

Diamètre (mm)	13	L1 (mm)	101
L (mm)	151	Poids (g)	111
Garantie	Consommable		

Découvrez tous nos produits dans nos catalogues en ligne

TRAVAIL DU MÉTAL



Les outils Indispensables SAM 2021

[Consulter le catalogue](#)



Outillage 2021

[Consulter le catalogue](#)



Automobile 2021

[Consulter le catalogue](#)



Pneumatique 2021

[Consulter le catalogue](#)



Sécurité anti-chute 2020

[Consulter le catalogue](#)