

## prises Numéris

### Présentation

Numéris est le nom commercial du Réseau Numérique à Intégration de Services (RNIS) en France  
 A partir d'un même accès, il permet l'intégration de télécommunications telles que le téléphone, la télécopie, les transmissions de données entre ordinateurs, le texte et l'image

Plus de 25 pays sont interconnectés au RNIS, et de nouveaux services sont accessibles comme à Transpac ou la sélection d'appel

L'accès de base : 2 B + D

- 2 canaux B à 64 kbits

- 1 canal D à 16 kbits


5 terminaux peuvent fonctionner simultanément

L'installation peut comporter jusqu'à 10 prises


Le groupement d'accès de base : (x 5 6) x 2 B + D

Pour les installations plus importantes : jusqu'à 6 accès de base regroupés

### Installation accès de base (bus unique)

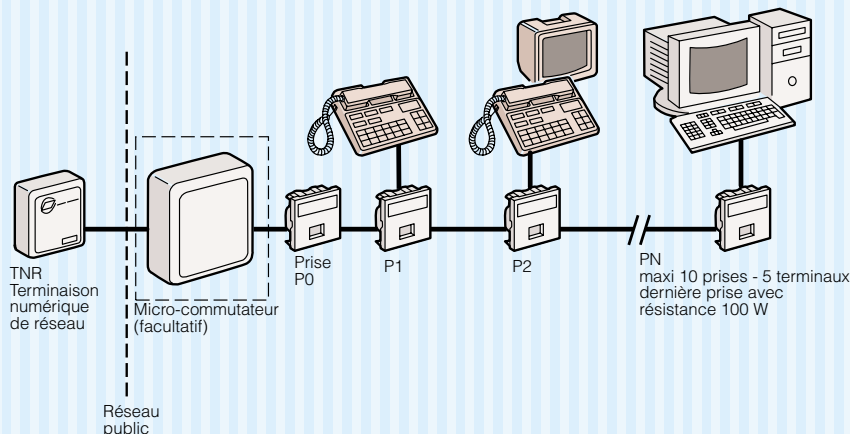

### Installation groupement d'accès de base

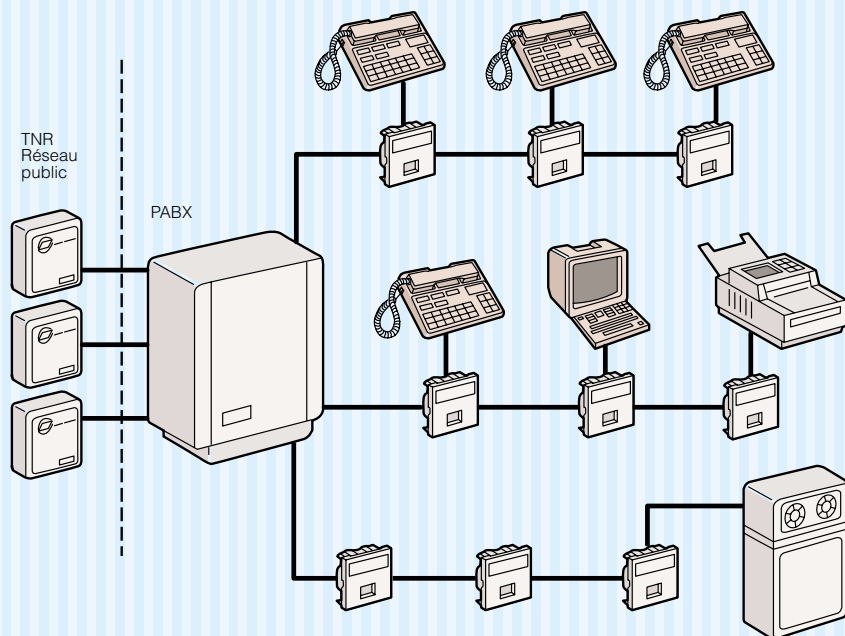

**Attention :** pour permettre les nouvelles transmissions à hauts débits, l'installation doit être équipée de prises Numéris


## prises téléphoniques

### Installation sans Numéris

L'installation intérieure téléphonique doit être compatible avec une installation Numéris

**1<sup>er</sup> cas : 1 branche avec réglette 12 plots** réf. 342 00/06 en tête d'installation

Maxi 10 prises téléphoniques sur une longueur maxi de 130 m

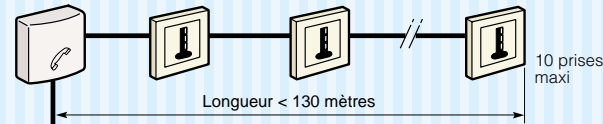


**2<sup>e</sup> cas : 2 branches à partir d'une réglette 12 plots**


réf. 342 00/06 en tête d'installation

Maxi 10 prises téléphoniques à répartir sur les 2 branches de façon indifférente

Chaque longueur de branche maxi est équivalente à 90 m

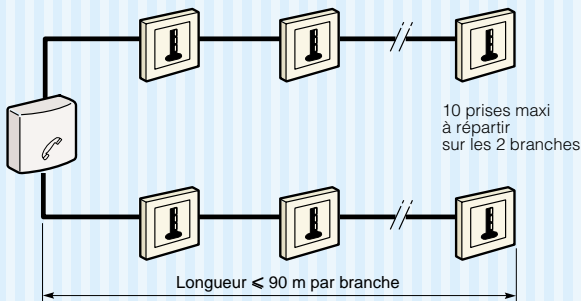

Rappels : Câblage, utilisez du câble 4 paires Ø 0,6 mm  
 Fixation des prises en encastré dans boîte à vis  
 Sur une même ligne pas plus de trois récepteurs équipés de la fonction réception d'appel (téléphone)

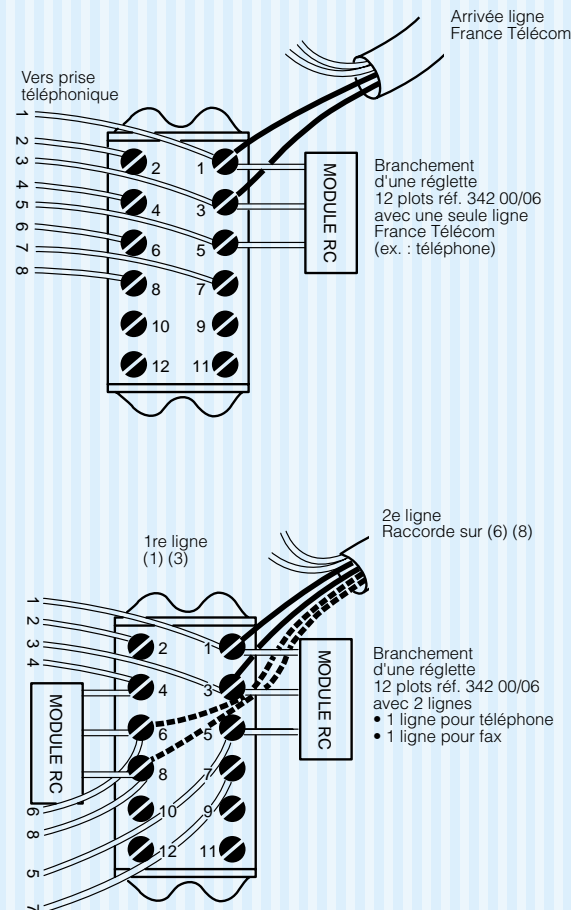

## prises téléphoniques



### Emb. Réf. Fiches et prises mobiles 8 contacts

		Se branchent sur toutes les prises saillie ou encastrées	
20	<b>512 38</b>	Fiche 8 contacts extra-plate	
10	<b>512 41</b>	Prise mobile pour cordon prolongateur	
10	<b>512 42</b>	Fiche adaptatrice pour 2 postes ou répondeur	
5	<b>512 43</b>	<b>Biplite téléphone</b> Pour 2 postes ex. : 1 minitel + 1 téléphone	
1	505 79	<b>Bloc téléphone 4 prises</b> Permet le raccordement de 4 postes téléphoniques, répondeur, modem... Livré équipé d'un câble téléphonique longueur 1,30 m et d'une fiche	
1	512 47	<b>Parafoudre</b> Equipé d'une sortie pour raccordement de l'appareil à protéger Assure la protection des appareils téléphoniques électroniques contre les surtensions d'origines diverses et en particulier celles dues à la foudre	
1	512 50	<b>Sonnerie supplémentaire de téléphone</b> Se branche sur toutes les prises saillie ou encastrées (voir ci-contre) Equipée d'une sortie pour raccordement du récepteur Permet l'identification particulière d'une ligne ou de reporter un appel dans une autre pièce	

### Prises téléphoniques

10/100	8 contacts <b>512 19</b>	<b>Prise saillie</b> Modèle administration France Télécom identique au modèle France Télécom réf. 721 291 M	
10	<b>342 00</b>	<b>Réglettes d'appartement</b> à 12 plots pour dérivation Pour pose en saillie	
10	<b>342 06</b>	Pour pose encastrée dans boîtes cloisons sèches, boîtes Porouge, boîtes Superbox ou Verbox à vis profondeur 30 mm mini	
10	<b>512 48</b>	<b>Module d'essai RC</b> Modèle E - Pour montage dans toutes les prises et réglettes 12 plots	
		<b>Platines T.R.I.</b>	
10	512 44	Pour montage dans coffret T.R.I. Pour RP1 ou réglette 12 plots réf. 342 00	
10	512 45	Pour BR (vidéo), NT1 (RNIS) ou RP1 + réglette 12 plots réf. 342 00	