


MLTタイプ ステンレススチールバンド

PAN-STEEL™ MLT (自動ロック式) ステンレススチールバンド



- MLTステンレススチールバンドは、強い強度と優れた耐久性で、苛酷な環境でケーブル、電線、ホースなどを束ねたり、認識したり、支えたりする用途に適しています。
- すべてのエッジが面取りされているため安全です。
- 専用工具を使用することによって、一定の締め付け強度で面一に切断されます。

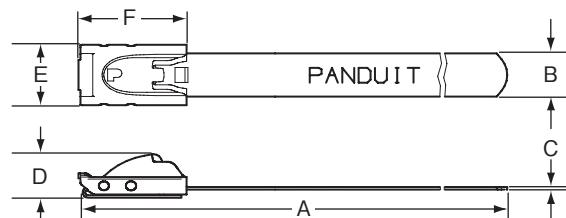

部品番号	AISI304	AISI316	最大束線径 (φmm)	寸法 (mm)						ループ引張強度 N (kg)	推奨工具								
				A	B	C	D	E	F										
スタンダードタイプ: 最小束線径12.7mm																			
MLT1S	-CP	-CP316	25	127	4.3	0.25	4.3	6.1	10.9	890(90.8)	GS4MT ST2MT HTMT PPTMT								
MLT2S	-CP	-CP316	51	201															
MLT2.7S	-CP	-CP316	69	259															
MLT4S	-CP	-CP316	102	363															
MLT6S	-CP	-CP316	152	521															
MLT8S	-CP	-CP316	203	681															
MLT10S	-CP	-CP316	254	838															
25本入		—																	
MLT12S	-Q	—	305	998	4.3	0.25	4.3	6.1	10.9	890(90.8)	GS4MT ST2MT HTMT PPTMT								
MLT14S	-Q	—	356	1156															
MLT15S	-Q	—	381	1250															
ライトヘビータイプ: 最小束線径12.7mm																			
50本入		50本入																	
MLT2LH	-LP	-LP316	51	201	6.4	0.25	4.3	8.5	10.9	1112(113.5)	GS4MT ST2MT HTMT PPTMT								
MLT4LH	-LP	-LP316	102	363															
MLT6LH	-LP	-LP316	152	521															
MLT8LH	-LP	-LP316	203	681															
ヘビータイプ: 最小束線径12.7mm																			
50本入		50本入																	
MLT2H	-LP	-LP316	51	201	7.9	0.25	5.6	10.0	13.5	2002(204.3)	GS4MT ST2MT HTMT PPTMT								
MLT2.7H	-LP	-LP316	69	259															
MLT4H	-LP	-LP316	102	362															
MLT6H	-LP	-LP316	152	521															
MLT8H	-LP	-LP316	203	681															
MLT10H	-LP	-LP316	254	838															
25本入		—																	
MLT12H	-Q	—	305	998	7.9	0.25	5.6	10.0	13.5	2002(204.3)	GS4MT ST2MT HTMT PPTMT								
MLT14H	-Q	—	356	1156															
エクストラヘビータイプ: 最小束線径25.4mm																			
50本入		50本入																	
MLT2EH	-LP	-LP316	51	300	12.7	0.25	6.4	15.7	15.2	2670(272.4)	RT2HT ST2MT								
MLT4EH	-LP	-LP316	102	434															
MLT6EH	-LP	-LP316	152	594															
MLT8EH	-LP	-LP316	203	754															
MLT10EH	-LP	—	254	912															
25本入		25本入																	
MLT12EH	-Q	—	305	1072	12.7	0.25	6.4	15.7	15.2	2670(272.4)	RT2HT ST2MT								
50本入		50本入																	
MLT4EH15	-LP	-LP316	102	434	12.7	0.38	6.9	16.1	15.2	3114(317.8)	RT2HT ST2MT								
MLT6EH15	-LP	-LP316	152	594															
MLT8EH15	-LP	-LP316	203	754															
MLT10EH15	-LP	-LP316	254	912															
25本入		25本入																	
MLT12EH15	-Q	-Q316	305	1072	12.7	0.38	6.9	16.1	15.2	3114(317.8)	RT2HT ST2MT								

部品番号	AISI304	AISI316	最大束線径 (ϕ mm)	寸法 (mm)						ループ引張強度 N (kg)	推奨工具	
				A	B	C	D	E	F			
スーパーへビータイプ：最小束線径25.4mm												
	50本入	50本入										
MLT4SH	-LP	-LP316	102	434	15.9	0.38	8.4	19.3	22.4	4004(408.6)	RT2HT	
MLT6SH	-LP	-LP316	152	594								
MLT8SH	-LP	-LP316	203	754								
MLT10SH	-LP	-LP316	254	912								
	25本入	25本入										
MLT12SH	-Q	-Q316	305	1072	15.9	0.38	8.4	19.3	22.4	4004(408.6)	RT2HT	

長尺ステンレススチールバンド




- 必要な長さにカットして使用できるので、在庫及び管理業務の低減に貢献します。
- 専用ヘッドとともに使用します。

部品番号	タイプ		寸法 (mm)			推奨工具	
	AISI304	AISI316	長さ (m)	幅	厚さ		
	1巻入	1巻入					
MBS	-TLR	-TLR316	76.2	4.3	0.25	GS4MT ST2MT HTMT PPTMT	
MBS	-MR	-MR316					
MBH	-TLR	-TLR316	76.2	7.9	0.25	RT2HT ST2MT	
MBH	-MR	-MR316					
MBEH	-TLR	-TLR316	エクストラヘビー	76.2	12.7	0.25	RT2HT ST2MT
MBSH	-TR	-TR316	スーパーへビー	61.0	15.9	0.38	RT2HT


長尺ステンレススチールバンド用ヘッド




部品番号	タイプ		
	AISI304	AISI316	
	100個入	100個入	
MTHS	-C	-C316	スタンダードタイプ用ヘッド
MTHH	-C	-C316	ヘビータイプ用ヘッド
MTHEH	-C	-C316	エクストラヘビータイプ用ヘッド
MTHSH	-C	-C316	スーパーへビータイプ用ヘッド

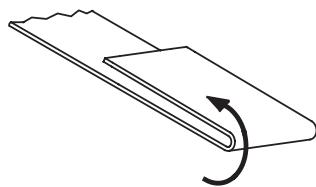

1) ストラップの片方の切り口を約13mm程度折り曲げます

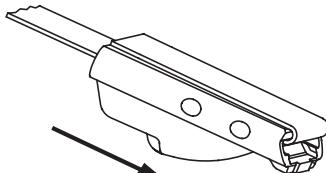

2) ロッキングヘッドを、反対側の切り口から挿入してストラップにそってバンドの折り目の部分までスライドさせます

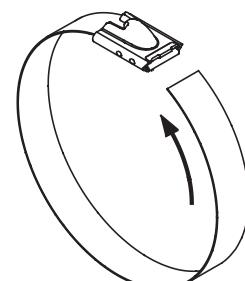

3) ロッキングヘッドの下でストラップが平らになるように折り曲げて組み立ての完成です