

アクチュエ
ーター

販売事業者
Rs-online



45-2736.1910.000



<https://rs-online.eao.com/component/45-2736.1...>

お客様の製品:



45-2736.1910.000 アクチュエーター

読み込み中...

前面

フロント寸法:	Ø 40 mm
フロント形状:	丸形
フロントベゼル 色:	黒
フロントベゼル 材質:	プラスチック

取付け

デザイン:	レイズド
取付け穴:	Ø 22.3 mm
取付けタイプ:	パネル実装

操作・表示部分

レンズ 色:	黒
レンズ 素材:	プラスチック
レンズ 照光:	非照光
レンズ 形状:	マッシュルームヘッド
レンズ 外観:	不透明

機械的特性

スイッチング動作:	オルタネイト
リリースタイプ:	ツイストリリース
機械的寿命:	操作回数30万回
使用周波数:	最大 600/h

重量: 0.051 kg

周辺条件

IP前面保護等級: IP66、IP67、IP69K
使用温度: - 25 ° C ~ + 70 ° C
保存温度: - 40 ° C ... + 80 ° C
耐衝撃性: IEC 60068-2-27に準拠 : 正弦波半波 50 g / 11 ms
耐振動性: IEC 60068-2-6に準拠 : 20 ~ 500 Hz: 5 g
耐候性: IEC 60721に準拠した動作時 : 3K6, 3C3, 3S2, 3M6


認証

REACH: REACH compliant
RoHS: RoHS compliant
規格: IEC EN 60204-1


その他

簡単な説明: アクチュエーター, Ø 22.3 mm, Ø 40 mm, マッシュルームヘッド, 非照光, 黒, プラスチック, 不透明, 丸形, 黒, プラスチック, オルタネイト, IP66、IP67、IP69K, ツイストリリース
寸法: Ø 40 mm
ハウジング 材質: プラスチック
製品属性: 時計回りにツイストロック解除
ヒント: DIN EN ISO 13850およびEN 60204-1に準拠したアプリケーション

配線図:

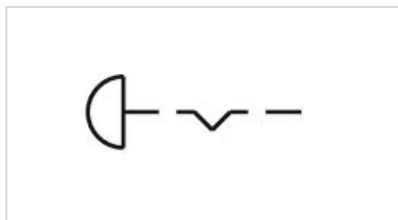

マウントカットアウト:

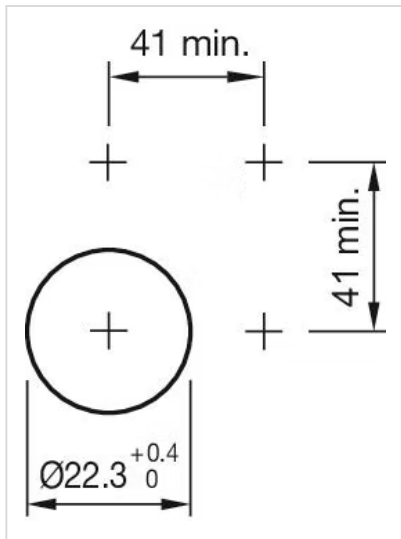

寸法図:

