
CENTRA A FR 60 W 240 V E27

SPECIAL CENTRA Standard A | Glühlampen, klassische Kolbenform, stoßfest



Produktvorteile

- Besonders stoßfest und erschütterungsunempfindlich

Produkteigenschaften

- Zusätzliche Wendelstützen



Technische Daten

Elektrische Daten

Nennleistung	60.00 W
Nennspannung	240 V
Bemessungsleistung	60.00 W



Photometrische Daten

Lichtstrom	505 lm
Farbwiedergabeindex Ra	100
Farbwiedergabeindex Ra	100


Lichttechnische Daten

Startzeit	0.0 s
Aufwärmzeit (60 %)	0.00 s

Abmessungen & Gewicht

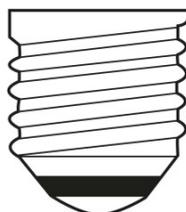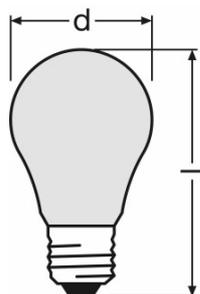

E27
IEC 7004-21

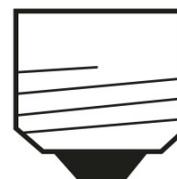

Durchmesser	60.0 mm
Länge	107.5 mm
Gesamtlänge	107.5 mm
Außenkolben	A60

Lebensdauer

Nennlebensdauer	1000 h
Bemessungslampenlebensdauer	1000 h

Zusätzliche Produktdaten

Sockel (Normbezeichnung)	E27
Quecksilbergehalt der Lampe	0.0 mg

Produktdatenblatt

Quecksilberfrei	Ja
-----------------	----

Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Ja
---------	----

Zertifikate & Standards

EEL – Energieeffizienzklasse	G
Energieeffizienzklasse	E
Energieverbrauch	60 kWh/1000h

Klassifikationen

ILCOS	IAA/F-60-240-E27-60
-------	---------------------

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit	Abmessungen (Höhe x Breite x Länge)	Volumen	Gewicht brutto
4050300615141	CENTRA A FR 60 W 240 V E27	Versandschachtel 25	300 mm x 116 mm x 300 mm	10.44 dm ³	1310.67 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.