

Bezeichnung

Bestell-Nummer

Pg


Maßzeichnung

Maße in mm

**Spezialkabelverschraubung**  
aus Metall, mit Zugentlastung  
und Knickschutz

**RS 313-6477,..**

 für Standard-Gehäuse




Form A	09 00 000 5101	11
Form B	09 00 000 5102	13,5
Form B	09 00 000 5103	16
Form A	09 00 000 5104	21
Form A	09 00 000 5106	29

für Gehäuse Han U

Form A	09 36 000 5101	11
--------	----------------	----

für Gehäuse Han M

Form A	09 37 000 5101	11
Form A	09 37 000 5104	21
Form A	09 37 000 5106	29

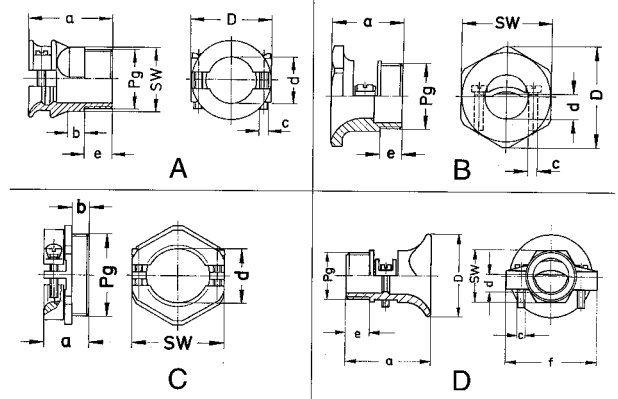


**Spezialkabelverschraubung**  
aus Messing, mit Zugentlastung



Form C	09 00 000 5196	36
Form C	09 00 000 5197	42

**Spezialkabelverschraubung**  
aus Kunststoff, mit Zugentlastung  
und Knickschutz

**RS 313-6506,..**

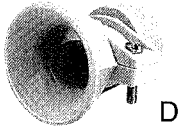

Form D	09 00 000 5165	11
Form D	09 00 000 5166	13,5
Form D	09 00 000 5167	16
Form D	09 00 000 5168	21
Form D	09 00 000 5169	29
Form D	09 00 000 5170	36


Form	PG	SW	a	c	d		D	e	f
					min.	max.			
A	11	19	26,6	M3	6	11	23	9	—
A	13,5	22	31	M3	9	14	28	10	—
A	16	24	33	M4	10	16	30	9,5	—
A	21	30	39,5	M4	13,5	21	37	12	—
A	29	41	49	M5	19	29	50	13	—
B	13,5	28	22	M3	9	14	31,5	6,5	—
B	16	30	23	M3	10	16	33,5	6,5	—
C	36	52	25,3	—	25	37	—	9,5	—
C	42	59	26,3	—	31	43	—	10	—
D	11	19	35	M3	6	11	33	9	35
D	13,5	22	36,5	M3	7,5	14	36	10	39
D	16	24	40	M4	10	16	38	10	45
D	21	30	47,5	M4	12,5	21	46	12	51
D	29	41	55,5	M5	17	29	60	13	64
D	36	50	62	M5	20,5	36	76	13	72

**Einfacher Dichtring**



09 00 000 5020	11
09 00 000 5021	13,5
09 00 000 5022	16
09 00 000 5023	21
09 00 000 5024	29
09 00 000 5025	36
09 00 000 5026	42

Kabel ø	
min.	max.
10	12
12	14
14	16
19	21
28	30
35	37
41	43

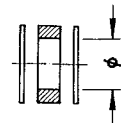


**Ausschneidbarer Dichtring**



**RS 313-6512,..**  
**RS 129-2777,..**

09 00 000 5027	11
09 00 000 5028	13,5
09 00 000 5029	16
09 00 000 5030	21
09 00 000 5031	29
09 00 000 5032	36
09 00 000 5033	42

Kabel ø	
min.	max.
6,5	12
6,5	13,5
6,5	16
9	20
17	28
23	34
29	40

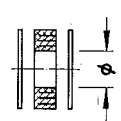


**Fixierring**

für Spezialkabel-  
verschraubung Form A  
und Sechskant-  
zwischenstutzen



09 36 000 9901	11
09 36 000 9902	13,5
09 36 000 9903	16
09 36 000 9904	21
09 36 000 9905	29

SW
20
22
24
30
41

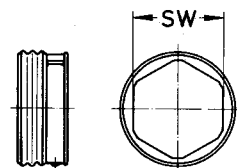


**Sechskant-Zwischenstutzen**

aus Metall  
für Fixierring



09 36 000 5131	11
09 36 000 5132	13,5
09 36 000 5133	16
09 36 000 5134	21
09 36 000 5135	29

 SW
20
22
24
30
41



Zubehör  
Gehäuse