



**PLIO**

**Material:** cobre estañado  
**Aislamiento:** polipropileno  
**Temperature de uso:** +105°C maxi (120°C puntualmente)  
**Dimensiones:** según DIN 46228T4

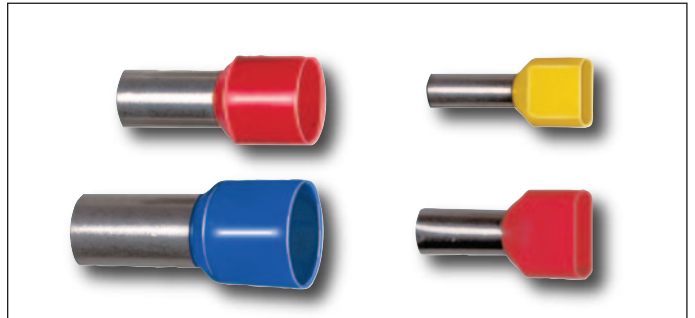

• Terminales para cables, aislados PLIO recubiertos con material plástico



tipo	código artículo	sección mm <sup>2</sup>	color aislante	a	L	dimensiones (mm)			*
						d1	d2	d4	
PLIO - 0,5	0649 0005 000	0,5	blanco	8	13,5	1,1	1,4	2,5	1000
PLIO - 0,75	0649 0010 000	0,75	azul	8	14	1,3	1,6	2,8	1000
PLIO - 1	0649 0015 000	1	rojo	8	14,5	1,5	1,8	3	1000
PLIO - 1,5	0649 0020 000	1,5	negro	8	14,5	1,8	2,1	3,4	1000
PLIO - 2,5	0649 0030 000	2,5	gris	8	15	2,3	2,6	4,2	1000
PLIO - 4	0649 0040 000	4	naranja	10	18	2,9	3,3	4,8	1000
PLIO - 6	0649 0050 000	6	verde	12	20	3,6	4	6,2	500
PLIO - 10	0649 0060 000	10	marrón	12	21	4,6	5	7,5	500
PLIO - 16	0649 0070 000	16	blanco	12	23	6	6,4	8,8	500
PLIO - 25	0649 0080 000	25	negro	16	29	7,5	7,9	11	50
PLIO - 35	0649 0090 000	35	rojo	16	30	8,5	8,9	12,5	50
PLIO - 50	0649 0100 000	50	azul	20	36	10,5	11,1	15	50

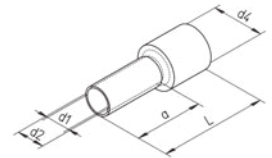

\* en bolsas encadenadas

• Terminales para cables aislados PLIO para dos conductores especial para puentes o conexión de 2 conductores en el mismo borne

tipo	código artículo	sección mm <sup>2</sup>	color aislante	a	L	dimensiones (mm)				*
						d1	d2	d4	d5	
PLIO - 2 x 0,5	0649 0210 000	2 x 0,5	blanco	8	15	1,5	1,8	4,5	2,3	1000
PLIO - 2 x 0,75	0649 0220 000	2 x 0,75	gris	8	15	1,8	2,1	5,1	2,6	1000
PLIO - 2 x 1	0649 0230 000	2 x 1	rojo	8	15	2,05	2,35	5,1	3	1000
PLIO - 2 x 1,5	0649 0240 000	2 x 1,5	negro	8	16	2,3	2,6	6,4	3,5	1000
PLIO - 2 x 2,5	0649 0250 000	2 x 2,5	azul	10	18,5	2,9	3,3	7,5	4	1000
PLIO - 2 x 4	0649 0260 000	2 x 4	gris	12	23	3,8	4,2	8,6	4,9	1000
PLIO - 2 x 6	0649 0270 000	2 x 6	amarillo	14	25	4,6	5	9,6	5,8	500
PLIO - 2 x 10	0649 0280 000	2 x 10	rojo	14	26	6,5	6,9	12,6	7	500

 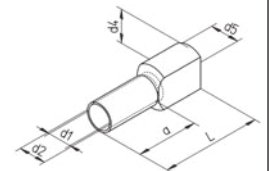

B7/5




## BOX1 - BOX2

**Especificaciones:** se pueden superponere (borde de 7 mm).  
tapa rotativa con ventana dispensadora.

**Aplicaciones:** bote de presentación ideal para todos los trabajos in situ.

Un surtido de terminales a disposición en todo momento  
Para no perder el tiempo.




tipo	código artículo	Ø mm	altura mm	peso g	
<b>BOX1 - 180012</b>	0649 0810 000	90	40	90	1
contenido:	sección (mm <sup>2</sup> )	cantidad			
	0,5	50			
	0,75	100			
	1	100			
	1,5	100			
	2,5	50			
<b>BOX2 - 180022</b>	0649 0820 000	90	40	85	1
contenido:	sección (mm <sup>2</sup> )	cantidad			
	4	50			
	6	20			
	10	20			
	16	10			



## Terminales tubulares

**Material:** cobre electrolíticamente galvanizado  
**Material parte aislante:** polipropileno  
**Temperatura de uso:** +105°C maxi (120°C puntualmente)  
**Dimensiones:** según DIN 46228T4

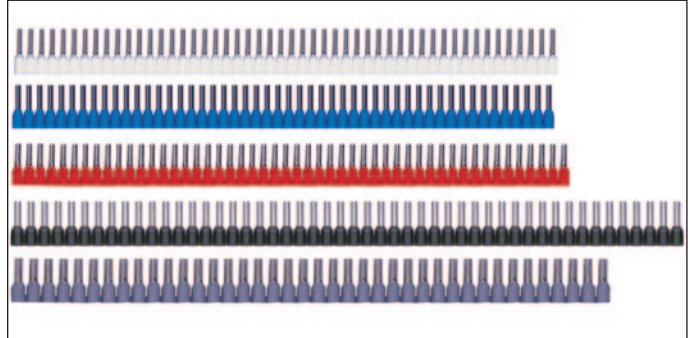

tipo para sección (mm <sup>2</sup> )	código artículo	color	en cadenas de	a	L	dimensiones (mm)			
						d1	d2	d4	
<b>Terminales aislados en bolsas de 10 cadenas</b>									
WH 0,5 mm <sup>2</sup>	0649 0105 001	blanco	10 x 50 terminales	8	14,5	1,1	1,4	2,6	500
BU 0,75 mm <sup>2</sup>	0649 0110 002	azul	10 x 50 terminales	8	14,5	1,3	1,6	2,8	500
RD 1 mm <sup>2</sup>	0649 0115 007	rojo	10 x 50 terminales	8	14,5	1,5	1,8	3	500
BK 1,5 mm <sup>2</sup>	0649 0120 010	negro	10 x 50 terminales	8	14,5	1,8	2,1	3,4	500
GY 2,5 mm <sup>2</sup>	0649 0130 013	gris	10 x 50 terminales	8	14,5	2,3	2,6	4,2	500
<b>Terminales aislados en cadenas de gran longitud en botes dispensadores</b>									
YE 0,25K mm <sup>2</sup>	0649 0301 004	amarillo	1000 terminales	8	14,5	0,8	1,3	2	1000
TQ 0,35K mm <sup>2</sup>	0649 0303 086	turquesa	1000 terminales	8	14,5	0,8	1,3	2	1000
WH 0,5K mm <sup>2</sup>	0649 0305 001	blanco	1000 terminales	8	14,5	1,1	1,4	2,6	1000
BU 0,75K mm <sup>2</sup>	0649 0310 002	azul	1000 terminales	8	14,5	1,3	1,6	2,8	1000
RD 1K mm <sup>2</sup>	0649 0315 007	rojo	1000 terminales	8	14,5	1,5	1,8	3	1000
BK 1,5K mm <sup>2</sup>	0649 0320 010	negro	1000 terminales	8	14,5	1,8	2,1	3,4	1000
GY 2,5K mm <sup>2</sup>	0649 0330 013	gris	500 terminales	8	14,5	2,3	2,6	4,2	500
<b>Terminales aislados en cadenas de grandes longitudes en discos</b>									
WH 0,5D mm <sup>2</sup>	0649 0306 001	blanco	3000 terminales	8	14,5	1,1	1,4	2,6	3000
BU 0,75D mm <sup>2</sup>	0649 0311 002	azul	3000 terminales	8	14,5	1,3	1,6	2,8	3000
RD 1D mm <sup>2</sup>	0649 0316 007	rojo	3000 terminales	8	14,5	1,5	1,8	3	3000
BK 1,5D mm <sup>2</sup>	0649 0321 010	negro	2500 terminales	8	14,5	1,8	2,1	3,4	2500
GY 2,5D mm <sup>2</sup>	0649 0331 013	gris	1500 terminales	8	14,5	2,3	2,6	4,2	1500




terminales en cadenas de grandes longitudes



terminales en cadenas de muy grandes longitudes



máquinas para el montaje de terminales de grandes longitudes MC 25 (consultar nuestro servicio técnico)

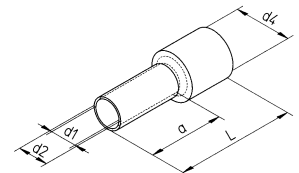

D5/6-02



D5/6-03

