



NH 熔断片, NH000, 输入: 50 A, gG, Un AC: 690 V, Un DC: 250 V, 前端标示报警器, 导电握耳

版本	
产品品牌名称	SENTRON
产品名称	NH 熔断体
产品的规格	带刀型触头
标识报警器结构	是
开关触点规格	无腐蚀, 镀银
熔断体规格	NH 熔断体
一般技术数据	
熔断器系统的结构尺寸 根据 DIN EN 60269-1	NH00
安装类型	导电握耳
电压类型 工作电压	AC/DC
供电电压	
• AC 时	690 V
• DC 时	250 V
防护等级	
防护等级 IP	IP20, 带连接导线
交换容量	
制动能力	
• AC 时 符合 IEC 60269 测定值	120 kA
• DC 时 时间常数 ≥ 10 ms 时符合 IEC 60269 测定值	25 kA
耗散	
损耗功率 [W]	4.74 W
损耗功率 [W] 电流测定值时 AC 时在热运行状态中 每个电极	4.74 W
机械设计	
宽度 外壳的	21 mm
装入位置	任意, 最好垂直
净重	128 g
环境条件	
环境温度 运行期间	
• 最小值	-5 °C
• 最大值	40 °C
气候级	-20 到 +50, 相对湿度为 95% 时
气候级 存放期间	20°C 时的空气湿度 90%
Environmental footprint	
全球变暖潜能值 [CO2 当量] 总计	8.16 kg

全球变暖潜能值 [CO2 当量] 制造期间	1.42 kg
全球变暖潜能值 [CO2 当量] 运行期间	6.79 kg
全球变暖潜能值 [CO2 当量] 使用寿命终止后	-0.086 kg

证书

参考标示 符合 IEC 81346-2:2009	FC
--------------------------	----

认可证书

General Product Approval	Marine / Shipping	other
---------------------------------	--------------------------	--------------



[Confirmation](#)



[Confirmation](#)

other **Environment**

[Miscellaneous](#)

[Miscellaneous](#)



[Environmental Con-
firmations](#)

[Environmental Con-
firmations](#)

更多信息

包装信息

<https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (产品目录, 产品介绍册, ...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (网上订购系统)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/zh/zh/Catalog/product?mlfb=3NA3820-6KJ>

Service&Support (用户手册, 操作说明书, 认证证书, 特性曲线, 常见问题,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/zh/ps/3NA3820-6KJ>

图片数据库 (产品照片, 2D比例图, 3D模型, 设备电路图, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NA3820-6KJ

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

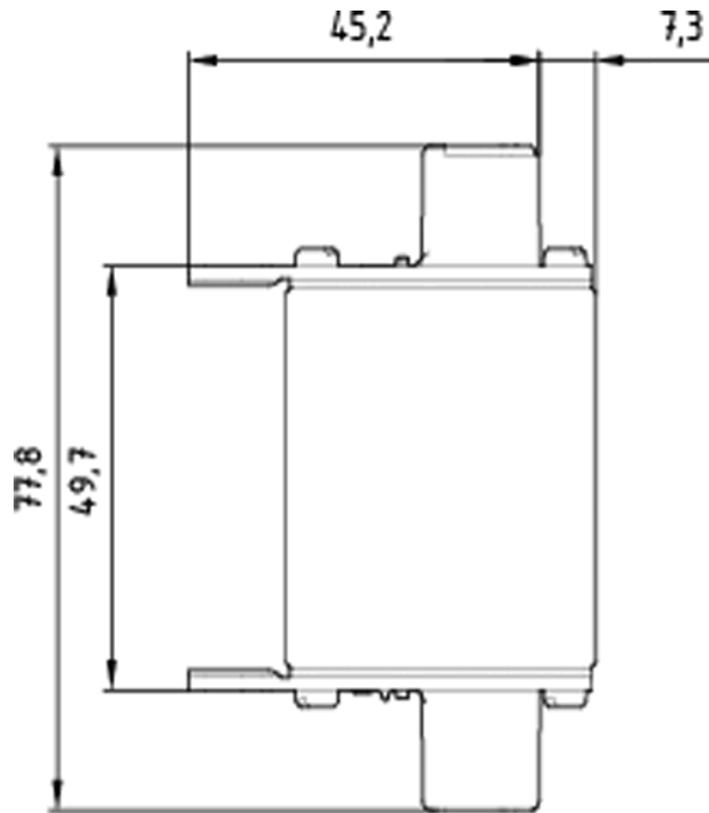

上一次修改:

2024/10/23 

