



ACi4420H

Aksialvifte ACi / i-maxx (EC) 119x119x38 mm



- Energieffektiv AC vifte med EC-teknologi.
- Integreert driftselektronikk.
- Lavere effektforbruk enn tilsvarende AC vifter.
- Lavere lydnivå enn tilsvarende AC vifter.
- Lengre levetid enn eksisterende AC vifter.

Tekniske data

Beskrivelse	Aksialvifte ACi / i-maxx (EC) 119x119x38 mm
Spenning	1~230 VAC
Spenningsområde	195-265 VAC
Frekvens	50 Hz
Effekt	3,3 W
Turtall	3000 rpm
Luftmengde	44.40 l/s
Luftmengde	160.0 m3/h
Luftmengde	94.1 CFM
Temperaturområde	-20...+75 °C
Blåseretning	Utløp over motorfestet
Rotasjonsretning	Medurs sett fra rotorsiden
Motorvern / Vern	Elektronisk vern mot blokkert rotor
Viftehjul	Glassfiberforsterket PA-plast
Viftehus	Glassfiberforsterket PBT-plast
Elektrik tilkobling	Kobles via to flatstifter 2,8 x 0,5 mm
Lydtrykk	39.0 dB(A)
Lydeffekt	5.1 Bel
Levetid L10	ebm-papst Service Life L10: 70000 tim 40 °C / 30000 tim 75 °C Life expectancy L10Δ: 140000 tim 40 °C
Størrelse	119 x 119 x 38 mm (B x H x D)
Vekt	250 g
Art.nr.	9203509003

Se www.ebmpapst.no for oppdatert informasjon



ACi4420H

Aksialvifte ACi / i-maxx (EC) 119x119x38 mm

Tilbehør til ACi4420H


Benevning	Art.nr.	Informasjon
K600ST	4617170	Kabel med stiftkontakt 600 mm
K1000ST	4617172	Kabel med stiftkontakt 1000 mm
K2000ST	4617174	Kabel med stiftkontakt 2000 mm
LZ127	9920127000	Kabel 1600 mm
FF450A/45	4620100	Plastgitter med grovfilter 119x119 mm
Filterkassett 120x120	92161-1-5170	Filterkassett plast 119x119 inkl filter
LZ60	9920060000	Aluminiumfilter til LZ40N 119x119 mm
MFG119	358-107.1	Berøringsgitter metall 119x119 mm
PG119S	92165-2-2929	Berøringsgitter plast 119x119 mm, skrues fast
PG119T	92164-2-2929	Berøringsgitter plast 119x119 mm, trykkes fast
PRF120	470111176	Berøringsgitter EMC 119x119 mm
PF120	4628256	Plastgitter med filter 119x119 mm
DYAD-pakning 119X119	4687112	DYAD-pakning 119X119
Vibrasjonsdemper 119x119mm	02678-2-2945	Vibrasjonsdemper for 119x119 mm vifter



ACi4420H

Aksialvifte ACi / i-maxx (EC) 119x119x38 mm

Diagram

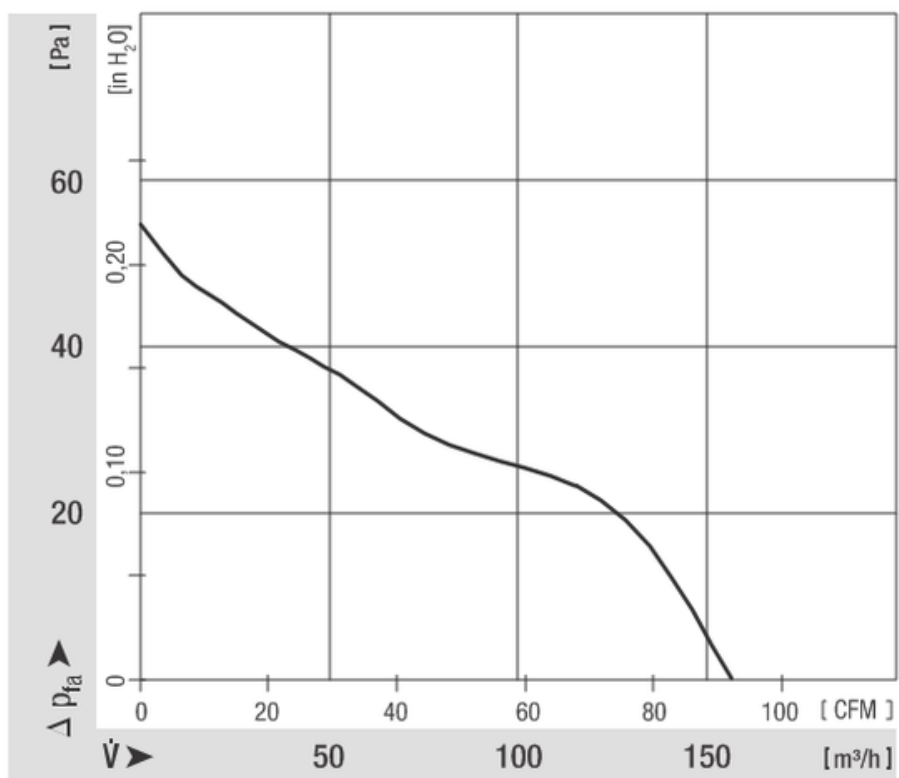




ACi4420H

Aksialvifte ACi / i-maxx (EC) 119x119x38 mm

Tegning

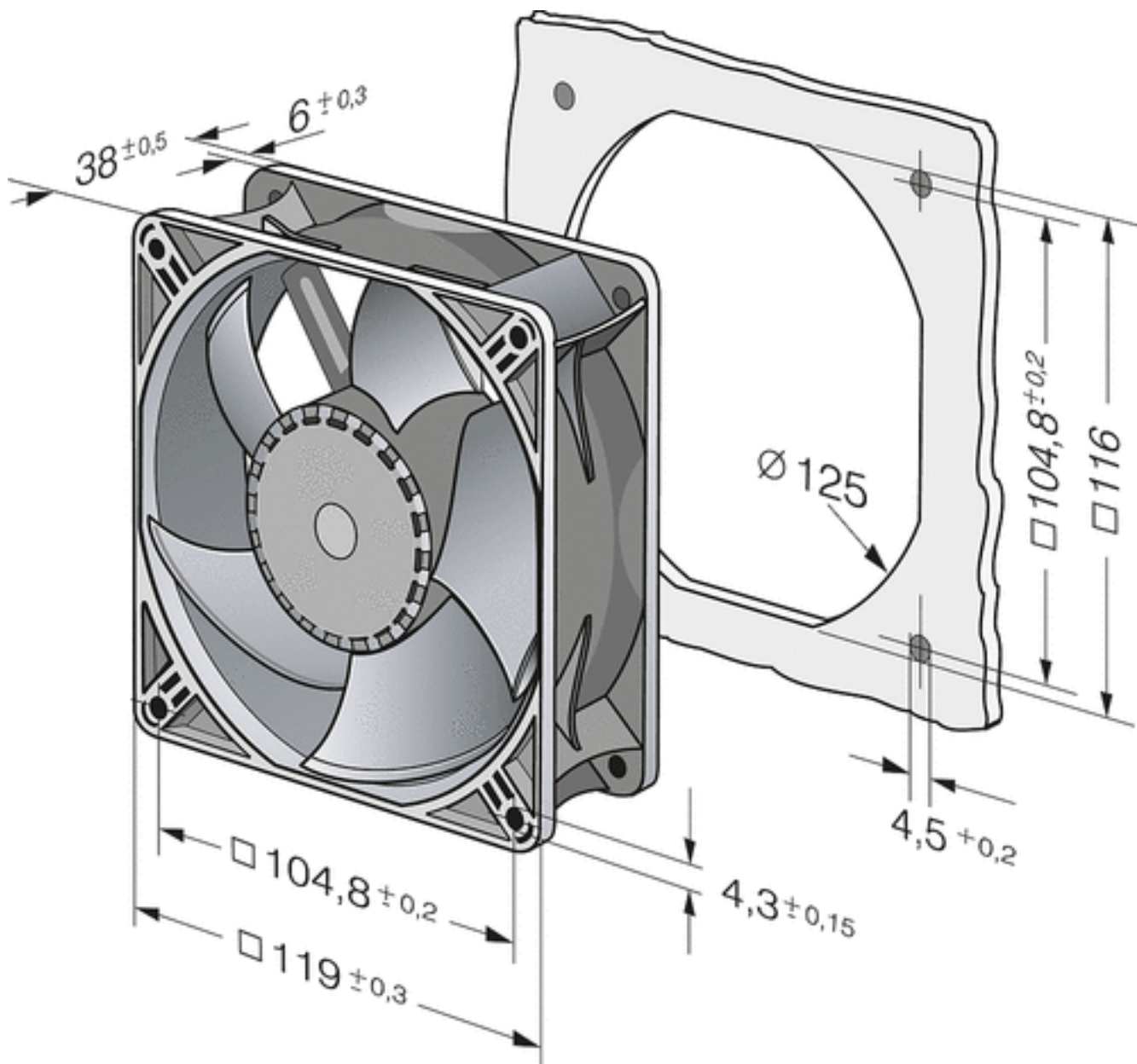

Kontakt

ebm-papst AS

Nordåsveien 5

1251 Oslo

Telf: 22 76 33 40

Fax: 22 61 91 73

mailbox@ebmpapst.no

www.ebmpapst.no