

NEW

百能堡
Pfannenberg

ELECTRO-TECHNOLOGY FOR INDUSTRY



DTS 8000P 系列

内外兼修 练就金刚不坏之身

耐腐机柜空调

可冲刷

- 防雨罩结构
- 外循环封闭式设计
- 不存在外漏结构

耐腐蚀

- 致密的表面防腐涂层
- 高分子材料包覆+耐腐蚀紧固密封件
- 高防护能力风机部件

模块化

- 徒手更换前置过滤器, 不需要工具撬动机壳更换, 省时省力高效
- 轻松更换内循环风机模块, 省时省力高效, 降低停机产能损失
- 专业团队响应, 快速服务客户需求

自清洁

- 由于重力作用, 可初效过滤大颗粒灰尘、杂质
- 借助重力作用, 灰尘、杂质更容易随风道排出

配置丰富

- 启动自检、温度显示、温度设置
- 报警输出、门禁报警、高温报警
- 碳钢外壳、加热模块、联网模块
- 不锈钢壳、前置过滤、WD前罩、加强风机

轻量化

- 降低安装难度, 提高安装精度
- 缓解柜板变形, 开关门顺畅
- 减小柜体重心偏移, 缓解局部应力




耐腐机柜空调 DTS 8341P



产品	DTS 8341P SC		单位
物料号	13086390180		
数据			
额定电压 ±10 %	230		V
冷却能力	A35/A35	1500	W
根据 EN 14511	A50/A35	900	
功率	A35/A35	745	
电流	A35/A35	4.68	A
启动电流	15		
连接类型	端子连接		
无阻力风量 (自由通风)	内部	1000	m³/h
	外部	1340	
运行温度	+25°C (+77°F) ... +45°C (+113°F)		
设定温度	+15°C (+59°F) ... +55°C (+131°F)		
噪声等级 (EN ISO3741)	≤65		dB (A)
制冷剂	R 134a	380	g
冷凝水管理	冷凝水排水管		
外形尺寸 (高 x 宽 x 深)	1100 X 395 X 230		mm
净重(可加防雨罩)	36.5 (+1.5)		kg
系统防护等级 (EN 60529)	IP55	如按厂家规定使用,面向机柜	
	IP34	如按厂家规定使用,面向环境,需安装前外壳	
材料设计	外壳	镀锌钢板; 可选不锈钢, 铝	
	前罩	镀锌钢板/静电喷粉 (200 °C) 可选: 不锈钢, 铝, 专业防腐风机	
颜色	RAL7035 可定制不同的颜色		

如需更多型号、可选配件及电压, 请访问www.pfannenbergchina.com或直接与我们联系。

CE *基于内部标准测试工况, 仅供参考。

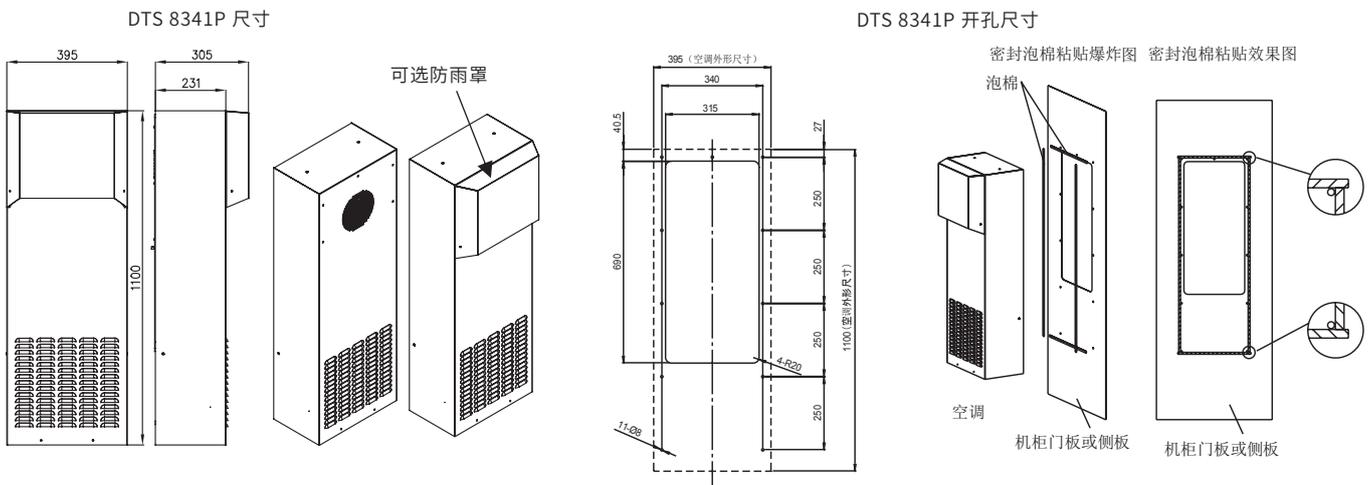

百能堡电气销售 (苏州) 有限公司

地址: 中国苏州工业园区杏林街108号 邮编: 215026

电话: +86 512 6956 6205 传真: +86 512 6287 1077 邮箱: marketing@pfannenberg.cn

www.pfannenbergchina.com



扫码关注官方微信