

ニッパー
ペンチワイヤー
ストリッパー

圧着工具

ピンセット

ドライバー
レンチ

金属加工

パーツ
ケースツール
ケース

工具セット

ハンダゴテ
ハンダパーツ・
ハンダ
除去機

測定器

光学機器

静電気
対策品クリーン
製品

化学製品

メンテ
ナンス・
安全用品

安全メガネ

オイル差し

作業台

ライト

計測器

遮蔽ブース

消磁器

Z-634/637 安全メガネ



Z-634使用例

テンプルの長さ
4段階調整できます

Z-637



Z-634

粉塵の飛散から眼を保護

- 切断・研磨穴開け作業などで切り粉の飛散から眼を守ります。
- 米国の安全規準 ANSI Z87.1 に準拠。
- ハンマーで叩いても割れません。
- 表面にキズがつきにくいハードコート処理済み。
- Z-634はメガネの上から装着できます。

品番	材質	レンズ厚さ mm	テンプル 長さ調整	重量 g
Z-634	ポリカーボネート	2.3	なし	52
Z-637	ナイロン(フレーム)、 PVC(ノーズパッド)、 ポリカーボネート(レンズ)	2	4段階調整	32

Z-64 精密オイル差し


9mL

ニードルバルブ式で漏れをシャットアウト


- 極細ノズル(先端内径:0.3mmφ)により、微量の注油(液)が可能です。
- 材質:ノズル(ステンレス)、保護キャップ(ポリプロピレン)、バルブ部(真ちゅう)、Oリング(ニトリルゴム)、容器(ポリエチレン)、パッキン(発砲ポリエチレン)、容器キャップ(ポリエチレン)
- 容器容量:9mL
- 全長:133mm
- 漏れ止め付(ニードルバルブ式)
- 保護キャップ付



ニードルバルブ

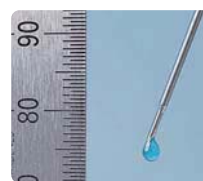

内径:0.3mmφ

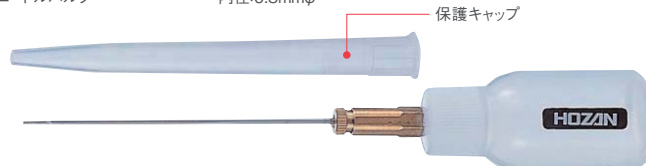


保護キャップ

HOZAN

Z-390 ダスターガン

- エアカーテンがホコリや切削粉のハネ返りを防ぎ、安全・清潔に作業できます。
- ノズル口径:2mmφ
- ノズル長さ:93mm
- 標準使用空気圧:0.4~0.6MPa
- 所要エアコンプレッサー:0.4kW以上
- 全長:190mm
- 重量:250g

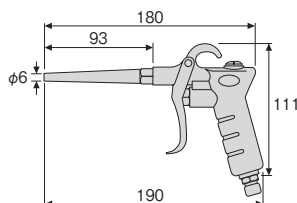

※エア源として別途コンプレッサーが必要です。

別売部品

Z-391 プラグ




- Z-390用オス形カプラ。

Z-392 ホースジョイント



- Z-390を直接エアホースへ接続するための専用ジョイント
- 適応ホース:1/4" (6.35mm) 用

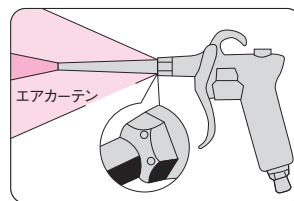

エアカーテン

Z-101 移動作業台

※送料
無料※耐荷重
60kg

- 耐荷重:60kg(静止時)
- 外形寸法:700(W)×630(H)×500(D)mm
- 小物置台(引出し式):180×150mm
- 作業マット付(固定)
- キャスター4個付(65mmφ/ストッパー付2個含む)
- 重量:14.5kg
- ※ お客様にて組み立てください。



小物置台

ストッパー付キャスター

Z-301 LEDポケットライト

単4(LR03)



白色PowerLED採用のポケットライト

- 220ルーメンの明るさ(電池新品時)
- フォーカスコントロール付
- 生活防水仕様(IEC規格 IP65)
- ランプ:PowerLED×1灯
- LED寿命:10万時間
- 連続点灯:約6時間
- 電源:単4アルカリ乾電池×3個(付属)
- 外形寸法:全長145mm×ランプ部35mmφ
- 重量:114g(電池含まず)
- クリップホルダー、ストラップ 付属



ベルトなどに固定できるクリップホルダー付



セット内容

Z-306 クリップライト

CR2032



高輝度LED6灯使用

- 手のひらサイズで携帯性のよいLEDライト
- 上下左右首振り可能なクリップ付
- ランプ:白色LED×6灯
- LED寿命:10万時間
- 連続点灯:約45時間
- 電源:コイン型リチウム電池(CR2032)×2個(付属)
- 外形寸法:48(W)×35(H)×50(D)mm(クリップ構造含む)
- 重量:21g(電池含まず)



暗い場所で手元照明として簡単にクリップで固定できます。



マグネット付

 
照射方向が自由に設定可能。

Z-340 水平器



機器の据え付け時の水平チェックに


- 感度:0.5mm/m(=0.03°)
- 精度:±2.5mm/m(=±0.14°以内)
- 外形寸法:75(W)×25(H)×15(D)mm
- 重量:31g



※感度は、目視で気泡が動き出すのが感知できる傾斜角。精度は、水平器の総合的な測定誤差です。



同時に2方向の傾きチェックが可能。

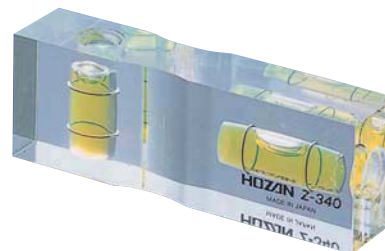

Z-341 コンベックスルール

- 測定長:2m(ストッパーなし)
- 外形寸法:49(W)×49(H)×20(D)mm
- JIS 1級
- 重量:68g



- ニッパー・ペンチ
- ワイヤーストリッパー
- 圧着工具
- ピンセット
- ドライバー・レンチ
- 金属加工
- パーツケース
- ツールケース
- 工具セット
- ハンダゴテ・ハンダ
- パーツ・ハンダ除去機
- 測定器
- 光学機器
- 静電気対策品
- クリーン製品
- 化学製品
- メンテナンス・安全用品
- 安全メガネ
- オイル差し
- 作業台
- ライト
- 計測器
- 遮蔽ブース
- 消磁器

HC-56 卓上消磁器

100V

帯磁したピンセット、ドライバーなどを瞬時に消磁
着磁も可能

- 工具や人体等でタッチスイッチに触れ、工具を数秒かざすだけ。
- スイッチはON後、約3秒で自動OFFします。
- 本機周辺へ磁気が及ばない安心設計。(下図参照)

- 最大磁束密度:65mT(50Hz) / 55mT(60Hz)
- 温度ヒューズ:復帰型
- 定格電圧・周波数:AC100V 50 / 60Hz
- 定格電流:0.6A(50Hz) / 0.55A(60Hz)
- 消費電力:40W
- 外形寸法:最大部径84mmφ
最小部径48mmφ
高さ57mm

- 重量:300g
- 電源コード:2m

※対象物が多い場合は一度に消磁できないことがあります。
大きい対象物は、HC-31/33をご利用ください。
※着磁効果はJISのマグネットドライバー基準(先端No.2)を満たします。


ご注意:一般のマグネットドライバーを完全に消磁することはできません。

タッチスイッチ




使用方法の動画
<http://www.hozan.co.jp/animation/>

HC-56天面

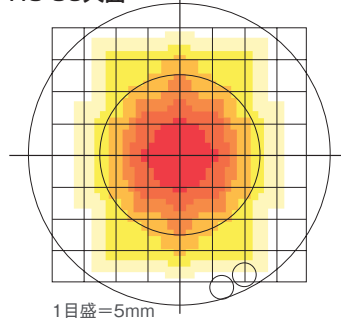

1目盛=5mm

HC-56側面 (mm)

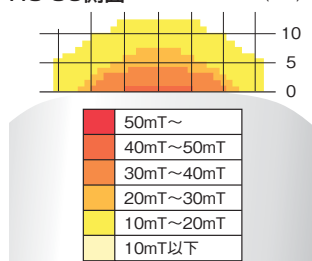

※あくまで簡易的な表現であり、
実際のデータとは異なります。



帯磁したピンセットを消磁



着磁させてマグネットドライバーに

HC-31/33 消磁器

100V

110/120V


220-240V

100V

スイッチを押すだけで簡単消磁(出力減衰機構付)※HC-33


※HC-31は、出力減衰機構はありません。
消磁作業時に本体を対象物から遠ざけてゆく操作が必要です。

最大磁束密度	68mT(50Hz) / 56mT(60Hz)
定格電圧・周波数	AC100V 50/60Hz
定格電流	1.0A(50/60Hz)
消費電力	12W
外形寸法	34(W)×59(H)×216(D)mm
重量	930g
電源コード	1.9m

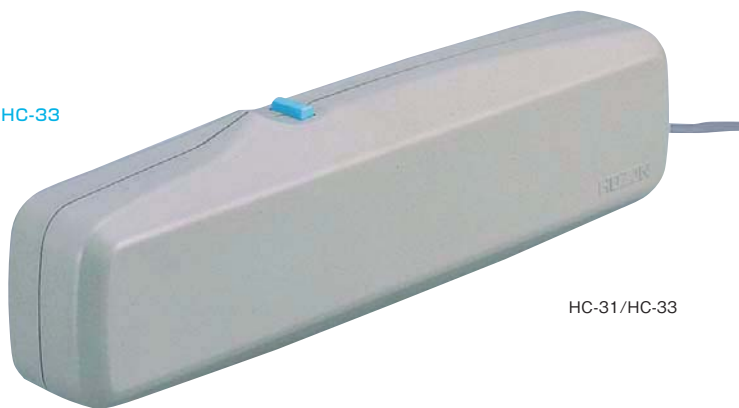

HC-31/HC-33

距離と磁束密度(HC-31/33)

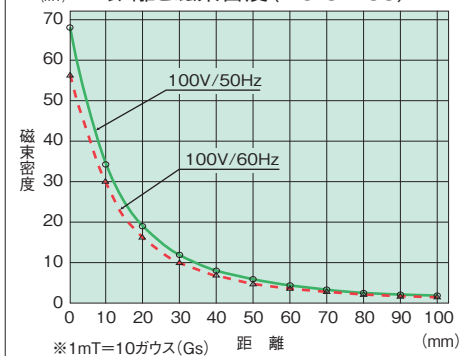

CRT・テレビの消磁



画面近くでスイッチをON/OFF操作。

工具の消磁



金型の消磁

(横置きでも可)



金型の上に置いてスイッチを押します。