

# FI / Personenschutz Steckdosenleiste 4-fach mit Schalter

Art-Nr.: 0220x00042301 (1,5 m Zul.) | 0220x00042303 (3 m Zul.) | 0220x00042305 (5 m Zul.)



Robustes Kunststoffprofil, grau

Eingebaute Steckdosen (90° gedreht), rund

Extra große Abstände zwischen den Steckdosen 64 mm

1,5 m Zuleitung mit Winkelstecker (optional mit 3 m und 5 m Zuleitung)

Personenschutz durch FI Schutzschalter 10mA

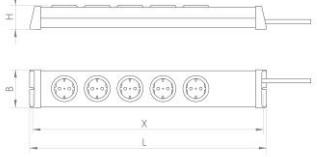
Erweiterter Berührungsschutz durch Einsatz eines Shutters

Endkappe mit Befestigungsmöglichkeit



## FI / Personenschutz Steckdosenleiste 4-fach mit Schalter

### Technische Daten

<b>3.600 W Leistung</b>	<b>230 V ~ (+/- 10%) / 50 Hz Nennspannung</b>	<b>16 A Nennstrom</b>
Zuleitung: H05VV-F 3G 1,5 mm <sup>2</sup> Stecker: CEE 7/7 Stecker, abgewinkelt Typ EF Steckdosen: Schutzkontakt Typ F Schalter: 2-polig, beleuchtet Energieverbrauch Schalter: < 0,5 W Personenschutz: FI-Schutzschalter (10 mA) Schutzart: IP20		  
		
<p>(Abbildung ähnlich)</p>		
Art.-Nr. 0220x00042301 (1,5 m Zul.)   EAN 401209602313 5 Art.-Nr. 0220x00042303 (3 m Zul.)   EAN 401209600440 0 Art.-Nr. 0220x00042305 (5 m Zul.)   EAN 401209600649 7		VPE 20 VPE 10 VPE 10
		462 x 74 x 47 mm Abmessung (L x B x H) 454 mm Befestigungsmaß X