



Monteringsverktøy for Helawrap beskyttelsesslange

- HAT monteringsverktøy

Egenskaper og fordeler

- Bunter kabel raskt og effektivt
- Glir lett og sikkert gjennom slangen
- Lett innføring av kabel



HAT monteringsverktøy for hver størrelse Helawrap.

TYPE	Farge	Pakn.	El.nr.	Art.nr.
HAT20	Blå (BU)	10 stk.	-	161-60003
HAT30	Blå (BU)	10 stk.	-	161-60005
HAT8	Blå (BU)	10 stk.	13 452 50	161-60001
HAT16	Blå (BU)	10 stk.	13 452 51	161-60002
HAT25	Blå (BU)	10 stk.	13 452 53	161-60004

Forbehold om tekniske endringer.
Minimum ordremengde (MOQ) kan variere fra pakkestørrelse.


Spiralslange for generelle applikasjoner

- Serie SBPE

SBPE spiralslange benyttes for å føre og bunte kabler som trenger mekanisk beskyttelse, f.eks. i kontrollpaneler og skap. Spiralslanger blir også benyttet i elektriske installasjoner der hvor sikkerhet er en viktig faktor. Disse produktene gir en ryddig løsning og har mange bruksområder.

Egenskaper og fordeler

- Organiserer og beskytter kabler og slanger
- Velegnet for ettermontering
- Kabler kan avgrenses hvor som helst
- Stort utvalg av diametre og farger

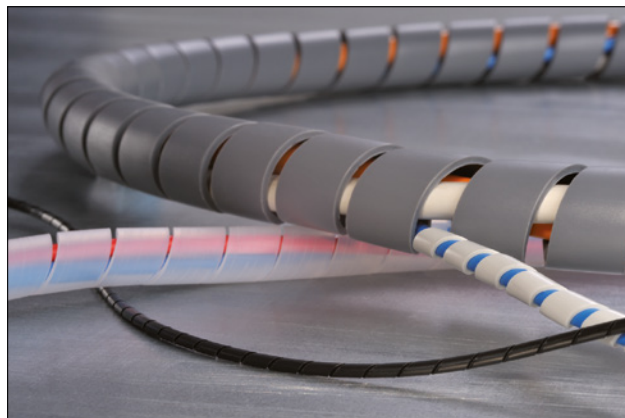

Spiralslange SBPE.

MATERIALE	Polyetylen (PE)
Driftstemperatur	-60°C til +90°C, kortvarig +120°C
Brennbarhetsklasse	UL94 HB



Spiralslange produsert i flammehemmende polyethylene står omtalt i vår Industriekatalog.




Spiralslange SBPE kan også leveres i praktiske 5-meters lengder.



Spiralslange for generelle applikasjoner

- Serie SBPE

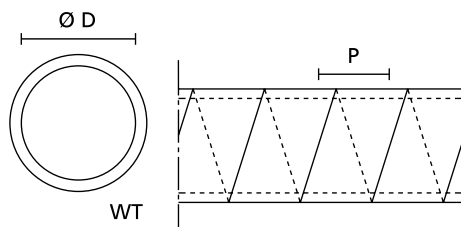

TYPE	Nominell Ø	Veggtykkelse (WT)	Avst. mellom lameller (P)	Bunte Ø min.	Bunte Ø max.	Farge	Rull-lengde	El.nr.	Art.nr.
SBPE1.5	1,5	0,8	6,0	1,6	8	Grå (GY)	30 m	-	161-41002
	1,5	0,8	6,0	1,6	8	Nat. (NA)	30 m	13 451 81	161-41000
	1,5	0,8	6,0	1,6	8	Sort (BK)	30 m	13 451 82	161-41001
SBPE4	4	1,0	7,8	5	20	Grå (GY)	30 m	-	161-41102
	4	1,0	7,8	5	20	Nat. (NA)	30 m	13 451 83	161-41100
	4	1,0	7,8	5	20	Sort (BK)	30 m	13 451 84	161-41101
SBPE9	9	1,4	12,5	20	100	Grå (GY)	30 m	-	161-41202
	9	1,4	12,5	20	100	Nat. (NA)	30 m	13 451 85	161-41200
	9	1,4	12,5	20	100	Sort (BK)	30 m	13 451 86	161-41201
SBPE16	16	1,6	16,0	20	150	Grå (GY)	30 m	-	161-41302
	16	1,6	16,0	20	150	Nat. (NA)	30 m	13 451 87	161-41300
	16	1,6	16,0	20	150	Sort (BK)	30 m	13 451 88	161-41301

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer.
Minimum ordremengde (MOQ) kan variere fra pakkestørrelse.

TYPE	Nominell Ø	Veggtykkelse (WT)	Avst. mellom lameller (P)	Bunte Ø min.	Bunte Ø max.	Farge	Rull-lengde	Art.nr.
SBPE4D	4	1,0	7,8	5	20	Grå (GY)	5 m	161-41105
	4	1,0	7,8	5	20	Nat. (NA)	5 m	161-41103
	4	1,0	7,8	5	20	Sort (BK)	5 m	161-41104
SBPE9D	9	1,4	12,5	20	100	Grå (GY)	5 m	161-41205
	9	1,4	12,5	20	100	Nat. (NA)	5 m	161-41203
	9	1,4	12,5	20	100	Sort (BK)	5 m	161-41204

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer.
Minimum ordremengde (MOQ) kan variere fra pakkestørrelse.