

 
ケーブルの種類と説明

VA・VVF線  屋内配線等に多く使われている2芯や3芯の被服ケーブル。	VVR線 単芯  屋内配線等に多く使われている被服ケーブル。	IV線  最も一般的な屋内配線用絶縁電線。
VCT線  ビニールキャプタイヤケーブル。2芯・3芯・4芯等の被服ケーブル。	VVR線 三芯  屋内配線等に多く使われている被服ケーブル。	CV線 単芯  ポリエチレンを絶縁体として電線に巻いて強化したものの。

ケーブルハンディーカッター CABLE HANDY CUTTERS 600-150,200,240




No.	SIZE mm	重量 g/w	切断能力		パッケージ サイズ H×W×Dmm	入 数	JANコード
			IV線 mm	mm			
600-150	150	150	22mm ²	φ9.2	200×73×18	6	060063
600-200	200	285	38mm ²	φ11.4	251×73×15	6	060087
600-240	240	465	60mm ²	φ13.6	280×73×20	6	060100




●刃部硬度HRC：57～61

 電工ケーブルハンディーカッター ELECTRICAL CABLE HANDY CUTTERS 600Z-240



No.	SIZE mm	重量 g/w	切断能力		パッケージ サイズ H×W×Dmm	入 数	JANコード
			IV線 mm	mm			
600Z-240	240	470	60mm ²	φ13.6	280×73×20	6	066102

 

●刃部硬度HRC：57～61


ステンレスケーブルカッター STAINLESS CABLE CUTTERS 610-170



ステンレス (SUS420J2)



No.	SIZE mm	重量 g/w	切断能力		パッケージ サイズ H×W×Dmm	入 数	JANコード
			VCT線 mm	mm			
610-170	170	125	φ10		223×73×20	6	060070

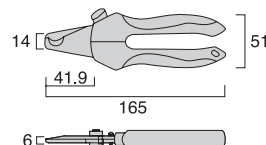

●刃部硬度HRC：50～54

※JANコードはメーカーコード [4952520] を省いて下6桁を記載しています。

⚠ 警告 電気の流れている物への使用は、絶対にしないで下さい。感電の恐れがあります。 ⚠ 注意 「安全上のご注意」を必ずお読み下さい。

プラスチック
ニッパ

ニッパ

強力ニッパ

ラジオペンチ

ペンチ

ケーブルカッター
ハサミ

電設工具関連

収納関連

クリッパー

ワイヤー
カッター

スナッピング
プライヤー

ドライバー

六角棒

ピンセット

水平器

関連商品

索引