




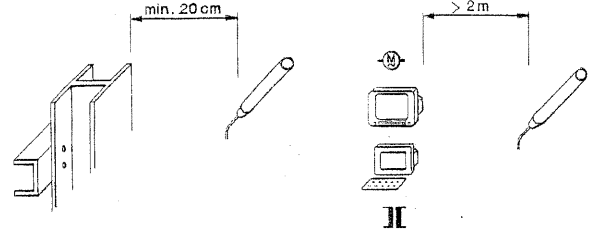




DCF 77 → ca. 1.500 km

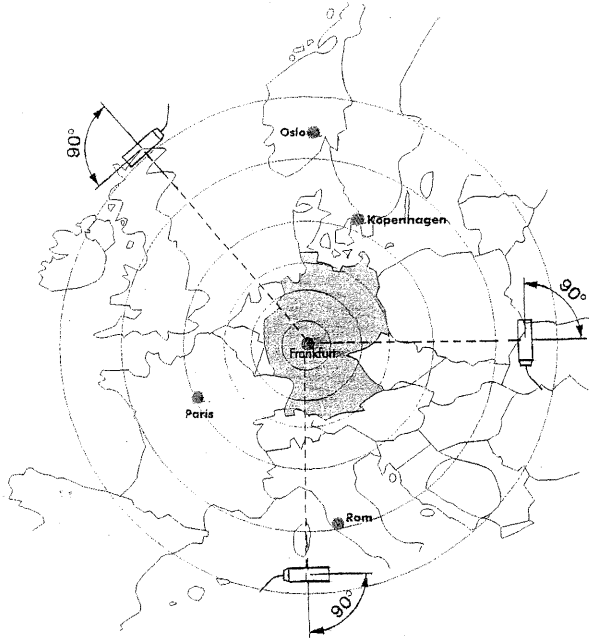


3

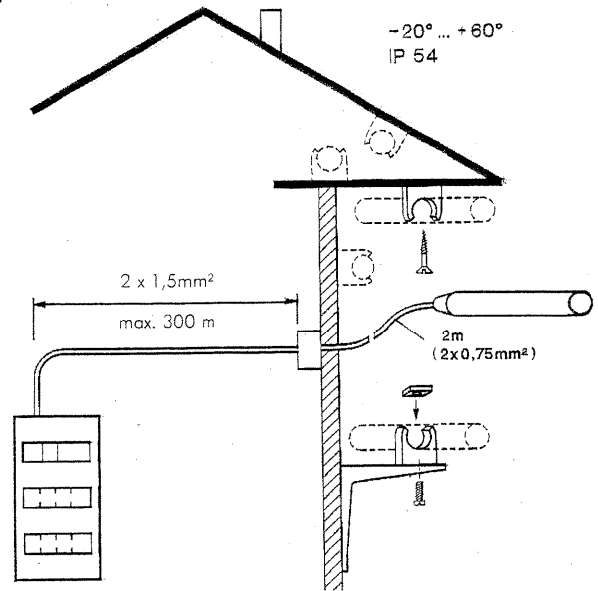

4

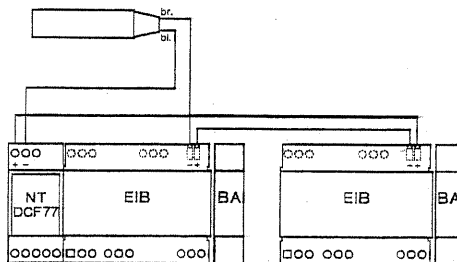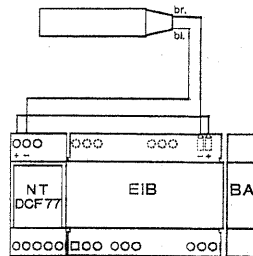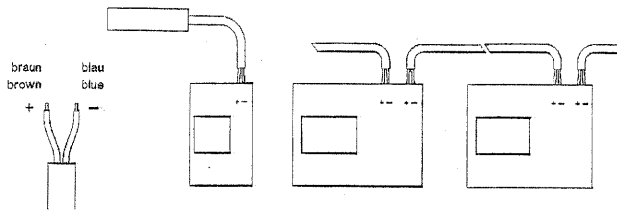

5

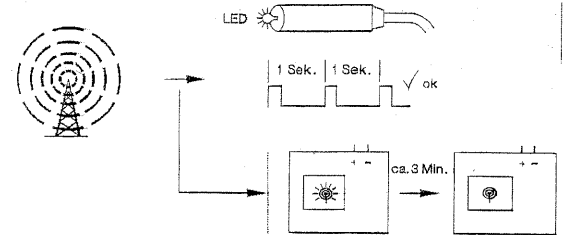

no Signal LED

6

#### Technische Daten

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Maße mm                 | Ø 28 x 191           |
| Gewicht (g)             | 230                  |
| Anschluß                | an Schaltuhr         |
| Leistungsaufnahme       | 3 mW                 |
| Empfangsempfindlichkeit | < 75 µV/m bei +25 °C |
| Lagertemperatur         | -30 °C ... +80 °C    |

#### Technical Data

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Dimensions mm       | Ø 28 x 191          |
| Weight (g)          | 230                 |
| Connection          | to time switch      |
| Power consumption   | 3 mW                |
| Sensitivity         | < 75 µV/m at +25 °C |
| Ambient temperature | -30 °C ... +80 °C   |