

## 64342 HLX-C 100-15

ハロゲンランプ 定電流型 PK30d口金



### アプリケーション分野

- ・飛行場の照明

### 製品の利点

- ・長寿命時間によって削減された運用コストと維持費
- ・ランプ寿命にわたって即時かつ一定の光出力
- ・フリッカーフリー動作
- ・水銀フリー

### 製品の機能

- ・!調光可能
- ・コネクタの組み合わせ A、B、C/Z (注文生産) 要望に応じて提供可能
- ・最悪の条件で光を提供する赤外線放射出力





# 製品データシート

## 技術データ

### 電力データ

公称電圧	15.2 ボルト
公称電力	100.00 ワット
公称電流	6.60 アンペア

### 免責と重量

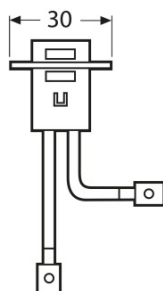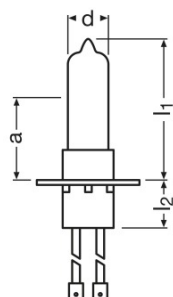

Product line drawing

Base

直径	13.5 mm
ベースのピン/接続部を除いたベース長	40.00 mm
取付長	16.0 mm
光中心距離 (LCL)	20.0 mm
長さ	56.0 mm

### 耐久時間

寿命	1500 h
----	--------

### 追加製品データ

ベース (標準指定)	PK30d
------------	-------

### 機能

点灯位置	s90
------	-----

### 国固有のカテゴリリー

LIF	J1/80
Order reference	64342 HLX-C 100

## 製品データシート

---

### 国ごとの特別なインフォメーション

---

製品コード	METEL コード	SEG number	STK-Number	UK Org
4008321345677	OSRH64342HLX	8327804	-	-

---

## 製品データシート

### 安全面でのアドバイス

人身障害や物的損傷を防止するため、ハロゲンランプは、破裂した場合にパーツや破片が出たり、紫外放射が漏れたりしないように適切な機構 (保護シールド、グリッドなど) を使用してデザインされた適切な照明器具でのみ動作させることができます。また、このランプが高熱を放つことを示す警告標識を掲示する必要があります。詳細情報は要望に応じて提供可能です。

### ロジスティカル データ

製品コード	製品記述	梱包単位 ( PCS/単位 )	寸法 ( 高さX幅X長さ )	ポリウム	重量
4008321345677	64342 HLX-C 100-15	Folding carton box 1	37 mm x 33 mm x 71 mm	0.09 dm <sup>3</sup>	23.33 g
4008321345684	64342 HLX-C 100-15	Shipping carton box 100	191 mm x 154 mm x 341 mm	10.03 dm <sup>3</sup>	2241.00 g

上記製品コードは、注文できる最少数量単位についての説明です。一回の配送梱包は最少梱包単位、もしくは最少梱包単位の倍数で入力をお願いします。

### References / Links

飛行場用ランプに関する詳細情報は、次のパンフレットを参照してください:

「The reliable guiding stars - Effective solutions for airfield lighting:Tungsten halogen lamps and LED light sources」。

### お断り

本内容は、予告なく変更されることがあります。弊社のウェブサイトを利用することで発生したトラブルや損失、その他の事故等によるすべての損害について弊社は一切責任を負いません。最新のデータをご使用ください。