

## PPS1 4C - Coude égal aluminium 45°



### Pour tube Ø ext. (mm)

(1) 20

### Vide

-0.98 bar (98% vide)

### Technologie

PPS Grip Concept

### Température

-20°C à +80°C

### Pression d'utilisation

0 à 16 bar

### Matière

Tube et raccords aluminium

### Point fort

Système évolutif


### Conforme aux normes

DESP REACH

## Description

Référence	Pour tube Ø ext. (mm)
<b>PPS1 4C16</b>	(1) 16
<b>PPS1 4C20</b>	(1) 20
<b>PPS1 4C25</b>	(1) 25

Référence	Pour tube Ø ext. (mm)
PPS1 4C32	(1) 32
PPS1 4C40	(1) 40
PPS1 4CCC50	(2) 50
PPS1 4CCC63	(2) 63
PPS1 4CCC80	(2) 80
PPS1 4CCC100	(2) 100

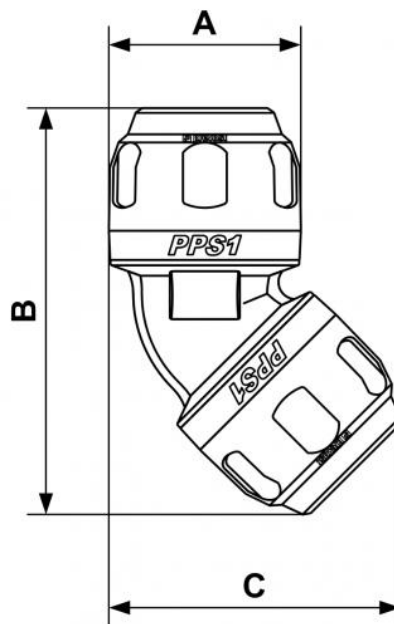

Dimensions			
Référence	A mm	B mm	C mm
PPS1 4C16	32	70	50

Référence	A mm	B mm	C mm
<b>PPS1 4C20</b>	38	83	59
<b>PPS1 4C25</b>	46	98	70
<b>PPS1 4C32</b>	57	117	85
<b>PPS1 4C40</b>	68	140	102
<b>PPS1 4CCC50</b>			
<b>PPS1 4CCC63</b>			
<b>PPS1 4CCC80</b>			
<b>PPS1 4CCC100</b>			