


VARIO® LINEA Steckdosenleiste Personenschutz 4-fach plus 10mA

- ✓ Robustes Kunststoffprofil, grau
- ✓ Eingebaute Schutzkontaktsteckdosen (90°gedreht), rund
- ✓ Abstände der Steckdosen: 64 mm
- ✓ Als Standardprodukt erhältlich mit **1,5 m** Zuleitung und Winkel-Stecker, auch optional mit **3 m** und **5 m** Zuleitung lieferbar
- ✓ Personenschutz durch FI Schutzschalter 10mA
- ✓ Erhöhte Sicherheit durch integrierten Kinderschutz
- ✓ Endkappe mit Befestigungsmöglichkeit

Technische Daten

- Anschlusswerte: 250 V~, 16 A, 50 Hz, 3.600 W
- Zuleitung: 1,5m H05VV-F 3G 1,5 mm²
- Schalter: 2-polig beleuchtet
- Stecker: Schutzkontakt-Winkelstecker
- Personenschutz: FI-Schutzschalter (10mA / <30ms)
- Eigenverbrauch: < 0,5 W

Abmaße: 462 x 74 x 47 mm (L x B x H)
Befestigungsmaß X: 454 mm
EAN: 4012096024132
VPE: 20
Artikelnr.: 0220x00042301

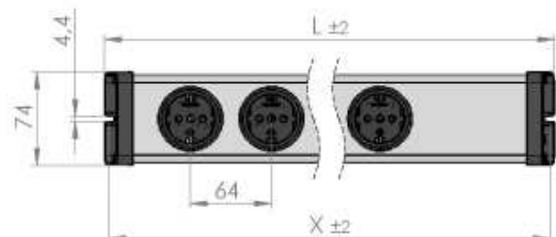

Technische Änderungen vorbehalten.
Sonderausführungen auf Anfrage.

Rev. Datum: 06/2014