

NT 27/1 ME

L'aspirateur eau et poussières NT 27/1 Me est un modèle puissant à usage professionnel. Il est compact et dispose d'une série d'accessoires utiles, associés à l'aspirateur.



Référence 1.428-100.0

- Cuve en acier inoxydable
- Support accessoires et crochet pour câble

Caractéristiques techniques

Code EAN		4039784723931
Raccordement électrique	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Débit d'air	l/s	72
Dépression	mbar / kPa	249 / 24,9
Capacité de la cuve	l	27
Matériau de la cuve		Acier inoxydable
Puissance absorbée	W	max. 1380
Diamètre nominal standard		DN 35
Longueur du câble	m	7,5
Niveau sonore	dB (A)	71
Couleur		argent
Poids sans accessoires	kg	7,8
Poids avec emballage	kg	11,7
Dimensions (L × l × H)	mm	420 × 420 × 540

Equipement

Flexible d'aspiration	m	2,5
Coude		Plastique
Tube d'aspiration	Pièce(s) × mm	2 × 550 / Acier, chromé
Sac filtrant	Pièce(s)	1 / Papier
Suceur eau et poussières	mm	300
Buse de fentes		■
Filtre cartouche		PES
Pare-chocs robuste		■
Indice de protection		II
Roulette avec frein		■

■ Standard.



Rangement des accessoires intégré

- Logement pour accessoires
- Les tuyaux d'aspiration et les accessoires sont transportés de manière sûre et pratique sur la machine, ce qui signifie qu'ils sont toujours à portée de main.



Filtre cartouche avec flotteur


- La puissance d'aspiration reste constamment élevée.
- Le système de flotteur interrompt le flux d'aspiration lorsque la capacité maximale est atteinte.



Verrous métalliques robustes

- Verrous métalliques pour une fermeture des plus efficaces

ACCESSOIRES POUR NT 27/1 ME
1.428-100.0

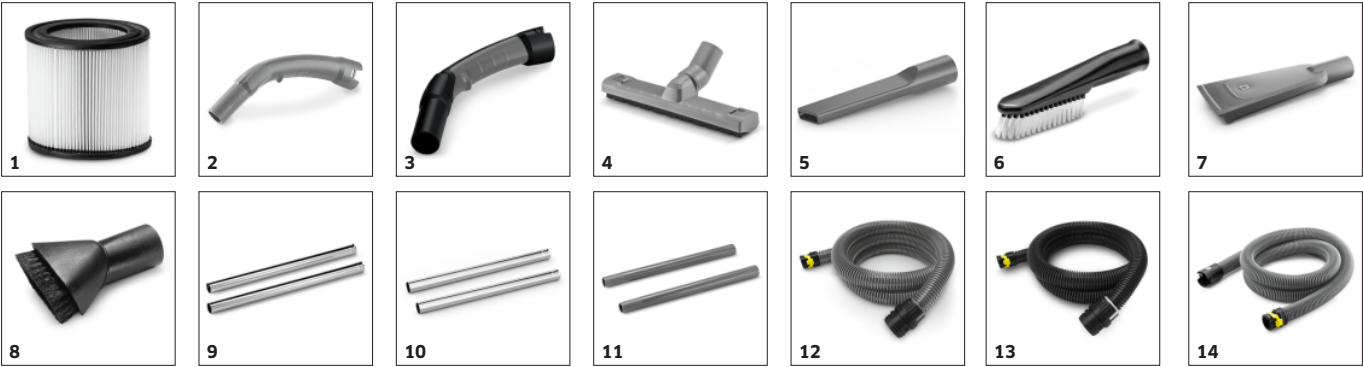

		Référence	Descriptif	
FILTRE CARTOUCHE				
Filtre cartouche PES				
Filtre à cartouche emballé PES	1	2.889-219.0		■
COUDES				
Coude, plastique				
Coude emballé NW35 1K	2	2.889-199.0		■
Coude complet emballé NW35 2K	3	2.889-168.0		□
SUCEURS				
Suceurs pour sols				
Buse de sol emballé NT Entry Class NW35	4	2.899-691.0		■
Suceurs à fentes				
Buse pour fentes humide et sec emballé N	5	2.889-159.0		■
Brosses polyvalentes				
Brosse universelle	6	6.900-425.0	Synthétique, garniture solide transparente, 120 × 45 mm.	□
Suceurs auto				
Suceur voiture ergonomique, DN 35, 100 mm	7	2.889-356.0		□
Pinceau d'aspiration				
Pinceau d'aspiration DN35	8	6.903-862.0	70 mm. Poils naturels (poils de vache), pivotants	□
TUBES D'ASPIRATION				
Tubes d'aspiration, métal				
Kit tuyau d'aspiration chromé NW35 550mm	9	2.889-191.0		■
Tubes d'aspiration, inox				
Kit tuyau d'aspiration acier fin NW35 55	10	2.889-192.0		□
Tubes d'aspiration, plastique				
Kit tuyau d'aspiration DN35 505mm	11	2.889-218.0		□
FLEXIBLES D'ASPIRATION				
Flexibles d'aspiration avec système d'attache 2.0 (compatible avec les aspirateurs fabriqués à partir de 2017)				
Tuyau flexible emballé NW35 2.5m	12	2.889-134.0		■
Tuyau flexible conducteur électrique emb	13	2.889-136.0		□
Tuyau de rallonge, T et NT, DN 35, longueur 2,5 m, clip 2.0, adaptateur de connexion	14	2.889-145.0		□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR NT 27/1 ME
1.428-100.0



		Référence	Descriptif	
FILTRE T/NT				
Filtre à déchets grossiers pour aspiration de liquides				
Filtre	15	5.731-595.0		☐
Sac filtrant pour liquides				
Sacs filtrants pour l'eau (x5)	16	6.904-171.0	5 unités Certifié pour la classe de poussières L, nettoyage général, poussières et eau, indéchirable.	☐
Filtre tissu				
Filtre à membrane, NT 27/1, NT 48/1	17	6.906-103.0	Non tissé aiguilleté en polyester lavable (40 °C).	☐
RACCORDS DE JONCTION				
Manchon de raccordement C-DN (clip sur cône), électroconducteur				
Raccord cône NW35	18	5.407-005.0		☐
AUTRES ACCESSOIRES NT				
Raccord adaptateur électroconducteur	19	5.031-436.0	Adaptateur électroconducteur universel pour le raccordement d'anciens flexibles NT de diamètre nominal DN 35, 40 ou 50 avec le nouveau système d'accessoires pour les aspirateurs eau et poussières Kärcher.	☐

■ Standard. □ Accessoires optionnels.