

**RAD DG 150X40/50 NYLON BUCHSE RUECKENLOCH-GH
X20 F.14**

Rad Serie DG

Grauer Elastik-Vollgummiring, Radkern aus Kunststoff. Lagerung: Standard oder rostfreies Rollenkorblager; Nylon (Polyamid 6)-Lagerbuchse.
Lagerung: Buchse.

Gehäuse-Serie INOX20


Mittellast Gehaeuse Inox 20 aus Edelstahlblech, Lenkgabel mit Doppelkugelrunde; glaenzende Oberflae che.

Rueckenloch Gehaeuse fuer Bolzen 12-14 mm Durchm.



Technische Daten

Raddurchmesser	D	150 mm
Laufbreite	E	40,0 mm
Achsloch-Durchmesser	d	15 mm
Artikelgewicht		1,560 kg
Nabenlänge	L	50 mm
Gesamtbauhöhe	H	181 mm
Durchmesser der Befestigungsschraube	g	M12-14
Ausladung	F	51 mm
Gabelbreite	U	50 mm
Tragfähigkeit		150 kg

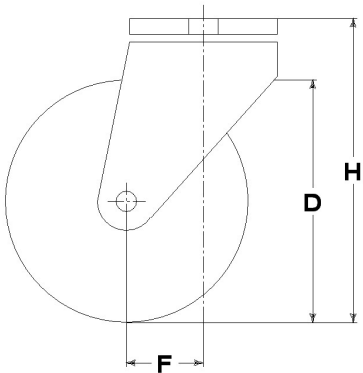

Artikel miteinander in Beziehung

Ersatzrad: [13122G](#)
Ausführung mit Fuß-Festeller in Nachlauf: [15722GFRHD](#)

ALLGEMEINE ERWÄGUNGEN / EMPFEHLUNGEN UND HINWEISE

Die angeführten Texte und der komplette Katalog in der neusten aktualisierten Version stehen in unserem Web-Site zur Verfügung www.lagspa.it. Die aufgeführten Maße, Beschreibungen, Merkmale und Abbildungen sind rein hinweisend und können jederzeit, ohne Vorankündigung verändert werden. Die abgebildeten Produkte sind nicht unbedingt im Lager verfügbar und verpflichten uns nicht zu ihrer Lieferung. Die von uns durchgeführten Abnahmeprüfungen beziehen sich auf Originalprodukte mit Originalzubehör: das teilweise Ersetzen einer Komponente durch andersartige Teile kann die Ergebnisse beeinträchtigen und läßt jede Garantie automatisch verfallen. **Für Sonderanwendungen wenden Sie sich an unseren Technischen Kundendienst (sales@lagspa.it).**