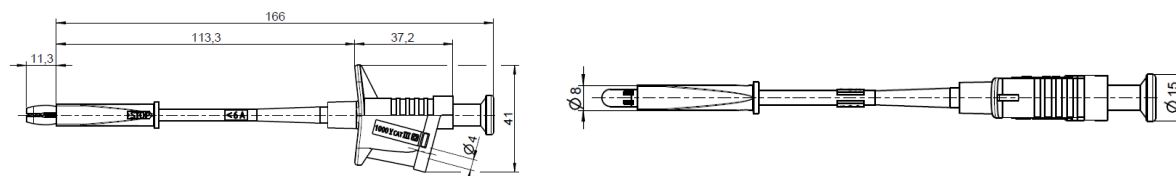


**Sicherheits-Klemmprüfspitze / Safety pincer clip**

- Steckanschluss Ø 4 mm / socket Ø 4 mm
- Kontakt: Krokodilklaue / contact: crocodile clip
- Klauenöffnung 22 mm / jaws opening 22 mm

**Bild / Picture**

**Zeichnung / Drawing**

**Allgemeine Angaben / General Information**

<b>Best.-Nr. / Order No.</b>	<b>SKPS 6925 / ..(Farbe / colour)</b>
Kontaktteile / contact parts	vernickelt / nickel-plated
Farben / colours <sup>1)</sup>	schwarz / black rot / red
Anschluss / terminal	Steckbuchse / safety socket
Durchgangswiderstand / transition resistance	max. 50 mΩ
Bemessungsspannung / rated voltage <sup>2)</sup>	1000 V / CAT III
Bemessungsstrom / rated current <sup>2)</sup>	max. 6 A
Temperatur-Einsatzbereich / operating temperature	von / from -25 °C bis / to +80 °C

<sup>1)</sup> andere Farben auf Anfrage / other colours on request

<sup>2)</sup> bei normalen Umgebungstemperaturen / at ambient temperatures