

FTR-...

Tarauls HSS



Description

Tarauls rectifiés en acier super rapide HSS.

Filetage métrique DIN ISO 13. Finition brillante. Pas ISO à droite.


Pour tarauder les trous traversants et les trous borgnes dans des aciers non alliés ou faiblement alliés d'une résistance de max. 800 N/mm², dans la fonte malléable et dans les métaux non ferreux.

Livrés par 3 : ébaucheur, intermédiaire, finisseur.

Produit conforme à la norme

DIN 352

Données techniques

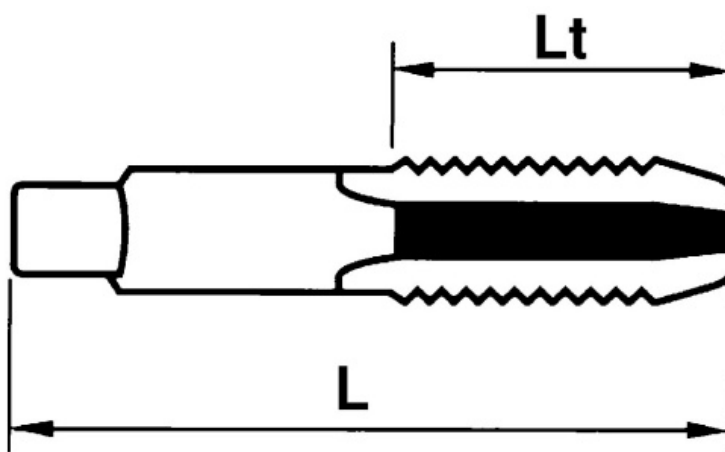

Caractéristiques de l'article référence : FTR-3

Diamètre nominal mm	3	Pas mm	0,5
Diamètre avant-trou mm	2,5	L (mm)	40
Lt (mm)	10	Poids (g)	17
Garantie	Consommable		

Caractéristiques de l'article référence : FTR-4

Diamètre nominal mm	4	Pas mm	0,7
Diamètre avant-trou mm	3,3	L (mm)	45
Lt (mm)	12	Poids (g)	24
Garantie	Consommable		

Caractéristiques de l'article référence : FTR-5

Diamètre nominal mm	5	Pas mm	0,8
Diamètre avant-trou mm	4,2	L (mm)	50
Lt (mm)	13	Poids (g)	38
Garantie	Consommable		

Caractéristiques de l'article référence : FTR-6

Diamètre nominal mm	6	Pas mm	1
Diamètre avant-trou mm	5	L (mm)	56
Lt (mm)	15	Poids (g)	50
Garantie	Consommable		

Caractéristiques de l'article référence : FTR-7

Diamètre nominal mm	7	Pas mm	1
Diamètre avant-trou mm	6	L (mm)	56
Lt (mm)	16	Poids (g)	60
Garantie	Consommable		

Caractéristiques de l'article référence : FTR-8

Diamètre nominal mm	8	Pas mm	1,25
Diamètre avant-trou mm	6,80	L (mm)	63

Lt (mm)	18	Poids (g)	85
Garantie	Consommable		

Caractéristiques de l'article référence : FTR-9

Diamètre nominal mm	9	Pas mm	1,25
Diamètre avant-trou mm	7,80	L (mm)	63
Lt (mm)	22	Poids (g)	99
Garantie	Consommable		

Caractéristiques de l'article référence : FTR-10

Diamètre nominal mm	10	Pas mm	1,5
Diamètre avant-trou mm	8,50	L (mm)	70
Lt (mm)	24	Poids (g)	138
Garantie	Consommable		

Caractéristiques de l'article référence : FTR-11

Diamètre nominal mm	11	Pas mm	1,5
Diamètre avant-trou mm	9,50	L (mm)	70
Lt (mm)	24	Poids (g)	143
Garantie	Consommable		

Caractéristiques de l'article référence : FTR-12

Diamètre nominal mm	12	Pas mm	1,75
Diamètre avant-trou mm	10,20	L (mm)	75
Lt (mm)	29	Poids (g)	148
Garantie	Consommable		

Caractéristiques de l'article référence : FTR-14

Diamètre nominal mm	14	Pas mm	2
Diamètre avant-trou mm	12	L (mm)	80
Lt (mm)	30	Poids (g)	241
Garantie	Consommable		

Caractéristiques de l'article référence : FTR-16

Diamètre nominal mm	16	Pas mm	2
Diamètre avant-trou mm	14	L (mm)	80
Lt (mm)	32	Poids (g)	305
Garantie	Consommable		

Caractéristiques de l'article référence : FTR-18

Diamètre nominal mm	18	Pas mm	2,5
Diamètre avant-trou mm	15,50	L (mm)	95
Lt (mm)	40	Poids (g)	450
Garantie	Consommable		

Caractéristiques de l'article référence : FTR-20

Diamètre nominal mm	20	Pas mm	2,5
Diamètre avant-trou mm	17,50	L (mm)	95
Lt (mm)	40	Poids (g)	475
Garantie	Consommable		

Caractéristiques de l'article référence : FTR-22

Diamètre nominal mm	22	Pas mm	2,5
Diamètre avant-trou mm	19,50	L (mm)	100
Lt (mm)	40	Poids (g)	550
Garantie	Consommable		

Caractéristiques de l'article référence : FTR-24

Diamètre nominal mm	24	Pas mm	3
Diamètre avant-trou mm	21,00	L (mm)	110
Lt (mm)	45	Poids (g)	609
Garantie	Consommable		

Caractéristiques de l'article référence : FTR-27

Diamètre nominal mm	27	Pas mm	3
Diamètre avant-trou mm	24,00	L (mm)	110

Lt (mm)	50	Poids (g)	678
Garantie	Consommable		

Caractéristiques de l'article référence : FTR-30

Diamètre nominal mm	30	Pas mm	3,5
Diamètre avant-trou mm	26,50	L (mm)	125
Lt (mm)	56	Poids (g)	750
Garantie	Consommable		

Découvrez tous nos produits dans nos catalogues en ligne



Les outils Indispensables SAM 2021

[Consulter le catalogue](#)



Outillage 2021

[Consulter le catalogue](#)



Automobile 2021

[Consulter le catalogue](#)



Pneumatique 2021

[Consulter le catalogue](#)



Sécurité anti-chute 2020

[Consulter le catalogue](#)