


 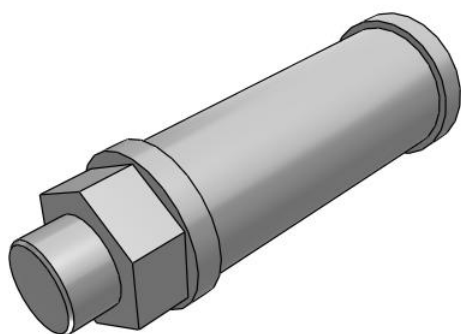


## ANB1, Silencieux à haute réduction du bruit - 38dB(A) ANB1-12

Fiche technique

### General series information

Le silencieux à haute réduction du bruit ANA1 maintient le niveau acoustique en dessous de 85 dB(A) avec une réduction des nuisances sonores de 40 dB(A). La série ANB1 réduit le bruit de 38 dB(A) et dispose, pour le même alésage, d'une surface équivalente plus large que celle de la série ANA1. Elle est également disponible avec un échappement commun provenant de l'embase.




Silencer

### Spécifications standards

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Modèle                        | ANB1-12 (Orifice 1 1/4) |
| Pression du fluide            | Compressed Air          |
| Température maximum du fluide | 60 °C                   |
| Température minimum du fluide | 5 °C                    |
| Température ambiante max.     | 60 °C                   |
| Température ambiante min.     | 5 °C                    |
| Pneumatic input connection    | R 1 1/4                 |
| Réduction du bruit            | -38 dB (A)              |
| Poids                         | 0.612 Kg                |

## Dimensions

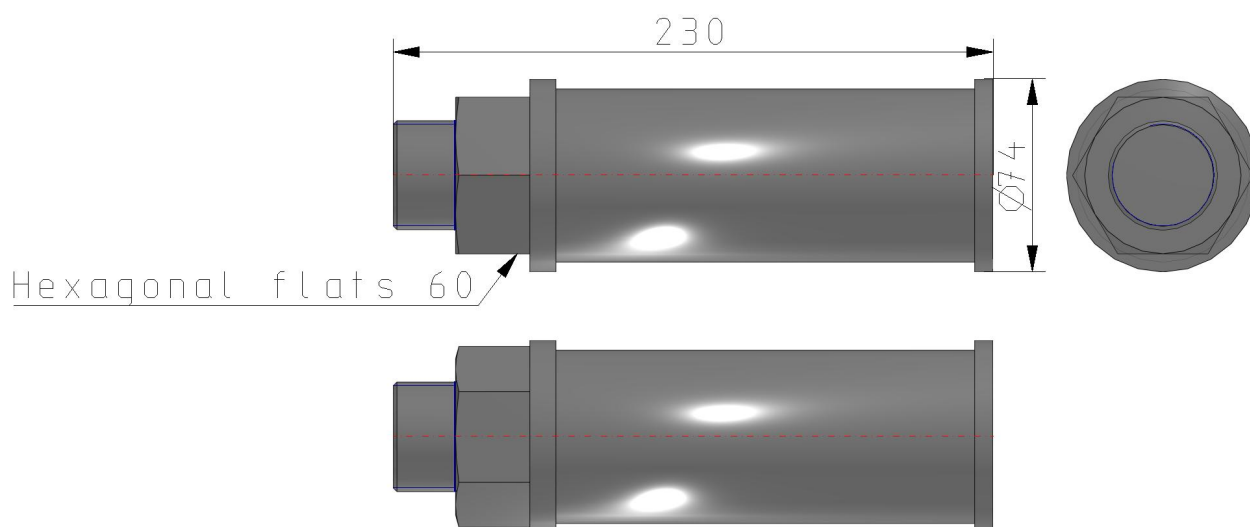

## Information supplémentaire

Catalogue

[AN\\_FR.pdf](#)

Operation manuals

[OM\\_AMX\\_OM-D023EN-E.pdf](#)