

## 圧着工具 - CRIMPFOX 6T - 1212037


このPDF文書に表示されているデータはフェニックス・コンタクトのオンラインカタログから作成したものです。全データはユーザーマニュアルに記載されています。ダウンロードの規定は有効です  
(<http://phoenixcontact.jp/download>)



圧着工具、絶縁カラーのないフェルール用 (DIN 46228 Part 1準拠) および絶縁カラーのあるフェルール用 (DIN 46228 Part 4準拠)、0.25~6 mm<sup>2</sup>、側面挿入、台形圧着

### 特長

- ✓ 圧着工具の幅広いラインアップ
- ✓ すべてのフェルールは大きな接続断面積の電線もわずかな力で最適に圧着可能
- ✓ 対応する接続断面積を正確に処理するマーク入りダイステーション
- ✓ 常に高い圧着品質
- ✓ 加圧ロック機構
- ✓

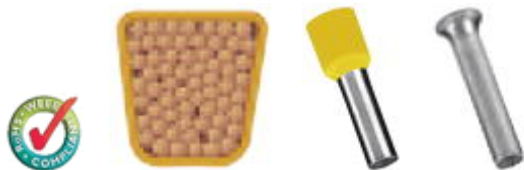

### 基本情報

梱包	1 pc
GTIN	 4 046356 454049
1個あたりの重量 ( 梱包を含まない )	530.3 GRM
関税	82032000
生産国	スウェーデン

### 技術データ

#### 寸法

長さ ( b )	220 mm
高さ	72 mm
幅 ( a )	22.5 mm

#### その他

色	黒
圧縮	台形圧着
コンタクトの種類	絶縁あり/なしフェルール

# 圧着工具 - CRIMPFOX 6T - 1212037

## 技術データ

### その他

型式	圧着位置1
最小断面積	0.25 mm <sup>2</sup>
最大断面積	6 mm <sup>2</sup>
AWG最小	24
AWG最大	10
型式	圧着位置2
	圧着位置3
ダイ・ステーション	圧着位置4
	圧着位置5

## 分類

### eCl@ss

eCl@ss 4.0	21040301
eCl@ss 4.1	21040301
eCl@ss 5.0	21040301
eCl@ss 5.1	21040301
eCl@ss 6.0	21043811
eCl@ss 7.0	21043811

### ETIM

ETIM 2.0	EC001186
ETIM 3.0	EC001186
ETIM 4.0	EC001186
ETIM 5.0	EC000168

### UNSPSC

UNSPSC 6.01	27112118
UNSPSC 7.0901	27111518
UNSPSC 11	23171604
UNSPSC 12.01	27111518
UNSPSC 13.2	27111518

## 認証

### 認証

---

### 認証

### EAC

---

## 圧着工具 - CRIMPFOX 6T - 1212037

### 認証

防爆認証

---

提出した認証

---

### 認証の詳細

EAC

### アクセサリ

アクセサリ

取付け具

交換用バネ - CRIMPFOX/ SPR-1 - 1212069



交換用バネ

---

アクセサリ - CRIMPFOX 6T/DIE - 1212298

交換用ダイ、CRIMPFOX-TC 6T用

---

### 図面

製品図面

