

**Stecker**  
KST6N/...  
KST6/...F

**ohne Arretierung, mit Crimpanschluss**

Stecker vom Typ KST6N/... und vom Typ KST6/...F sind Stecker ohne Verriegelungsmöglichkeit.

Die Stecker besitzen Crimphülsen für hochflexible Cu-Leiter mit den Querschnitten 10mm<sup>2</sup> und 16mm<sup>2</sup>.

Stecker vom Typ KST6/...F sind mit MC Kontaktlamellen federnde Stecker. Diese Stecker eignen sich zur Kontaktierung in Buchsen vom Typ ID/B6S (siehe Seite 17).

**KST6/...F**



**Plugs**  
KST6N/...  
KST6/...F

**without snap-in lock, with crimp sleeve**

Model KST6N/... and Model KST6/...F plugs are plugs without locking device. The plugs have crimp sleeves for highly flexible Cu conductors with cross-sections of 10mm<sup>2</sup> and 16mm<sup>2</sup>.

Model KST6/...F plugs are spring-loaded with MC Multilams.

These plugs are designed to mate with model ID/B6S sockets (see page 17).


**Broches**  
KST6N/...  
KST6/...F

**sans verrouillage, avec fût à sertir**

Les broches du type KST6N/... et du type KST6/...F sont des connecteurs sans dispositif de verrouillage.

Elles sont équipées d'un fût à sertir pour des conducteurs Cu extra-souples de sections 10mm<sup>2</sup> et 16mm<sup>2</sup>.

Les broches du type KST6/...F sont équipées d'un contact à lamelles MC. Ces broches se connectent dans des douilles rigides du type ID/B6S (voir page 17).

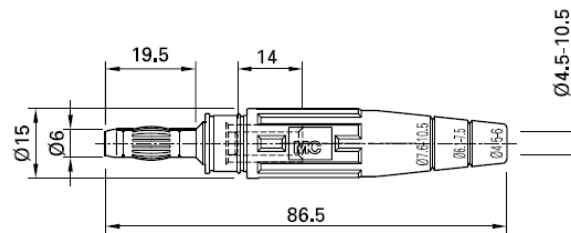

Nr. No. No.	Typ Type	Bestell Nr. Order No. No. de Cde	Farben* Colours* Couleurs*	Bezeichnung	Description	Désignation	Lieferform Delivered Livré
	<b>KST6/10F</b>	<b>15.0018-*</b>	21 – 29	Stecker	Plug	Broche	1)