

## RUOTA P 100X30/40 FP 15


### Serie Ruota P

Ruote monolitiche in polyammide 6 disponibili con cuscinetti a sfere di precisione schermati o inox, rullini standard o inox e a foro passante. Ruota a foro passante.



### Dati Tecnici

|                           |   |          |
|---------------------------|---|----------|
| Diametro ruota            | D | 100 mm   |
| Larghezza del battistrada | E | 30,0 mm  |
| Diametro foro             | d | 15 mm    |
| Peso articolo             |   | 0,140 kg |
| Larghezza mozzo           | L | 40 mm    |
| Portata                   |   | 175 kg   |

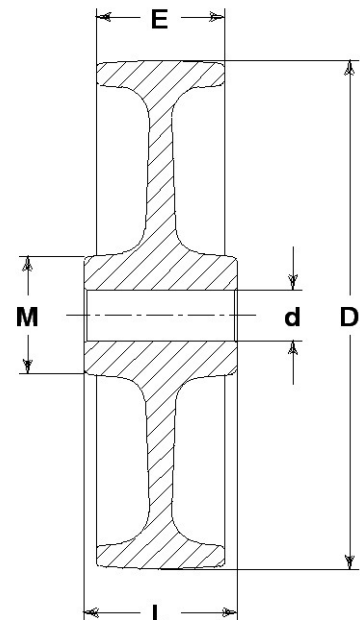

### CONSIDERAZIONI GENERALI / RACCOMANDAZIONI E AVVERTENZE

I testi citati ed il catalogo completo sono disponibili nella versione più aggiornata nel nostro sito [www.lagspa.it](http://www.lagspa.it). Le dimensioni, le descrizioni, le caratteristiche e le illustrazioni sono indicative e suscettibili di qualsiasi variazione senza preavviso. I prodotti illustrati non implicano necessariamente la loro disponibilità a magazzino né alcun obbligo da parte nostra ad eseguire la loro fornitura. I collaudi da noi effettuati si riferiscono a prodotti originali con accessori originali: la sostituzione di uno dei componenti con altri di produzione differente potrebbe non garantire gli stessi risultati e provoca automaticamente il decadere di ogni garanzia. **Per impieghi particolari si consiglia comunque di interpellare il nostro servizio tecnico.** ([sales@lagspa.it](mailto:sales@lagspa.it)).