


产品参数表

规格

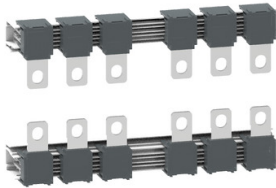

TeSys Giga,正反转连接套件,3P,适 配G115-225和G205-245C

LA9G3760

主要信息

产品系列	TeSys
产品短名	LA9G
产品类型	接线装置
附件/独立安装部件类别	接线附件
电气回路类型	可逆
每套数量	"一套 1 只"

补充信息

极数	3P
产品适用范围	LC1G115...225 LC1G205...245
适用范围	TeSys Giga
高度	45 mm
宽度	62.1 mm
深度	232.6 mm
净重	1.0 kg

环境

符合标准	EN/IEC 60947-4-1 UL 60947-4-1 DIN 3852-Y GB/T 14048.4
产品认证	ABS BV IEC CB报告 CCC CCS CUL CE DNV-GL EAC KC LROS (Lloyds register of shipping) RCM RINA RMRoS
环境温度	-40...60 °C
贮存环境温度	-60...80 °C
IP 保护等级	IP20 符合 IEC 60529

免责声明：本文档不代替或不用于确定产品的适用性或可靠性

工作海拔	3000 m 无降容 5000 m 有
------	------------------------

包装单位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	9.5 cm
Package 1 Width	11.0 cm
Package 1 Length	39.5 cm
Package 1 Weight	1.18 kg
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	9
Package 2 Height	30.0 cm
Package 2 Width	40.0 cm
Package 2 Length	60.0 cm
Package 2 Weight	11.706 kg

合同保修

保修单	18 个月
-----	-------



Green Premium™ 标签 是施耐德电气致力于提供具备一流环保性能的产品的承诺。Green Premium 承诺遵守最新法规、倡导对环境影响透明度并生产可再循环和低 Co₂ 产品。

[了解有关Green Premium的更多信息 >](#)



透明



RoHS/REACH

健康安全绩效

✓ 无汞	
✓ RoHS 豁免信息	是
✓ 无 Pvc	
✓ 无卤素塑料部件产品	

认证与标准

Reach法规	REACH 声明
欧盟RoHS指令	符合豁免条件
中国 RoHS 管理办法	中国 ROHS 声明
环境披露	产品环境文件
流通资料	产品使用寿命终期信息