




Produktname | *Product name*: IL300R
 Artikelnummer | *Part Number*: 1600-0152
 Anfragenummer | *Inquiry Number*: AN201626
 Ersteller / Datum | *Creator / Date*: LHE / 01.08.2016

Version	Change	Date	Name
V0	---	20.10.16	LHE

Arbeitsleuchte / Work light

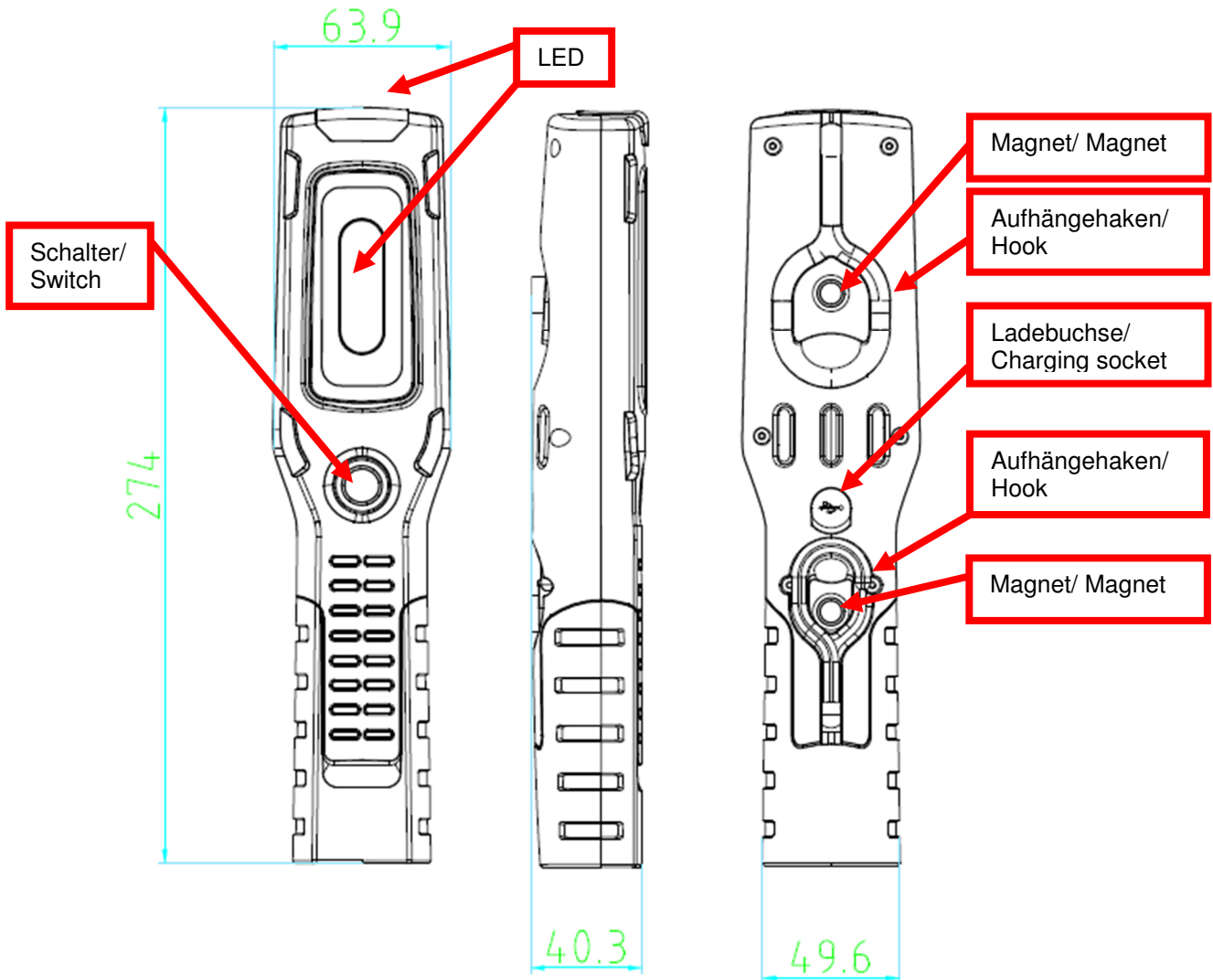

USB zu Micro USB Kabel / *USB to micro USB cable*

150cm USB-Kabel/
150cm USB-cable

Technische Daten der Werkstattleuchte / technical data of the work light:



Haupt-LED-Leuchtmittel:	6 x 0.5W LEDs = 3W (Weitwinkel- ausleuchtung)	Main LED illuminant:	6 x 0.5W LEDs = 3W (wide angle illumination)
Zusatz-LED-Leuchtmittel:	1 x 1W LEDs = 1W (Punkt fokussiert mit etwas Weitwinkel- ausleuchtung)	Additional LED illuminant:	1 x 1W LEDs = 1W (Point focus with some wide angle illumination)
Schalterfunktion:	1. Zusatz-LED	Switch function:	1. Additional LED
	2. Aus		2. Off
	3. Haupt-LED		3. Main LED
	4. Aus		4. Off

Leuchtmittel:	Haupt-LED bei 100%:	Zusatz-LED:	illuminant:	Main LED at 100%:	Additional LED:
Lichtstrom: [Lumen]	325lm	110lm	Luminous flux (light output): [Lumen]	325lm	110lm
Leuchtdauer:	ca. 3h 30min	ca. 9h	Run time:	approx. 3h 30min	approx. 9h
Leuchtweite:	25m	55m	Beam distance:	25m	55m
Maximale Lichtstärke: [Candela]	150cd	725cd	Peak beam / luminous intensity: [Candela]	150cd	725cd
Maximale Beleuchtungsstärke: [Lux]	555lx (0.5m)	725lx (1m)	Peak beam illuminance: [Lux]	555lx (Distance: 0.5m)	725lx (Distance: 1m)
Risikogruppe (EN 62471; Bewertet nach DIN IEC/TR 62778 Anhang C.2)	2	2	Risk group (EN 62471; Assessed with TR 62778 Annex C.2)	2	2

Akkupack:	Li-ion 3.7V 2200mAh mit Sicherheitselektronik	Battery pack:	Li-ion 3.7V 2200mAh with safety board
Eingangsbuchse:	Micro USB	Input Socket:	Micro USB
Eingangsspannung:	5V DC	Input voltage:	5V DC
Eingangsstrom:	1000mA	Input current:	1000mA
Ladeverfahren:	CCCV	Charging method:	CCCV
Ladezeit:	ca. 3 Stunden 15 min	Charging time:	approx. 3 hours 15 min
Ladezustandsanzeige:	LED: Rot= laden Grün= geladen	Charging status indicator:	LED: red= load green= charged
Weitere Funktionen:	<ul style="list-style-type: none"> - 180° drehbares Gelenk mit Magnet - 2 Magnete auf der Rückseite - 2 ausklappbare Haken um 360° drehbar 	Further functions:	<ul style="list-style-type: none"> - 180° turn able hinge with magnet - 2 magnets on the back side - 2 fold-out hooks 360° turn able

Schutzart des Gehäuses:	IP20	<i>Degree of protection by the enclosure:</i>	<i>IP20</i>
Gehäusematerial:	Kunststoffgehäuse	<i>Housing material:</i>	<i>Plastic</i>
Betriebstemperatur:	-20°C...25°C	<i>Operating temperature:</i>	<i>-20°C...25°C</i>
Ladetemperatur:	15°C...25°C	<i>Charging temperature:</i>	<i>15°C...25°C</i>
Lagertemperatur:	-20°C...30°C (≤1 Jahr)	<i>Storage temperature:</i>	<i>-20°C...30°C (≤1 year)</i>
	-20°C...45°C (≤3 Monate)		<i>-20°C...45°C (≤1 months)</i>
	-20°C...60°C (≤1 Monat)		<i>-20°C...60°C (≤3 month)</i>
Approbationen:	CE	<i>Approvals:</i>	<i>CE</i>
Gewicht mit Akku:	281g	Weight with rechargeable battery pack:	<i>281g</i>
Gewicht des Akku:	45g	Weight of rechargeable battery pack:	<i>45g</i>
Lieferumfang:	- USB Kabel	<i>Shipment:</i>	<i>- USB cable</i>
Verpackung:	Farbige Faltschachtel	<i>Package:</i>	<i>Coloured folding box</i>

Technische Daten des USB Kabels / *technical data of the USB cable:*



Eingangsstecker:	USB type A	<i>Input plug:</i>	<i>USB type A</i>
Ausgangsstecker:	Micro USB type B	<i>Output plug:</i>	<i>Micro USB type B</i>
Länge:	150cm ±10cm	<i>Length:</i>	<i>150cm ±10cm</i>