

FICHE TECHNIQUE


JIS Thermocouple Miniature connecteurs en ligne

Types de K, J, T, E, R/S et B (Code de couleur JIS)



- Gamme de connecteurs thermocouple de miniatures avec des épingles plates en fonction du type de thermocouple
- Idéal pour usage général
- Tous les contacts sont polarisés pour assurer une connexion correcte
- Connecteurs acceptera câble thermocouple jusqu'à 4 mm de diamètre
- Disponibles dans les Types de thermocouples K, J, T, E, R/S et B
- Pour Types K, J, T & E contacts sont fabriqués à partir de véritables alliages de Thermocouple
- R/S type a compenser les contacts de cuivre/cuivre nickel alliage (R ou S Type Thermocouples)
- B type a compenser les contacts de cuivre/cuivre (Thermocouples de Type B)
- Couleurs codées conformément à la norme JIS
- Température maximale de fonctionnement continue 220° C

T/C Type	Code de couleur (JIS)	+Positive Contact (alloy type)	-négatif Contact (alloy type)	Fabrication Reference	Allied code	RS order Code
K	bleu	+Nickel Chromium	-Nickel Alloy	JM-K-M	70652311	771-8770
J	jaune	+Iron	-Copper Nickel	JM-J-M	70652308	771-8761
T	marron	+Copper	-Copper Nickel	JM-T-M	70652313	771-8777
E	Violet	+Nickel Chromium	-Copper Nickel	JM-E-M	70652310	771-8767
R/S	Noir	+Copper	-Copper Alloy	JM-R/S-M	70652312	771-8773
B	gris	+Copper	-Copper	JM-B-M	70652309	771-8764

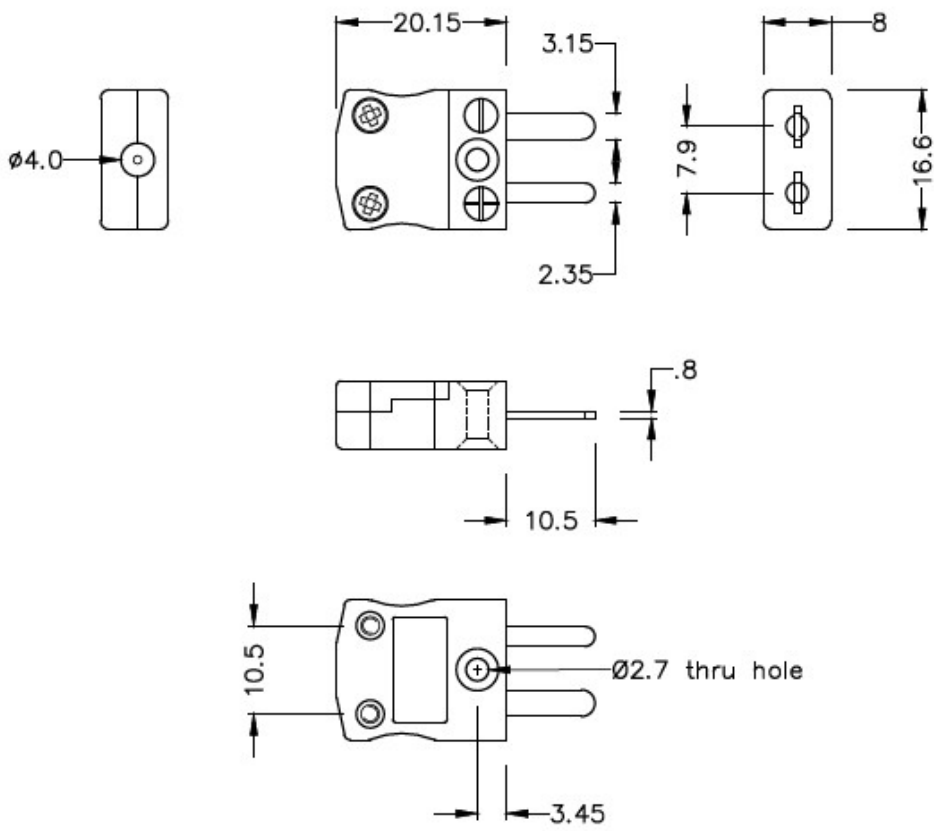

Miniature in-line Plug
(dimensions in mm)