



L'EXCELLENCE DE L'ARMOIRE MÉTALLIQUE

Armet France S.a.s

4 Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny
78990 ÉLANCOURT– France

www.armetfrance.fr – info@armetfrance.fr

VESTIAIRE INDUSTRIE SALISSANTE : IS3



Le vestiaire pensé pour gérer les tenues de travail ou tous types d'uniformes.

Assemblé en usine et livré prêt à l'emploi, ce modèle propose un espace rangement en position haute et une penderie. Le montant vertical permet de séparer les vêtements propres et sales.

Les portes sont perforées sur toute la hauteur pour une ventilation maximale et un design plus moderne.

Le meilleur rapport qualité/prix avec le design italien en plus.

ARMET - Producteur italien d'armoires métalliques certifiées

CLASSICO France – IS3



Code article : **IS3-001**

3 Vestiaires individuels

Dimensions extérieures (LxPxH) :

1200 x 500 x 1920 mm

Passage de porte (LxPxH) :

331 x 480 x 1770 mm

Poids : 63 Kg

Volume : 1,15 m³


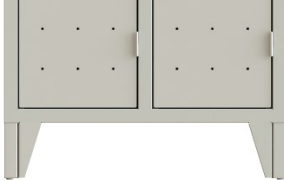
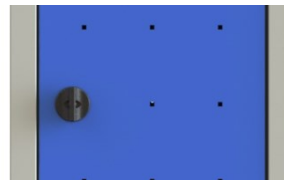
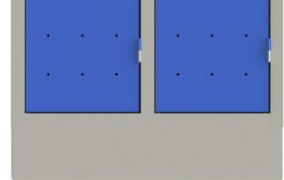
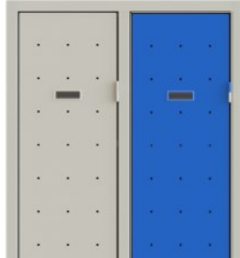
Armet France S.a.s. ZAC de la Clé Saint-Pierre 4 Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny
78990 ÉLANCOURT

SIREN 983 689 951 R.C.S. Paris TVA FR65983689951

Caractéristiques techniques

Structure	<ul style="list-style-type: none"> • Armoire monobloc en acier – tôle épaisseur 6/10è pour le corps. • Structure principale (corps) formée à partir d'un panneau unique, plié et joint par micro-jonctions pour augmenter la résistance du vestiaire. • Les aérations et les bords anti-coupure assurent le confort d'utilisation. • Peinture en poudre époxy cuite au four avec procédé ISO 14000 certifié. • Finition sur socle plein ou sur pieds (Ht 1.92 m).
Porte	<ul style="list-style-type: none"> • Tôle d'acier de 1ère qualité ; Epaisseur 7/10è avec bords anti-coupure. • Charnière anti-effraction - ouverture à 180 degrés. • Oméga de renfort soudé sur le dos de la porte. • Perforations/aérations sur toute la porte pour la ventilation optimale. • Porte-étiquette en plastique pour l'identification (étiquette non fournie). • Peinture en poudre époxy cuite au four avec procédé ISO 14000 certifié.
Serrure	<ul style="list-style-type: none"> • Serrure 1 point à clés (2 clés fournies) ou à cadenas (cadenas non fournis)
Intérieur	<ul style="list-style-type: none"> • Etagère en tôle d'acier en position haute (Ht 247mm) avec barre porte cintre et 2 crochets en S pour la penderie, séparation verticale métallique jusque au fond du compartiment. • Porte parapluie/serviette en acier chromé sur le dos de la porte.

Finitions au choix – SANS SUPPLEMENT

FERMETURE - SERRURE	FINITION BASE	COLORIS
 <p>SERRURE A CLES</p>	 <p>SUR PIEDS</p>	<p>Structure : GRIS RAL 7035</p> <p>Portes : GRIS RAL 7035 ou BLEU RAL 5010</p>
 <p>SERRURE A CADENAS</p>	 <p>AVEC SOCLE PLEIN</p>	
		



L'EXCELLENCE DE L'ARMOIRE MÉTALLIQUE

Armet France S.a.s

4 Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny
78990 ÉLANCOURT – France

www.armetfrance.fr – info@armetfrance.fr

Options disponibles

Porte

- Serrure renforcée 3 points.
- Avec ou sans ouïes/perforations d'aération.
- fente courrier ou identification personnalisée.

Intérieur

- Etagères supplémentaires en position basse.
- Tiroir sécurisé pour objets précieux

Coloris

- Gamme RAL disponibles :



Systèmes de fermetures disponibles



Serrure à code mécanique



Serrure à code électronique



Serrure RFID avec badge



Serrure à clés prisonnière

Accessoires



Socle banc



Toit incliné – Coiffe



Coffre/boite de sureté

Complétez l'aménagement de vos locaux avec nos bancs !

2 configurations disponibles (avec porte manteau ou avec assise simple) et trois longueurs standard : 100, 150 et 200 cm. Structure en acier ou aluminium pour milieux humides.



Contactez-nous !

Armet France S.a.s. ZAC de la Clé Saint-Pierre 4 Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny
78990 ÉLANCOURT

SIREN 983 689 951 R.C.S. Paris TVA FR65983689951