


# Datasheet

## Chrome Pocket Analogue 1/5s Mechanical Counter, Dim. 70 x 51 x 16mm

RS Stock number [329-727](#)

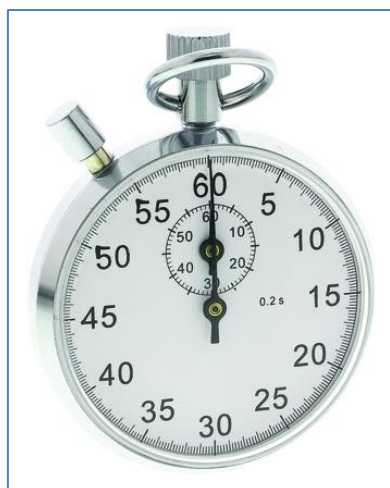

- Mechanical stopwatch with 13 jewelled lever movement
- 1/5<sup>th</sup> second movement, measuring 60 seconds and 60 minutes
- Accuracy within 2 seconds per hour
- Case size 70mm high (including the bow) x 51mm width x 16mm deep
- Start and stop using the top crown, reset by the side button
- The watch is wound using the top crown
- Weight 95 grams
- Packed in a blue presentation box

### German

Mechanische Stoppuhr mit 13 jewelled Hebelbewegung 1/5 Sekunde Bewegung, Messung von 60 Sekunden und 60 Minuten Genauigkeit innerhalb von 2 Sekunden pro Stunde Fall Größe 70mm hoch (einschließlich der Bogen) X 51 mm Breite X 16 mm tief starten und beenden mit der oberen Krone, zurücksetzen, indem Sie auf der Seite die Uhr ist auf der oberen Krone Gewicht 95 Gramm verpackt in einem blauen Geschenkbox mit

### French

Chronomètre mécanique avec mouvement de levier iPhonee 13 1/5e de seconde mouvement, mesurant 60 secondes et 60 minutes de précision dans les 2 secondes par heure cas taille 70 élevée (y compris la proue) x 51 mm largeur x 16 mm de profondeur démarrent et s'arrêtent à l'aide de la couronne supérieure, réinitialisée par le bouton latéral, la montre se remonte en utilisant les grammes de poids 95 la couronne supérieure emballé dans une boîte de présentation bleu

## Dutch

Mechanische stopwatch met 13 jewelled hendel beweging 1/5de tweede beweging, meten van 60 seconden en 60 minuten nauwkeurigheid binnen 2 seconden per uur geval grootte 70mm hoge (met inbegrip van de boeg) x 51 mm breedte x 16 mm diep starten en stoppen met behulp van de hoogste Kroon, resetten door de zijknoop het horloge wordt zo gewikkeld dat met behulp van de hoogste Kroon gewicht 95 gram Packed in een blauwe presentatie doos

## Italian

Cronometro meccanico con movimento di leva ingioiellate 13 1/5th secondo movimento, 60 secondi e 60 minuti di accuratezza di misura entro 2 secondi all'ora caso dimensioni 70mm altezza (compreso l'arco) x 51 mm di larghezza x 16 mm profondità Start e stop usando la corona superiore, reimposta il pulsante laterale, l'orologio è ferita utilizzando i grammi di peso 95 corona superiore pranzo in una scatola di presentazione blu

## Danish

Mekanisk stopur med 13 jewelled løftestang bevægelse 1/5th anden bevægelse, måler 60 sekunder og 60 minutter nøjagtighed inden for 2 sekunder pr. time sag størrelse 70mm høj (herunder bue) x 51 mm bredde x 16 mm dyb starte og stoppe med at bruge den øverste krone, reset af knappen side uret er sår ved hjælp af prima Bekranse vægt 95 gram pakket i en blå præsentation boks

## Spanish

Cronómetro mecánico con movimiento de palanca jewelled 13 1/5 segundo movimiento, 60 segundos y 60 minutos exactitud de medición empezar dentro de 2 segundos por hora caso tamaño 70mm alto (incluyendo la proa) x 51 mm de ancho x 16 mm de profundidad y deje de usar la corona superior, restablecer el botón lateral el reloj es herido usando los gramos de peso 95 corona superior embalado en una caja de presentación azul